

Accuride スライドレール C3307



- 厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。
- レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
- レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

【その他】

●別注でレールの全開時に固定されないフロントディスコネクト・ストップタイプもご用意できます。

【推奨ねじ】


●M4バイインド、またはM4トラスねじ

【注意】


- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。
- 動作状況により、ラッチと取付ねじが干渉する場合がありますが、機能上問題ありません。

【耐荷重曲線】

N(kgf)/ペア

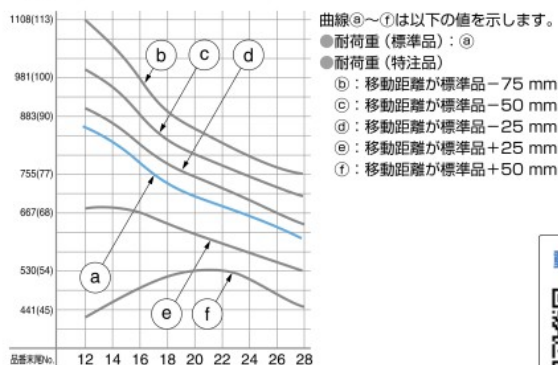

動画-特長

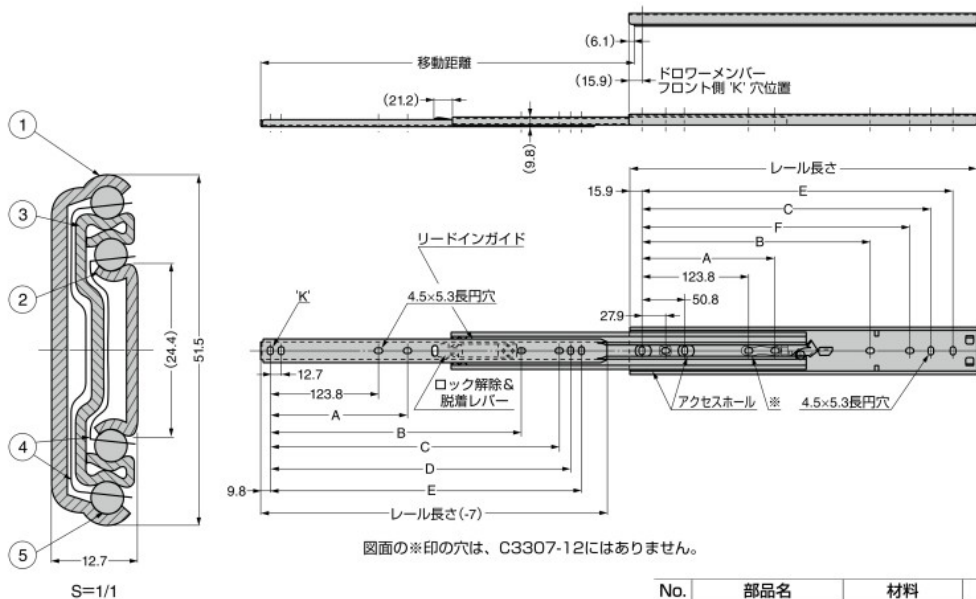

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーメンバー		
③	中間メンバー		
④	リテーナー	鋼 (SECC)	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼 (SWCH)	-

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

材質	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/本	1箱
●	2D/3D	190-113-957	C3307-12	304.8	330	-	-	247.6	260.3	209.5	853	87	710	10本	
●	2D/3D	190-113-958	C3307-14	355.6	381	-	-	285.7	298.4	311.1	260.3	824	84	840	10本
●	2D/3D	190-113-959	C3307-16	406.4	432	-	-	336.5	349.2	361.9	311.1	775	79	970	10本
●	2D/3D	190-113-960	C3307-18	457.2	483	177.8	314.3	387.3	400	412.7	361.9	726	74	1100	10本
●	2D/3D	190-113-961	C3307-20	508	533	203.2	365.1	438.1	450.8	463.5	412.7	706	72	1230	10本
●	2D/3D	190-113-962	C3307-22	558.8	584	228.6	415.9	488.9	501.6	514.3	463.5	686	70	1360	10本
●	2D/3D	190-113-963	C3307-24	609.6	635	254	466.7	539.7	552.4	565.1	514.3	657	67	1490	10本
●	2D/3D	190-113-964	C3307-26	660.4	686	279.4	517.5	590.5	603.2	615.9	565.1	628	64	1620	10本
●	2D/3D	190-113-965	C3307-28	711.2	737	304.8	568.3	641.3	654	666.7	615.9	608	62	1750	10本

参照ページ 1 : P.522