

ステンレス鋼製スライドレール ESR4658 PAT

SUS 輸入



- 厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。
- レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
- レール全閉時に簡易的に保持します。


【推奨ねじ】

- 板金用取付ねじ：M4小ねじ（皿頭以外）
- 木板用取付ねじ：呼び4タッピンねじ（皿頭以外）




【注意】

- 取扱い上のご注意①を必ずご確認ください。
- 一部、樹脂部品を使用しています。

【レールの外し方】

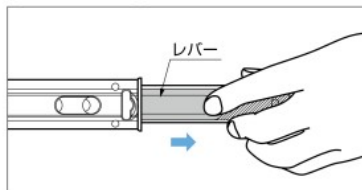

矢印の方向にレバーを引くとインナーメンバーが外れます。

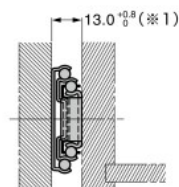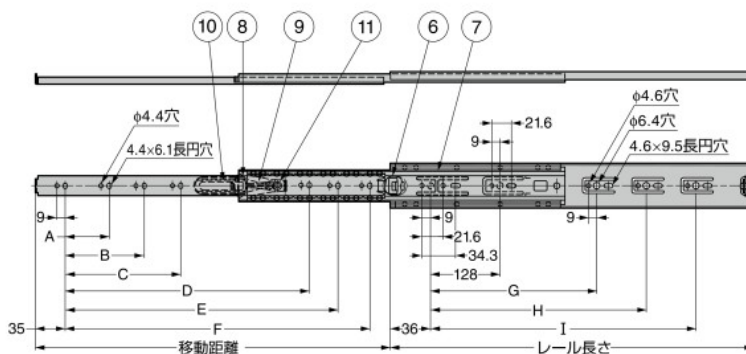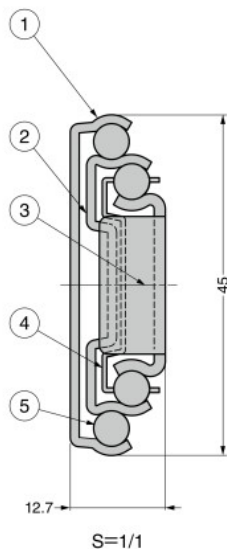

引き出しとキャビネットのすき間が、図面※1の範囲を越えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	素地
②	中間メンバー		
③	インナーメンバー		
④	リテーナー		
⑤	ボール		-
⑥	擦れ防止バンパー	ポリプロピレン (PP)	ナチュラル
⑦	リテーナー	ポリエチレン (PE)	グレー
⑧	ガイドブロック	ポリアミド (PA)	
⑨	脱着レバー	ポリアセタール (POM)	ブラック
⑩		ポリアミド (PA)	
⑪	リベット	ステンレス鋼 (SUS302)	-

本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kg/ペア	質量g/ペア	1箱
●	2D/3D	190-110-706	ESR4658-14	350	356	-	-	-	-	-	292	-	-	-	490	50	990	10セット
●	2D/3D	190-110-707	ESR4658-16	400	406	-	-	320	-	-	342	320	-	-	470	48	1130	10セット
●	2D/3D	190-110-708	ESR4658-18	450	457	-	-	352	-	-	392	352	-	-	441	45	1280	10セット
●	2D/3D	190-110-709	ESR4658-20	500	508	-	-	-	-	-	442	416	-	-	421	43	1420	10セット
●	2D/3D	190-110-710	ESR4658-22	550	559	128	-	-	-	-	492	224	448	448	402	41	1570	10セット
●	2D/3D	190-110-711	ESR4658-24	600	610	128	-	-	416	-	542	352	480	480	382	39	1710	10セット
●	2D/3D	190-110-712	ESR4658-26	650	660	128	-	-	-	-	592	352	544	544	353	36	1860	10セット
●	2D/3D	190-110-713	ESR4658-28	700	711	128	224	-	448	544	642	352	544	544	314	32	2000	10セット

参照ページ ① : P.522