

Accuride スライドレール C2421



- 高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
- 3/4スライドの2段引です。

【推奨ねじ】


- M3バインド、またはM3トラスねじ

【注意】

- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。



【耐荷重曲線】

N(kgf)/ペア

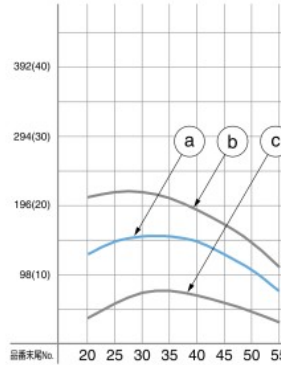

曲線①～③は以下の値を示します。

- 耐荷重 (標準品) : ①
- 耐荷重 (特注品) : ②
- ② : 移動距離が標準品-25 mm
- ③ : 移動距離が標準品+25 mm

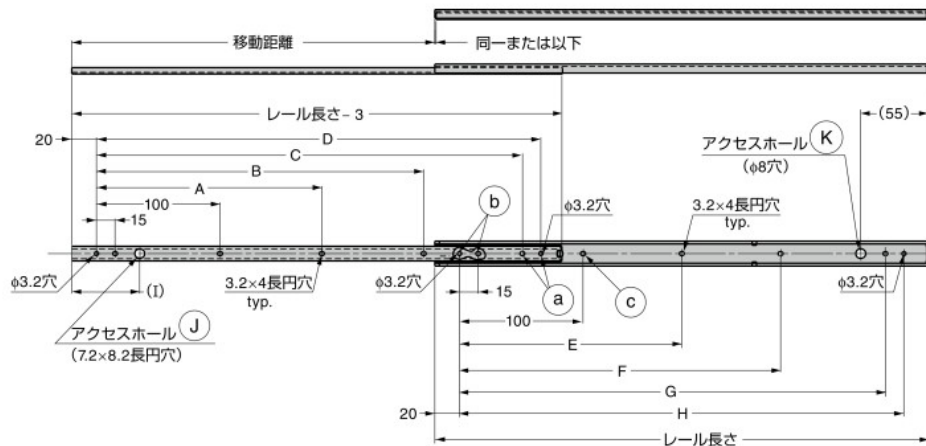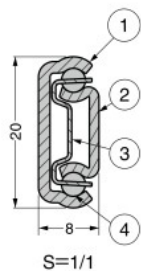

- ①の取付穴は、インナーメンバーを後方に移動してアクセスホールKを使用。
- ②の取付穴は、インナーメンバーを後方に移動してアクセスホールJを使用。
- ③の取付穴は、450 mm以上のスライドレールではインナーメンバーを後方に移動して、アクセスホールJを使用。

ステンレス

アルミ

鋼

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
②	インナーメンバー		
③	リテーナー	鋼 (SECC)	(亜鉛めっき鋼板)
④	スチールボール	鋼 (SWCH)	-

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/本	1箱
●	20	190-113-688	C2421-20	200	132	-	-	145	160	-	-	145	160	55	127	13	120	40本
●	20	190-113-689	C2421-25	250	182	-	150	195	210	-	-	195	210	55	147	15	150	40本
●	20	190-113-690	C2421-30	300	220	-	190	245	260	-	160	245	260	55	157	16	180	40本
●	20	190-113-691	C2421-35	350	257	-	225	295	310	-	210	295	310	55	157	16	200	40本
●	20	190-113-692	C2421-40	400	294	-	265	345	360	-	260	345	360	55	147	15	230	40本
●	20	190-113-693	C2421-45	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	140	127	13	260	40本
●	20	190-113-694	C2421-50	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	140	108	11	290	40本
●	20	190-113-695	C2421-55	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	140	78	8	320	40本

参照ページ 1 : P.522