

LAMP モニター回転用座金 KA-T100S50-PMT型

NEW

フリーストップ

- モニターを回転させ、任意の位置で止められます。
- モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。
- ワンタッチで着脱できます。

【仕様】

- VESA規格適合 (穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)
- 適応モニターサイズ：12～23インチ (約8 kgまで)

【対応品】


- モニターマウント KA-T100S50 **1**
- モニターアーム KA-T100S50-W型/P型 **2**





KA-T100S50-PMT-BL




KA-T100S50-PMT-WT

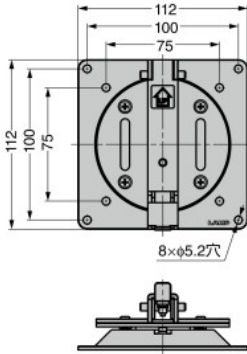

チルト方向回転中心からの距離

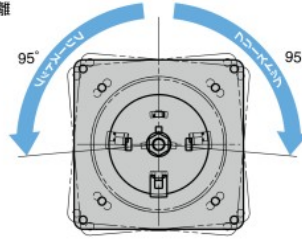 

【モニターを回転させる】

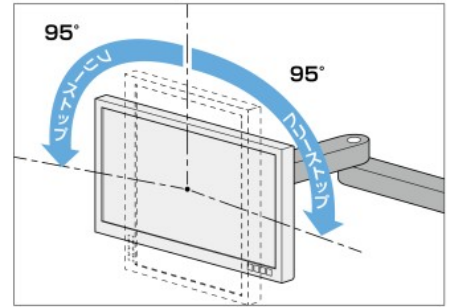

動画-特長



RdS	CAD	注文コード	品番	トルク(回転方向)N・m	質量g
●		210-048-357	KA-T100S50-PMT-BL	4.0±20%	641
●		210-048-358	KA-T100S50-PMT-WT		

参照ページ **1** : P.298、**2** : P.300

LAMP モニターアーム KA-150

NEW



KA-150



受注対応品

- 中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。詳細はお問い合わせください。
- 保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。
- 固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。

【仕様】

- VESA規格適合 (穴ピッチ75×75 mm)

【付属品】



- 六角棒スナナ (座金位置固定用)

【推奨ねじ】


- 呼び4.5タッピンねじ、またはM4小ねじ

【注意】

- モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
- 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

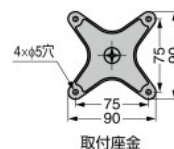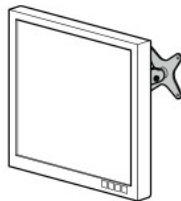

取付座金

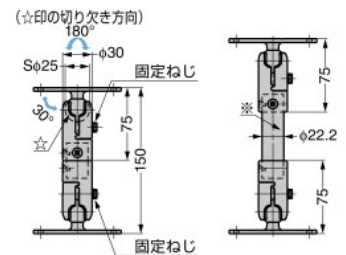

※受注対応でパイプの長さを変えることができます。

RdS	CAD	注文コード	品番	主材料	仕上/色	許容荷重N・m	許容荷重kgf・m
-		210-030-578	KA-150	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバー	4.4	0.45