



Z軸リニアボールガイド:PZG413/PZG513/PZG615/PZG715

PZG615-L

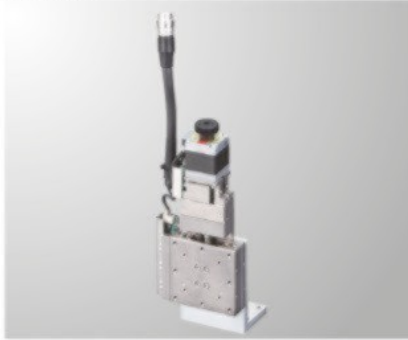

PZG615-R

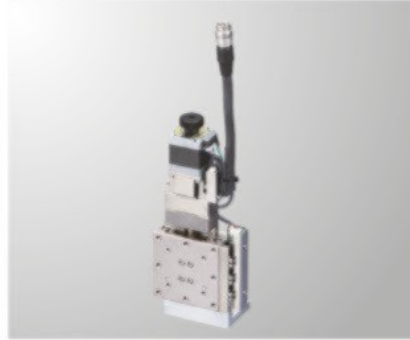

RoHS

自動直動

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

制御機器

リニアボール

ケイベックス CAVE-X リニアボール

クロスローラ

スライドガイド

40

50

60

70

80

100

120

その他

型式 セレクトコード オプションコード

PZG413-L05AG-C5

1 2 3 4 5 6 7

●ケーブル P.1-207~
○電気仕様はP.1-037~

1 ステージ面サイズ

4	□40mm
5	□50mm
6	□60mm
7	□70mm

※1と2の組み合わせで、415, 515, 613, 713は選べません。

2 移動量

13	13mm
15	15mm

4 センサ電圧

05	5V
24	24V

※標準は05[5V]

※センサ電圧・論理が変わっても外形寸法は変わりありません。
※24Vをご選択の場合、弊社コントローラ(DS102/112)はご使用できません。

5 センサ論理

A	すべてN.C.
B	すべてN.O.
C	リミットはN.C. ORG1, ORG2はN.O.

7 ケーブルオプション

※ORG2対応ケーブルは
○P.1-039~


コード	仕様	ケーブル型式	標準価格との差額
無記号	2m	D214-2-2E	+¥5,000
1	2m片端バラ	D214-2-2EK	+¥5,000
2	4m	D214-2-4E	+¥8,000
3	4m片端バラ	D214-2-4EK	+¥8,000
4	コネクタのみ(ケーブル無し)	—	+¥1,800
5	ケーブル無し(標準)	—	—
6	ロボットケーブル2m	D214-2-2R	+¥8,000
7	ロボットケーブル4m	D214-2-4R	+¥11,000
8	ロボットケーブル4m片端バラ	D214-2-4RK	+¥11,000
9	ロボットケーブル2m片端バラ	D214-2-2RK	+¥8,000
M	電磁ブレーキ付用ケーブル	—	—
P	αステップ用ケーブル	—	—
U	サーボモータ用ケーブル	—	—

※片端バラは反ステージ側です。
※コードM, P, Uの価格は、モータ価格に含まれています。
また、ケーブル無しを選択する事はできません。
ケーブル詳細は、○P.1-207, 209~をご確認ください。
※弊社コントローラ(DS102/112)との接続にはコード無記号, 2, 6, 7をお選びください。

【ご注意】モータにより使用可能なケーブルが異なりますので対応表をご確認ください。

モータ・ケーブル対応表	モータコード	ケーブルコード
	C, D, E	無記号, 1~9
	MA	M
	PA	P
	UA	U

3 センサカバー位置

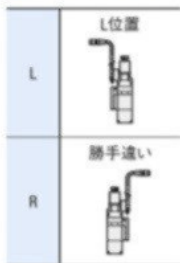

3 即日発送

6 モータオプション

コード	仕様	標準価格との差額(1軸分)
C	標準	—
D	高トルク	+¥3,000
E	高分解能	+¥1,000
MA	電磁ブレーキ付(ドライバセット)	+¥95,000
PA	αステップ(ドライバセット)	+¥73,000
UA	サーボモータ(アンプセット)	+¥143,000

※コードMA/PA/UAはドライバ等とケーブルのセットです。
※モータオプション詳細は、○P.1-037~を参照ください。

SPEC

型式	PZG413-L05AG-C5	PZG513-L05AG-C5	PZG615-L05AG-C5	PZG715-L05AG-C5
(勝手違い)	PZG413-R05AG-C5	PZG513-R05AG-C5	PZG615-R05AG-C5	PZG715-R05AG-C5
移動量	13mm		15mm	
メカ仕様	40×40mm	50×50mm	60×60mm	70×70mm
送りねじ(ボールねじ)	φ6リード1			
ガイド	リニアボールガイド			
主材質-表面処理	ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理			
自重	0.6kg	0.8kg	0.9kg	1.2kg
精度仕様	分解能(パルス) 2μm(Full)/1μm(Half)			
	MAXスピード 10mm/sec			
	耐荷重(励磁時) 5kgf[49N]			
センサ	リミットセンサ 有			
	原点センサ(ORG1) 有			
	スリット原点センサ(ORG2) 有 ●P.1-039~をご確認ください。			
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M3-10 4本		M4-12 4本	
価格	1台 ¥100,000	1台 ¥106,000	1台 ¥107,000	1台 ¥115,000
	2~6台 ¥83,000	2~6台 ¥88,000	2~6台 ¥89,000	2~6台 ¥96,000
	7台~ ¥81,000	7台~ ¥85,000	7台~ ¥86,000	7台~ ¥93,000

単軸精度仕様	一方向位置決め精度 6μm以内
	繰返位置決め精度 ±0.5μm以内
	ロストモーション 1μm以内
	バックラッシュ 0.5μm以内
	真直度 1μm以内
	ピッチング/ヨーイング 15"以内/10"以内

※ はモータによりSPECが変わります。詳細は、○P.1-037~を参照ください。