

回転ステージ φ39/φ59/□40/□60:KRW04/KRW06

KRW04360T-LC KRW04360M-LC KRW06360T-LC KRW06360M-LC KRW06360T-LC-Z




RoHS

モータレス
対応

Z(垂直仕様)は除く

※写真はイメージです。

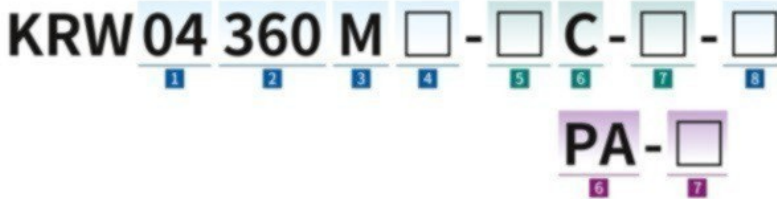

○ケーブル P.1-207~
●電気仕様はP.C-055~

1 ステージ面サイズ

| | |
|----|--------------|
| 04 | φ39mm(□40mm) |
| 06 | φ59mm(□60mm) |

※カッコ内は角形仕様選択時

2 移動量

| | |
|-----|------|
| 360 | 360° |
|-----|------|

3 コネクタ仕様

| | | |
|---|---------|--|
| T | ビッグデール | |
| M | パネルマウント | |

4 ステージ面形状

| | |
|-----|----|
| コード | 仕様 |
| 無記号 | 丸形 |
| S | 角形 |

5 モータ位置仕様

| | |
|-----|------|
| コード | 仕様 |
| L | L位置 |
| R | 勝手違い |

6 モータオプション

| | | |
|-----|------|----------|
| コード | 仕様 | 標準価格との差額 |
| C | 標準 | - |
| G | 高分解能 | +¥1,000 |

8 取り付け

| | |
|-----|----|
| コード | 仕様 |
| 無記号 | 水平 |
| Z | 垂直 |

※ Z: φ59mm/標準モータ仕様のみ対応

6 モータオプション

| | | |
|-----|-----------------|----------|
| コード | 仕様 | 標準価格との差額 |
| PA | αSTEP(ARシリーズ) | +¥20,000 |
| ZA | αSTEP(AZシリーズ) | +¥36,700 |
| EA | EtherCAT対応 | +¥12,000 |
| UG | ACサーボ(MINAS A6) | +¥74,000 |
| UA | ACサーボ(J4) | +¥70,000 |

7 ケーブルオプション (モータ:C・G用)

| コード | 仕様 | ケーブル型式 | 標準価格との差額 |
|-----|----------------|------------|----------|
| 無記号 | ケーブル無し(標準) | | - |
| A | 2m | D214-2-2E | +¥5,000 |
| B | 2m片端バラ | D214-2-2EK | +¥5,000 |
| C | 4m | D214-2-4E | +¥6,000 |
| D | 4m片端バラ | D214-2-4EK | +¥6,000 |
| E | コネクタのみ | - | +¥1,800 |
| F | ロボットケーブル2m | D214-2-2R | +¥8,000 |
| G | ロボットケーブル2m片端バラ | D214-2-2RK | +¥8,000 |
| H | ロボットケーブル4m | D214-2-4R | +¥11,000 |
| J | ロボットケーブル4m片端バラ | D214-2-4RK | +¥11,000 |

7 ケーブルオプション (モータ:PA・ZA・EA・UG・UA用)

| コード | 仕様 | 標準価格との差額 |
|-----|---------------------|------------|
| 無記号 | センサケーブル2m片端バラ | +¥5,000 |
| 3 | センサケーブル3m片端バラ | +¥5,400 |
| 5 | センサケーブル5m片端バラ | +¥6,800 |
| 3A | ドライバ・アンプ(3mケーブルセット) | 別表をご確認ください |
| 5A | ドライバ・アンプ(5mケーブルセット) | 別表をご確認ください |

別表

| モータオプション コード | ケーブル、ドライバ・アンプセット | |
|-----------------|------------------|----------|
| | 3A | 5A |
| PA | +¥48,000 | +¥55,000 |
| ZA | +¥64,400 | +¥71,400 |
| EA | +¥56,000 | +¥62,000 |
| UG | +¥64,000 | +¥70,000 |
| UA | +¥68,000 | +¥77,000 |

⑥モータ・⑦ケーブル/ドライバ組合せ

| コード | ドライバ(アンプ)ケーブル モータ | 無記号 | | | 3A | | 5A | |
|-----------|----------------------|-----|----|----|-------|----------|-------|----------|
| | | 2m | 3m | 5m | PA/ZA | EA/UG/UA | PA/ZA | EA/UG/UA |
| ケーブル | センサ | | | | 3m | | 5m | |
| | モータ | | | | 3m | | 5m | |
| | エンコーダ | | 無 | | - | 3m | - | 5m |
| ドライバ(アンプ) | | | 無 | | | 有 | | |

選択例

| | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| ご希望の仕様 | ステージ面サイズ 06:φ59mm | コネクタ仕様 M:パネルマウント | ステージ面形状 無記号:丸形 | モータ位置仕様 L:L位置 | モータオプション C:標準 | ケーブルオプション B:2m片端バラ |
| 価格 | ¥174,000 | - | - | - | - | ¥5,000 |

▷ KRW06360M-LC-B ¥179,000

自動回転

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

制御機器

ボール
ねじ

ウォーム
ギヤ

ダイレクト
ドライブ

φ39

φ40

φ59

φ60

φ75

φ100

φ180

その他