



非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ

RoHS6

標準タイプ
φ16
スイッチ用
ボックス

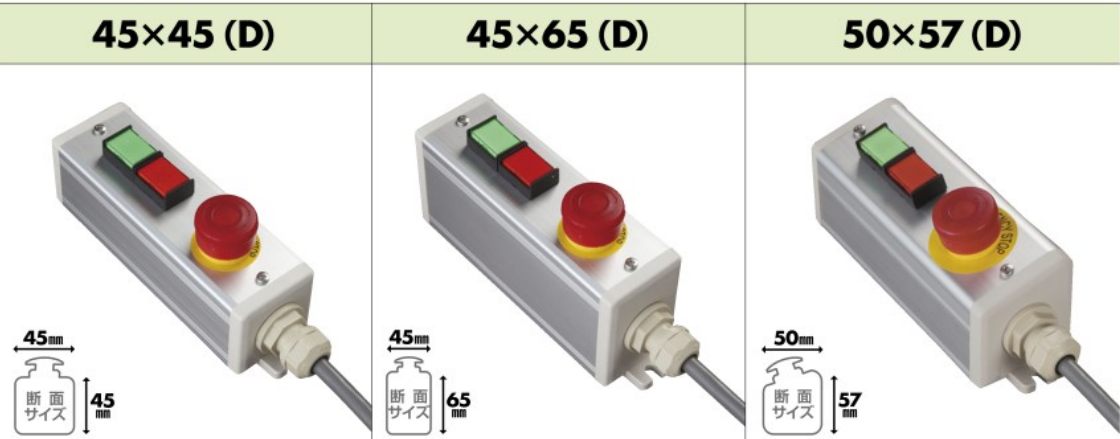

	45×45 (D)		45×65 (D)		50×57 (D)	
	照光式	非照光式	照光式	非照光式	照光式	非照光式
アイテムNo 単価(¥)	A10-M302 7,320	A10-M304 6,320	NEC-312 7,340	NGC-314 6,340	NEC-322 7,460	NGC-324 6,460
納期	翌日出荷		3日目出荷		3日目出荷	
質量	320g	310g	360g	350g	320g	310g
配線図	P.510-305	P.510-306	P.510-305	P.510-306	P.510-305	P.510-306

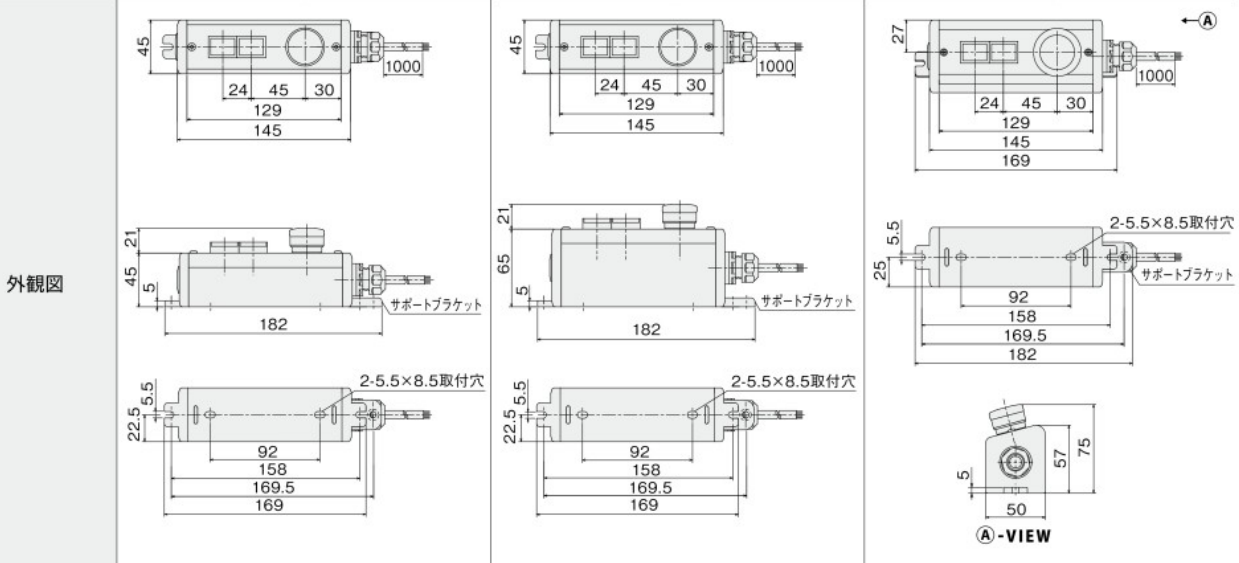

取付スイッチ IDEC	照光式				非照光式	
	名称	メーカー型式 (アイテムNo)		名称	メーカー型式 (アイテムNo)	
	長角形照光式押釦1c(緑)	AL6H-M14G	(C1S-624G)	長角形照光式押釦1c(緑)	AL6H-M14G	(C1S-624G)
長角形照光式押釦1c(赤)	AL6H-M14R	(C1S-624R)	長角形照光式押釦1c(赤)	AL6H-M14R	(C1S-624R)	
照光式非常停止2bφ29	XA1E-LV302Q4R	(C1S-683R)	非常停止2bφ30	AB6E-3BV02PRM	(C1S-685R)	

配線なし	照光式		非照光式		照光式		非照光式	
	アイテムNo 単価(¥)	NFC-302 6,320	NHC-304 5,320	NFC-312 6,340	NHC-314 5,340	NFC-322 6,460	NHC-324 5,460	
納期	翌日出荷		翌日出荷		翌日出荷			
質量	180g	170g	210g	200g	170g	160g		
ボックスのみ アイテムNo	D4B-340B		DEB-340B		D5B-340B			

※ボックスのみの製品のφ16穴には回り止め加工がありません。

※照光式と表示灯は全てLED球でDC24Vです。

- SiO コントローラ
- 電動パーツ
- DC電源
- T BOX タッチパネルボックス
- H120
- H170
- H200
- H240
- 140N
- 240N
- D65
- D85
- D105
- F352
- T-C500
- T-C600
- モニターアーム
スタンド
- C BOX
コントロール
ボックス
- P800
- L500
- C500
- C600
- 1500S
- スケルトンラック
- S BOX
スイッチ
ボックス
- 標準タイプ
- 防水タイプ
- オールアルミ
タイプ
- 薄型タイプ
- 目的別
- ボックスのみ