


# S BOX オムロン 防水タイプ スイッチ2点付き

## 非常停止スイッチ+押ボタンスイッチ

RoHS10


- SiO  
コントローラ
- 電動パーツ
- DC電源
- T BOX  
タッチパネル  
ボックス
- H120
- H170
- H200
- H240
- 140N
- 240N
- D65
- D85
- D105
- F352
- T-C500  
T-C600
- モニターアーム  
スタンド
- C BOX  
コントロール  
ボックス
- P800
- L500
- C500
- C600
- 1500S
- スケルトンラック
- S BOX  
スイッチ  
ボックス
- 標準タイプ
- 防水タイプ
- オールアルミ  
タイプ
- 薄型タイプ
- 目的別
- ボックスのみ

防水タイプ  
**φ16**  
スイッチ用  
ボックス

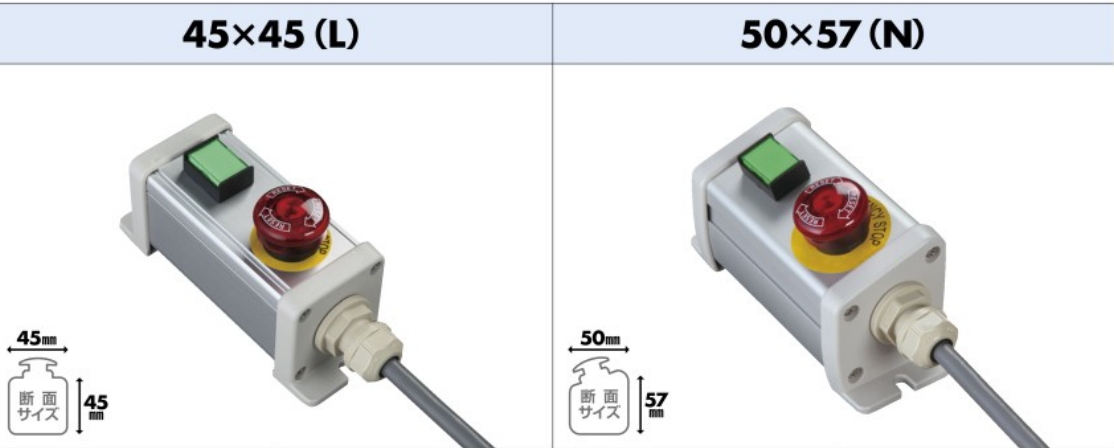

	45×45 (L)		50×57 (N)	
	照光式	非照光式	照光式	非照光式
アイテムNo. 単価 (¥)	<b>NAC-231</b> 4,430	<b>NCC-232</b> 4,170	<b>NAC-241</b> 4,470	<b>NCC-242</b> 4,210
納期	<b>3日日出荷</b>		<b>3日日出荷</b>	
質量	310g	310g	340g	340g
配線図	P.507-201	P.507-202	P.507-201	P.507-202

外観図

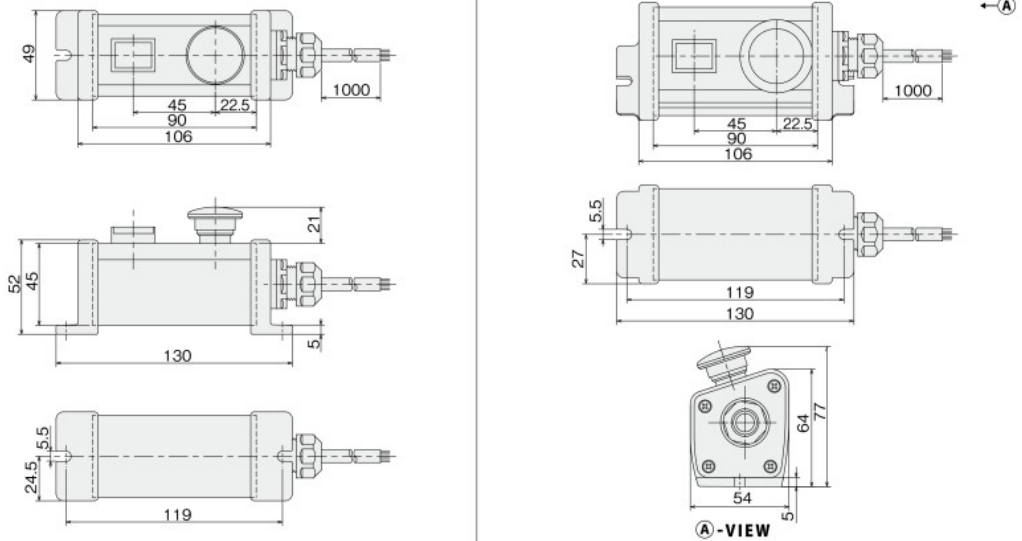

	照光式		非照光式	
	名称	メーカー型式 (アイテムNo.)	名称	メーカー型式 (アイテムNo.)
取付スイッチ <b>オムロン</b>	長角形照光式押釦1c(緑) 照光式非常停止1bφ30	A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G) A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)	長角形押釦1c(緑) 非常停止1bφ30	A165-JGM-1 (C1S-607G) A165E-S-01 (C1S-603R)

RoHS10

配線なし	照光式	非照光式	照光式	非照光式
アイテムNo. 単価 (¥)	<b>NBC-231</b> 3,630	<b>NDC-232</b> 3,370	<b>NBC-241</b> 3,670	<b>NDC-242</b> 3,410
納期	<b>翌日出荷</b>		<b>翌日出荷</b>	
質量	160g	160g	200g	200g
ボックスのみ アイテムNo.	<b>CLB-210S</b>		<b>C5B-260S</b>	

※ボックスのみの製品のφ16穴には回り止め加工がありません。

※照光式と表示灯は全てLED球でDC24Vです。