



ブラケット

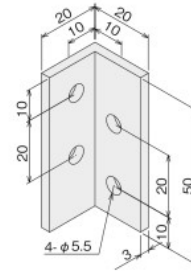

オフセットアングルSS2040

●面組みの組立てにご使用下さい。

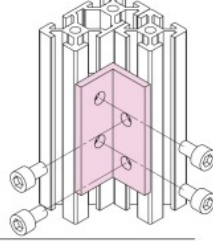

■価格

| 名称(単品) | オフセットアングルSS2040 | |
|-------------|-----------------|--|
| 税抜 1~99ヶ | 105 | |
| 単価 100~499ヶ | 100 | |
| (¥) 500ヶ以上 | 95 | |
| アイテムNo. | SFA-4P3 | |

| 名称(ボルト・ナットキット) | オフセットアングルSS2040キット | オフセットアングルSS2040(ステン)キット |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| 税抜 1~99セット | 313 | 353 |
| 単価 100~499セット | 298 | 336 |
| (¥) 500セット以上 | 282 | 318 |
| アイテムNo. | SFK-A24 | SFK-A24S |



■キット内容

- オフセットアングルSS2040×1
 - 六角穴付ボルト(M5×8)×4
 - EasyナットSS(M5)×4
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。


■素材/技術データ

材質: アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量: 14.2g (単品)
環境: RoHS10対応品

ブラインドブラケットSS **NEW**

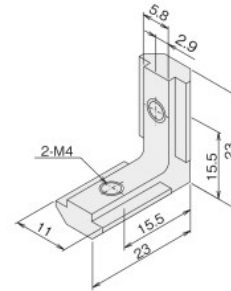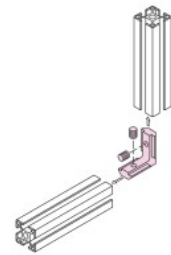

取付方法

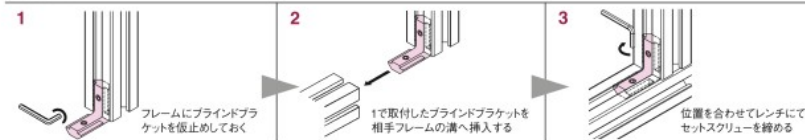



■価格

| 名称 | ブラインドブラケットSS | |
|-------------|--------------|--|
| 税抜 1~99ヶ | 410 | |
| 単価 100~499ヶ | 390 | |
| (¥) 500ヶ以上 | 369 | |
| アイテムNo. | SFK-620A | |

■素材/技術データ

材質: アルミダイカスト
(セットスクリュー M4×5 ステンレス 2本含む)
質量: 6g
環境: RoHS10対応品

SブラインドブラケットSS(後入れ)

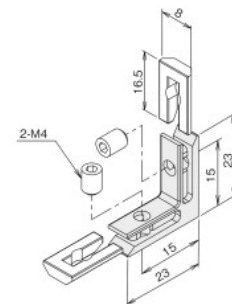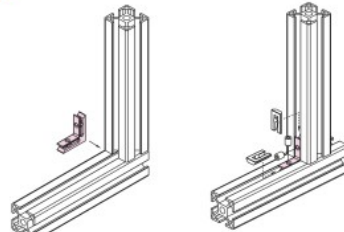

取付方法



■価格

| 名称 | SブラインドブラケットSS(後入れ) | |
|-------------|--------------------|--|
| 税抜 1~99ヶ | 600 | |
| 単価 100~499ヶ | 570 | |
| (¥) 500ヶ以上 | 540 | |
| アイテムNo. | SFK-608S | |

■素材/技術データ

材質: ステンレス
(セットスクリュー M4×5 ステンレス 2本含む)
質量: 8.6g
環境: RoHS10対応品

SF 20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 共通パーツ

パネル・扉パーツ

フット

フレーム

クリーンファン

ボルトネジ

SF 追加加工

SF テクニカルデータ

