
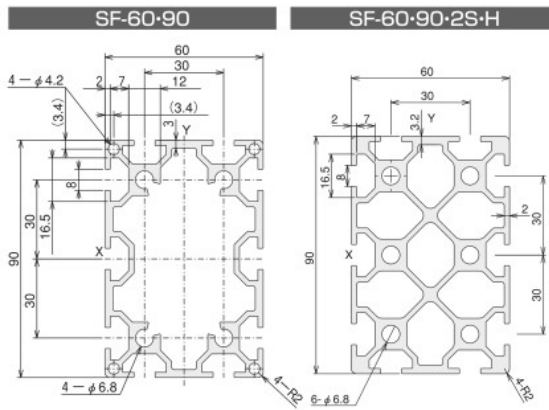


## フレーム

出荷(翌日~4日目)  
→ P.640

SF 20

### SF-60・90 / SF-60・90・2S・H

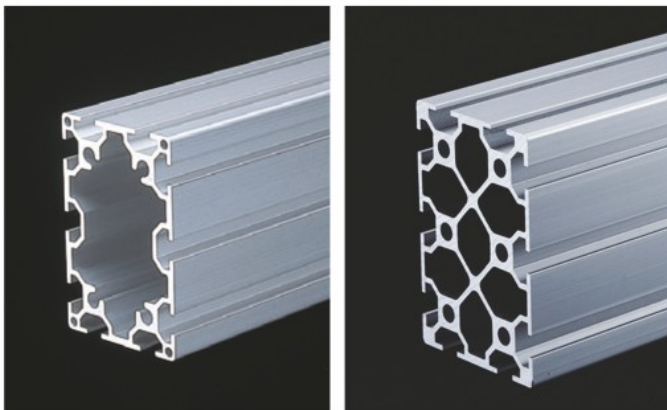

SF 30

■価格		
名称	SF-60・90定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・90 ℓ=50~4000
税抜 単価 (¥)	1~9本 11,950 10~49本 11,353 50本以上 10,755	3.31/mm 3.15/mm 2.98/mm
アイテムNo.	SFF-692	SFF-694
名称	SF-60・90・2S・H定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・90・2S・H ℓ=50~4000
税抜 単価 (¥)	1~9本 16,948 10~49本 16,103 50本以上 15,264	4.91/mm 4.67/mm 4.42/mm
アイテムNo.	SFF-6C2	SFF-6C4

■素材 / 技術データ

材質: A6005CSS-T5  
アルマイト表面処理  
環境: RoHS10対応品  
断面2次モーメント:  
 $I_x=111.61 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 $I_y=52.65 \times 10^4 \text{mm}^4$   
断面係数:  
 $Z_x=24.80 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 $Z_y=17.56 \times 10^3 \text{mm}^3$   
単位質量: 3.12kg/m  
抵抗値:  $10^9 \sim 10^9 \Omega$  (帯電防止レベル)

■素材 / 技術データ



材質: A6005CSS-T5  
アルマイト表面処理  
環境: RoHS10対応品  
断面2次モーメント:  
 $I_x=132.73 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 $I_y=58.77 \times 10^4 \text{mm}^4$   
断面係数:  
 $Z_x=29.50 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 $Z_y=19.59 \times 10^3 \text{mm}^3$   
単位質量: 4.46kg/m  
抵抗値:  $10^9 \sim 10^9 \Omega$  (帯電防止レベル)

■対応フレームキャップ(P.148)  
フレームキャップ6090(ブラック) SFA-015  
フレームキャップ6090(ライトグレー) SFA-015G

■対応フレームキャップ(P.148)  
フレームキャップ3060(ブラック) SFA-005×3  
フレームキャップ3060(ライトグレー) SFA-005G×3  
フレームキャップロックタイプ3060(ブラック) SFK-04L×3  
フレームキャップロックタイプ3060(ライトグレー) SFK-04LG×3

SF 40.45

### SF-60・120 / SF-60・120・2S・H

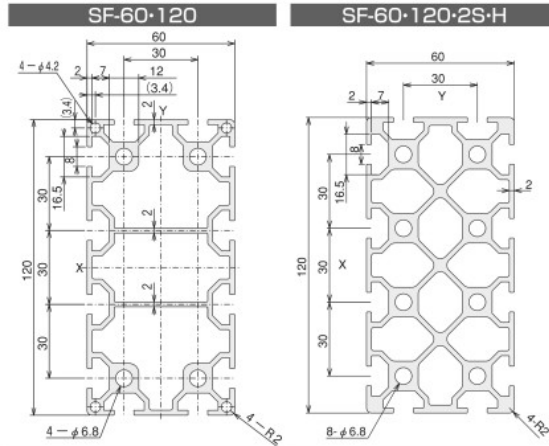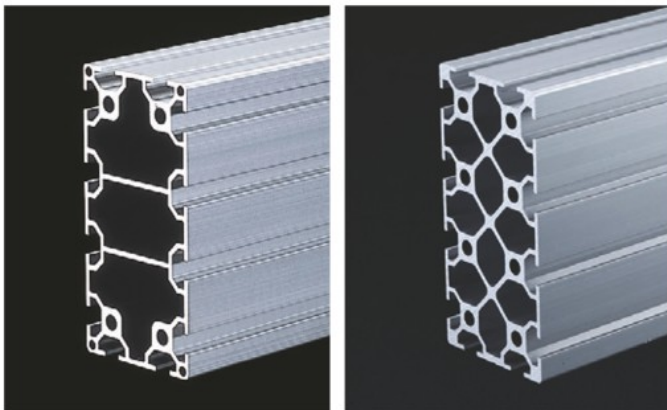

■価格		
名称	SF-60・120定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・120 ℓ=50~4000
税抜 単価 (¥)	1~9本 16,950 10~49本 16,103 50本以上 15,255	4.70/mm 4.47/mm 4.23/mm
アイテムNo.	SFF-612	SFF-614
名称	SF-60・120・2S・H定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-60・120・2S・H ℓ=50~4000
税抜 単価 (¥)	1~9本 25,388 10~49本 24,119 50本以上 22,852	6.63/mm 6.31/mm 5.98/mm
アイテムNo.	SFF-6D2	SFF-6D4

■素材 / 技術データ

材質: A6005CSS-T5  
アルマイト表面処理  
環境: RoHS10対応品  
断面2次モーメント:  
 $I_x=242.90 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 $I_y=65.97 \times 10^4 \text{mm}^4$   
断面係数:  
 $Z_x=40.48 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 $Z_y=21.99 \times 10^3 \text{mm}^3$   
単位質量: 4.12kg/m  
抵抗値:  $10^9 \sim 10^9 \Omega$  (帯電防止レベル)

■素材 / 技術データ

材質: A6005CSS-T5  
アルマイト表面処理  
環境: RoHS10対応品  
断面2次モーメント:  
 $I_x=296.42 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 $I_y=75.87 \times 10^4 \text{mm}^4$   
断面係数:  
 $Z_x=49.40 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 $Z_y=25.29 \times 10^3 \text{mm}^3$   
単位質量: 5.77kg/m  
抵抗値:  $10^9 \sim 10^9 \Omega$  (帯電防止レベル)

■対応フレームキャップ(P.148)  
フレームキャップ60120(ブラック) SFA-018  
フレームキャップ60120(ライトグレー) SFA-018G

■対応フレームキャップ(P.148)  
フレームキャップ60602S(ブラック) SFA-011×2  
フレームキャップ60602S(ライトグレー) SFA-011G×2  
フレームキャップロックタイプ3060(ブラック) SFK-04L×4  
フレームキャップロックタイプ3060(ライトグレー) SFK-04LG×4

指定寸法の場合(当社切断)  
アイテムNo.または名称 長さ

※0.1mm単位でのご指定が可能です。

注文例

SFF-694 ℓ=800 5本 800×3.31=¥2,648/本

※ 寸法外切断費...¥100/本  
30mm ≤ A < 50mm  
※50mm未満の寸法で切断の指示を  
いただいた際、適応になります。



3D 作図支援ソフト  
→ P.637