


フレーム



SF2-50・50・2S・1F/SF2-50・50・2S・1F BLACK

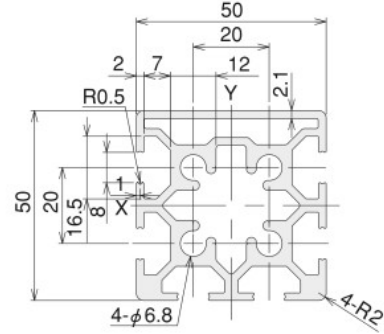

■価格

名称	SF2-50・50・2S・1F定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-50・50・2S・1F ℓ=50~4000
税抜 単価 (¥)	1~9本 9,710 10~49本 9,225 50本以上 8,739	2.68/mm 2.55/mm 2.42/mm
アイテムNo.	SFF-E72	SFF-E74
名称 (ブラック)	SF2-50・50・2S・1Fブラック定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-50・50・2S・1Fブラック ℓ=50~4000
税抜 単価 (¥)	1~9本 11,130 10~49本 10,574 50本以上 10,017	3.07/mm 2.92/mm 2.77/mm
アイテムNo.	SFF-E72B	SFF-E74B

■素材/技術データ

材質: A6005CSS-T5

アルマイト表面処理

(ブラック,黒アルマイト処理)

環境: RoHS10対応品

断面2次モーメント:

$I_x=22.39 \times 10^4 \text{mm}^4$

$I_y=21.41 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:

$Z_x=8.92 \times 10^3 \text{mm}^3$

$Z_y=8.56 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 2.32kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{\Omega}$ (帯電防止レベル)

■対応フレームキャップ(P.148)

フレームキャップ50502S(ブラック)

フレームキャップ50502S(ライトグレー)

フレームキャップロックタイプ50502S(ブラック)

フレームキャップロックタイプ50502S(ライトグレー)


SFA-026

SFA-026G

SFK-09LB

SFK-09LG

SF-50・50・2S・1F

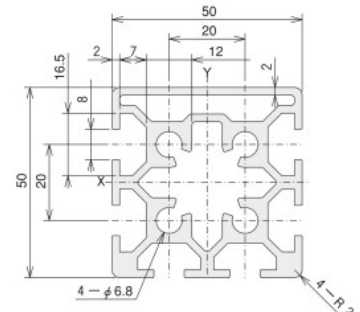

■価格

名称	SF-50・50・2S・1F定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-50・50・2S・1F ℓ=50~4000
税抜 単価 (¥)	1~9本 9,890 10~49本 9,396 50本以上 8,901	2.74/mm 2.61/mm 2.47/mm
アイテムNo.	SFF-E52	SFF-E54

■素材/技術データ

材質: A6005CSS-T5

アルマイト表面処理

環境: RoHS10対応品

断面2次モーメント:

$I_x=22.23 \times 10^4 \text{mm}^4$

$I_y=21.40 \times 10^4 \text{mm}^4$

断面係数:

$Z_x=8.87 \times 10^3 \text{mm}^3$

$Z_y=8.56 \times 10^3 \text{mm}^3$

単位質量: 2.33kg/m

抵抗値: $10^9 \sim 10^{\Omega}$ (帯電防止レベル)

■対応フレームキャップ(P.148)

フレームキャップ50502S(ブラック)

フレームキャップ50502S(ライトグレー)

フレームキャップロックタイプ50502S(ブラック)

フレームキャップロックタイプ50502S(ライトグレー)

SFA-026

SFA-026G

SFK-09LB

SFK-09LG

