
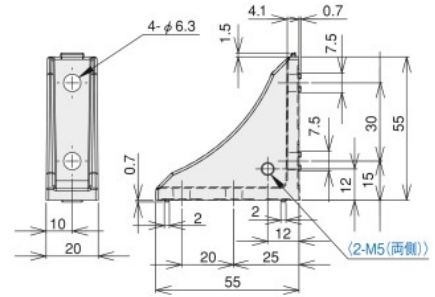


ブラケット

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

SF 20

Dブラケット SW

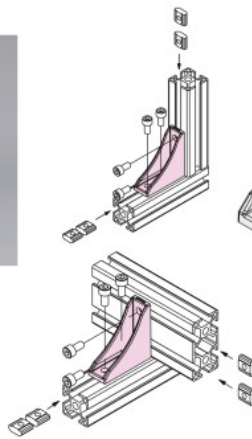

■キット内容

- DブラケットSW(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M6×12)×4
 - TナットS(M6)×4
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※(タップ付)にて側面カバーを取付ける際、(パネル:t=3の場合)トラスネジM5×6、(パネル:t=5の場合)トラスネジM5×8をご使用ください。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■素材/技術データ



材質 アルミダイカスト
(ブラック:カチオン電着塗装)
回転防止機能付
質量 40g(単品)
環境 RoHS10対応品

■価格

名称(単品)	DブラケットSW (DブラケットSWタップ付)	NEW DブラケットSWブラック (DブラケットSWブラックタップ付)	
税抜	1~99ヶ 210 (280)	310 (380)	
単価	100~499ヶ 200 (266)	295 (361)	
(¥)	500ヶ以上 189 (252)	279 (342)	
アイテムNo.	SFJ-024 (SFJ-024T)	SFJ-024B (SFJ-T24B)	
名称(ボルト・ナットキット)	DブラケットSWキット (DブラケットSWタップ付キット)	DブラケットSW(ステン)キット (DブラケットSWタップ付(ステン)キット)	NEW DブラケットSWブラックキット (DブラケットSWブラックタップ付キット)
税抜	1~99セット 298 (368)	316 (388)	490 (560)
単価	100~499セット 284 (350)	301 (369)	466 (532)
(¥)	500セット以上 269 (332)	285 (350)	441 (504)
アイテムNo.	SFK-024 (SFK-024T)	SFK-024S (SFK-024P)	SFK-024B (SFK-T24B)

SF 40.45

TSブラケットS

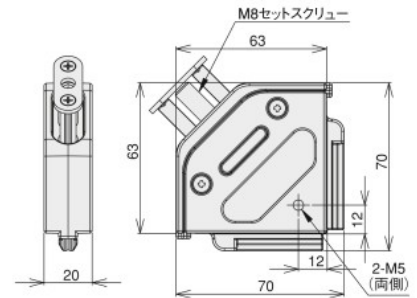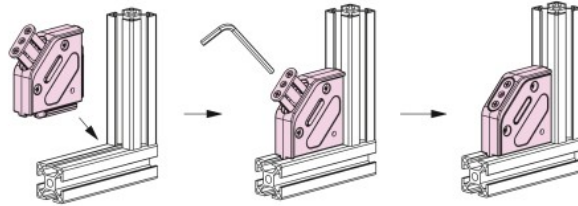

■価格

名称	TSブラケットS
税抜	1~99ヶ 480
単価	100~499ヶ 456
(¥)	500ヶ以上 432
アイテムNo.	SFK-027

■素材/技術データ

材質 アルミダイカスト(本体)
質量 163g(単品)
環境 RoHS10対応品

※推奨締付トルク 11N・m

- フレーム
- ブラケット
- ナット
- キャップ
- フット
- アクセサリ
- パネル・扉パーツ

SF 30

- フレーム
- ブラケット
- ナット
- キャップ
- フット
- アクセサリ
- パネル・扉パーツ

- フレーム
- ブラケット
- ナット
- キャップ
- フット
- アクセサリ
- パネル・扉パーツ

SF 共通パーツ

- パネル・扉パーツ
- フット
- フレーム
- クリーンファン
- ボルトネジ

SF 追加加工

SF テクニカルデータ