

(タップ付)は、側面カバー取付用にご利用下さい。(詳しくはP.162)



追加加工
一覧
→ P.367





テクニカル
データ
→ P.387

ブラケット

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

ハードブラケットSG

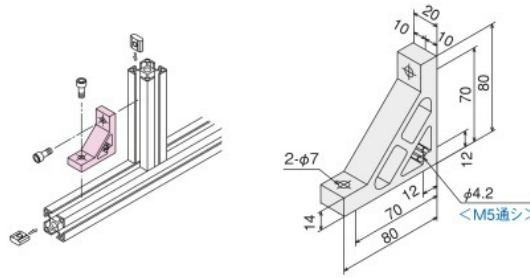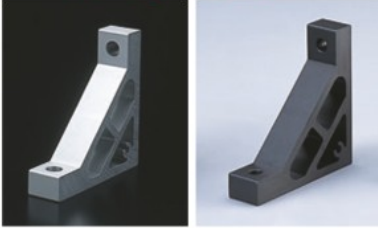

■価格

名称(単品)	ハードブラケットSG (ハードブラケットSGタップ付)	ハードブラケットSG ブラック
税抜	469 (499)	569
単価	446 (475)	541
(¥) 500円以上	423 (450)	513
アイテムNo.	SFJ-N26 (SFJ-N26T)	SFJ-B26

Tナットキット

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSGキット (ハードブラケットSGタップ付キット)	ハードブラケットSG(ステン)キット (ハードブラケットSGタップ付(ステン)キット)	ハードブラケットSG ブラックキット
税抜	559 (589)	559 (589)	665
単価	532 (560)	532 (560)	632
(¥) 500円以上	504 (531)	504 (531)	599
アイテムNo.	SFK-N26 (SFK-N26T)	SFK-N26S (SFK-N26P)	SFK-B26

STナットストッパー付キット **NEW**

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSG ストッパー付ナットキット (ハードブラケットSGタップ付 ストッパー付ナットキット)
税抜	651 (681)
単価	619 (647)
(¥) 500円以上	586 (613)
アイテムNo.	SFK-ST48 (SFK-ST49)

アフターナットキット **NEW**

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSG アフターナットキット (ハードブラケットSGタップ付 アフターナットキット)	ハードブラケットSGブラック アフターナットキット
税抜	565 (595)	671
単価	537 (566)	638
(¥) 500円以上	509 (536)	604
アイテムNo.	SFK-A42 (SFK-A43)	SFK-A42B

Sアフターナットキット **NEW**

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSG Sアフターナットキット (ハードブラケットSGタップ付 Sアフターナットキット)
税抜	575 (605)
単価	547 (575)
(¥) 500円以上	518 (545)
アイテムNo.	SFK-A66 (SFK-A67)

Easyナットキット **NEW**

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSG Easyナットキット (ハードブラケットSGタップ付 Easyナットキット)	ハードブラケットSGブラック Easyナットキット
税抜	583 (613)	689
単価	554 (583)	655
(¥) 500円以上	525 (552)	621
アイテムNo.	SFK-E42 (SFK-E43)	SFK-E42B

S Easyナットキット **NEW**

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSG S Easyナットキット (ハードブラケットSGタップ付 S Easyナットキット)
税抜	603 (633)
単価	573 (602)
(¥) 500円以上	543 (570)
アイテムNo.	SFK-E66 (SFK-E67)

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量 104g(単品)
環境 RoHS10対応品

■キット内容

- ハードブラケットSG(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M6×22)×2
- TナットS(M6)×2
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
- ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■キット内容

- ハードブラケットSG(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M6×22)ステンレス×2
- STナットストッパー付S(M6)×2

■キット内容

- ハードブラケットSG(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M6×22)×2
- アフターナットS(M6)×2
- ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■キット内容

- ハードブラケットSG(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M6×22)ステンレス×2
- SアフターナットS(M6)×2

■キット内容

- ハードブラケットSG(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M6×22)×2
- EasyナットS(M6)×2
- ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■キット内容

- ハードブラケットSG(またはタップ付)×1
- 六角穴付ボルト(M6×22)ステンレス×2
- S EasyナットS(M6)×2

SF
20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・
扉パーツ

SF
30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・
扉パーツ

SF
40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・
扉パーツ

SF
共通パーツ

パネル・
扉パーツ

フット

フレーム

クリーン
ファン

ボルト
ネジ

SF
追加加工

SF
テクニカルデータ

送料
→ P.642

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

見積・注文
→ P.642

RoHS
→ P.645