



〈タップ付〉は、側面カバー取付用にご利用下さい。(詳しくはP.162)



追加加工
一覧
→ P.377






テクニカル
データ
→ P.387

ブラケット

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

ハードブラケットSG100

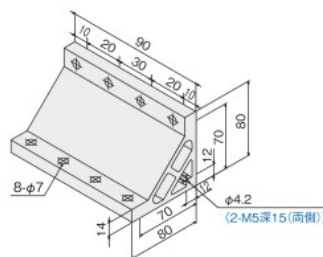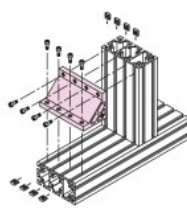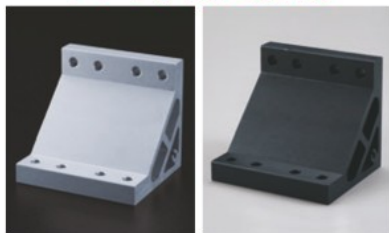

■価格

名称(単品)	ハードブラケットSG100 (ハードブラケットSG100タップ付)	ハードブラケットSG100 ブラック
税抜 1~99ヶ	990(1,020)	1,155
単価 100~499ヶ	941(969)	1,098
(¥) 500ヶ以上	891(918)	1,040
アイテムNo.	SFJ-N67(SFJ-N67T)	SFJ-B67

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSG100キット (ハードブラケットSG100タップ付キット)	ハードブラケットSG100(ステン)キット (ハードブラケットSG100タップ付(ステン)キット)	ハードブラケットSG100 ブラックキット
税抜 1~99セット	1,350(1,380)	1,390(1,420)	1,539
単価 100~499セット	1,283(1,311)	1,321(1,349)	1,463
(¥) 500セット以上	1,215(1,242)	1,251(1,278)	1,386
アイテムNo.	SFK-N67(SFK-N67T)	SFK-N67S(SFK-N67P)	SFK-B67



■キット内容

- ハードブラケットSG100
(またはタップ付またはブラック)×1
- 六角穴付ボルト(M6×22)×8
- TナットS(M6)×8
- ※(ステン)キットはボルト・ナットが
ステンレス製になります。
- ※ブラックキットはボルトが
クロメート黒になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量 473g(単品)
環境 RoHS10対応品

ハードブラケットSW100

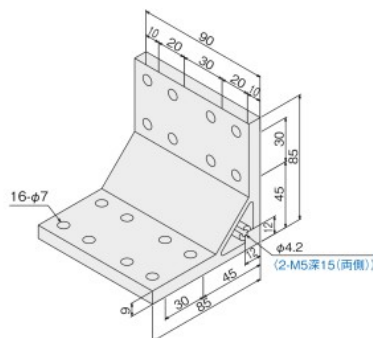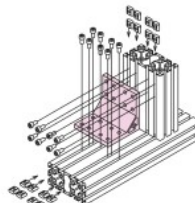

■価格

名称(単品)	ハードブラケットSW100 (ハードブラケットSW100タップ付)	ハードブラケットSW100 ブラック
税抜 1~99ヶ	1,130(1,160)	1,295
単価 100~499ヶ	1,074(1,102)	1,231
(¥) 500ヶ以上	1,017(1,044)	1,166
アイテムNo.	SFJ-N68(SFJ-N68T)	SFJ-B68

名称(ボルトナットキット)	ハードブラケットSW100キット (ハードブラケットSW100タップ付キット)	ハードブラケットSW100(ステン)キット (ハードブラケットSW100タップ付(ステン)キット)	ハードブラケットSW100 ブラックキット
税抜 1~99セット	1,834(1,864)	1,914(1,944)	2,047
単価 100~499セット	1,743(1,771)	1,819(1,847)	1,945
(¥) 500セット以上	1,651(1,678)	1,723(1,750)	1,843
アイテムNo.	SFK-N68(SFK-N68T)	SFK-N68S(SFK-N68P)	SFK-B68

■キット内容

- ハードブラケットSW100
(またはタップ付またはブラック)×1
- 六角穴付ボルト(M6×15)×16
- TナットS(M6)×16
- ※(ステン)キットはボルト・ナットが
ステンレス製になります。
- ※ブラックキットはボルトが
クロメート黒になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量 341g(単品)
環境 RoHS10対応品


摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)



- 工業用ダイヤモンド粒子をまぶしたシートを締結部に取り付けることによって、すべりを抑制します。

■価格

名称	摩擦シートM6 50枚/セット(ケース付き)
税抜価格(¥)	4,500
アイテムNo.	SFA-M02

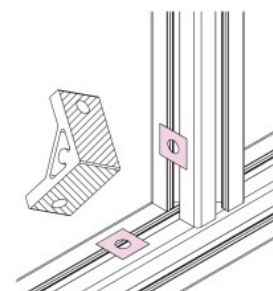

※使用方法はP.410参照

■素材/技術データ

寸法 シート:18×18×0.06mm(台紙付き)
ケース:52×43×15mm
材質 シート:ウレタン系樹脂
ケース:ABS
質量 シート:0.02g/枚
ケース:27g
環境 RoHS10対応品

送料
→ P.642

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

見積・注文
→ P.642

RoHS
→ P.645