




ナット (溝幅8mm用)



アフターナットS(後入れ)/アフターナットサポートS

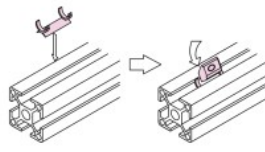

●アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。

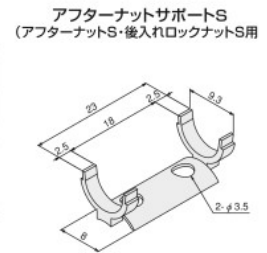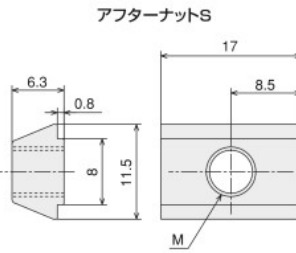

■価格


| 名称 | アフターナットS (M6) (SアフターナットS (M6)) | アフターナットS (M5) (SアフターナットS (M5)) | アフターナットS (M4) (SアフターナットS (M4)) | アフターナットS (M3) (SアフターナットS (M3)) |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 税抜 1~99ヶ | | 38 (38) | | |
| 単価 100~499ヶ | | 37 (37) | | |
| (¥) 500ヶ以上 | | 35 (35) | | |
| アイテムNo | SFB-616 (SFW-AS6) | SFB-615 (SFW-AS5) | SFB-614 (SFW-AS4) | SFB-613 (SFW-AS3) |

| 名称 | アフターナットサポートS (50個/パック) |
|----------------|------------------------|
| 税抜 1~99/パック | 498/パック |
| 単価 100~499/パック | 474/パック |
| (¥) 500/パック以上 | 449/パック |
| アイテムNo | SFA-9A2 |


■素材/技術データ

| | アフターナットS | SアフターナットS | アフターナットサポートS |
|----|-----------|-----------|--------------|
| 材質 | S10C相当 | ステンレス | PP |
| | | 導電機能付 | |
| 質量 | 7g | 7g | 0.2g/個 |
| 環境 | RoHS10対応品 | | |

後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)/STナット偏芯タイプS

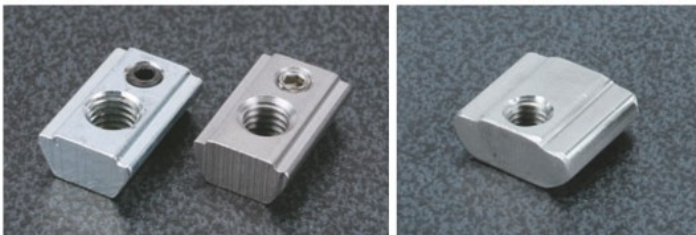


後入れロックナットS

 

●付属のセットスクリーンを締めつけることによりナットの固定及び導通をとることができます。

STナット偏芯タイプS

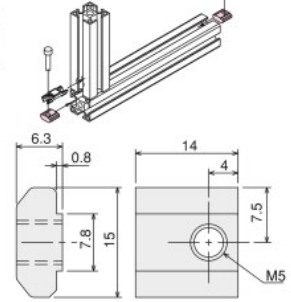

M4セットスクリーン付

■価格

| 名称 | 後入れロックナットS (M6) (S後入れロックナットS (M6)) | 後入れロックナットS (M5) (S後入れロックナットS (M5)) | 後入れロックナットS (M4) (S後入れロックナットS (M4)) | 後入れロックナットS (M3) (S後入れロックナットS (M3)) |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 税抜 1~99ヶ | | 51 (56) | | |
| 単価 100~499ヶ | | 49 (54) | | |
| (¥) 500ヶ以上 | | 46 (51) | | |
| アイテムNo | SFB-4B6 (SFW-L56) | SFB-4B5 (SFW-L55) | SFB-4B4 (SFW-L54) | SFB-4B3 (SFW-L53) |





| 名称 | STナット偏芯タイプS (M5) |
|-------------|------------------|
| 税抜 1~99ヶ | 48 |
| 単価 100~499ヶ | 46 |
| (¥) 500ヶ以上 | 44 |
| アイテムNo | SFB-S13U |

■素材/技術データ

| | 後入れロックナットS | S後入れロックナットS | STナット偏芯タイプS |
|----|------------|-------------------|-------------|
| 材質 | S10C相当 | ステンレス | ステンレス |
| 質量 | 7g | 5.6g(M6) 6.0g(M4) | 8g |
| | | 5.8g(M5) 6.0g(M3) | |
| 環境 | RoHS10対応品 | | |

※M4セットスクリーン推奨締め付トルク 1.5N・m

SフリーナットS(後入れ)/アクセサリナットS(後入れ)

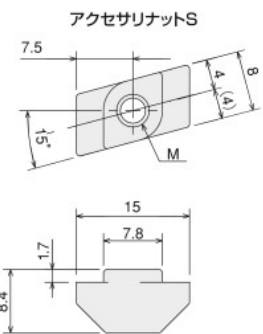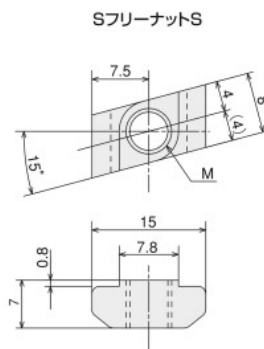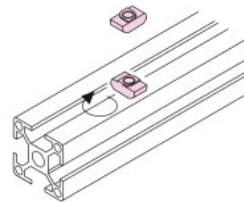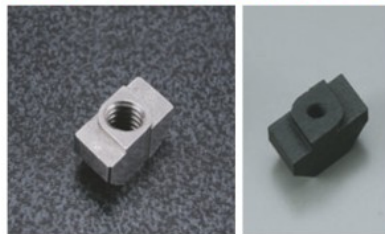

■価格

| 名称 | SフリーナットS (M6)※1 | SフリーナットS (M5) | SフリーナットS (M4) | SフリーナットS (M3) |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 税抜 1~99ヶ | | 47 | | |
| 単価 100~499ヶ | | 45 | | |
| (¥) 500ヶ以上 | | 43 | | |
| アイテムNo | SFB-S64 | SFW-F55 | SFW-F54 | SFW-F53 |

| 名称 | アクセサリナットS (M4) | アクセサリナットS (M3) |
|-------------|----------------|----------------|
| 税抜 1~99ヶ | 16 | |
| 単価 100~499ヶ | 15 | |
| (¥) 500ヶ以上 | 14 | |
| アイテムNo | SFB-EF3 | SFB-EF2 |

■素材/技術データ

| | SフリーナットS | アクセサリナットS |
|----|-----------|-----------|
| 材質 | ステンレス | PA6 |
| | 導電機能付 | |
| 質量 | 4g | 0.8g |
| 環境 | RoHS10対応品 | |

※1 SフリーナットS (M6)は導電タイプではありません。

