


## ナット (溝幅8mm用)



### 緩み止めナット

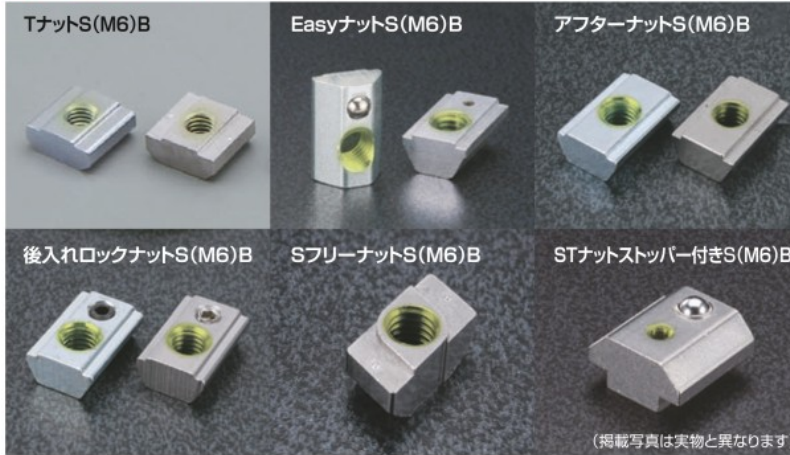


#### ■素材 / 技術データ

	緩み止めTナットS B	緩み止めEasyナットS B	緩み止めアフターナットS B
材質	S10C相当 ステンレス	S10C相当 ステンレス	S10C相当 ステンレス
質量	8g	6.3g(3径ノットメッキ) 8g(ステンレス)	7g
材質	緩み止め後入れロックナットS B S10C相当 ステンレス	緩み止めSフリーナットS B ステンレス	緩み止めSTナットストッパー付きS B ステンレス 導電機能付
質量	7g	4g	8g


環境 RoHS10対応品

※タップ内側に緩み防止剤を塗布しています。


緩み止めTナットS B

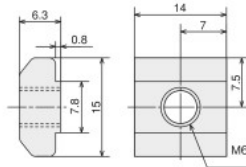

緩み止めEasyナットS B

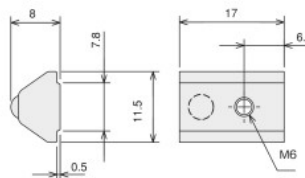

緩み止めアフターナットS B

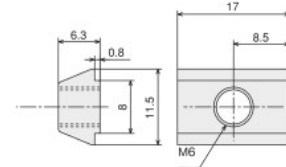


#### ■価格

名称	緩み止めTナットS(M6)B (STナットS(M6)B)
税抜単価 (¥)	1~99ヶ 47(47)
	100~499ヶ 45(45)
	500ヶ以上 43(43)
アイテムNo.	SFB-802(SFB-803)


名称	緩み止めEasyナットS(M6)B (SEasyナットS(M6)B)
税抜単価 (¥)	60(60)
	57(57)
	54(54)
アイテムNo.	SFB-806(SFB-807)

名称	緩み止めアフターナットS(M6)B (SアフターナットS(M6)B)
税抜単価 (¥)	49(49)
	47(47)
	45(45)
アイテムNo.	SFB-810(SFB-811)


緩み止め後入れロックナットS B

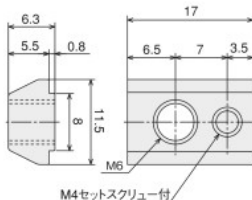

緩み止めSフリーナットS B

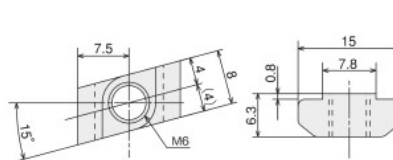

緩み止めSTナットストッパー付きS B

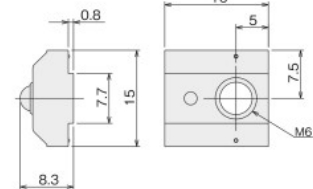




#### ■価格

名称	緩み止め後入れロックナットS(M6)B (S後入れロックナットS(M6)B)
税抜単価 (¥)	1~99ヶ 61(63)
	100~499ヶ 58(60)
	500ヶ以上 55(57)
アイテムNo.	SFB-814(SFB-815)

名称	緩み止めSフリーナットS(M6)B
税抜単価 (¥)	59
	57
	54
アイテムNo.	SFB-818

名称	緩み止めSTナットストッパー付きS B (M6)
税抜単価 (¥)	83
	79
	75
アイテムNo.	SFB-820

### TナットS素材 (先入れ) / アフターナットS素材 (後入れ)

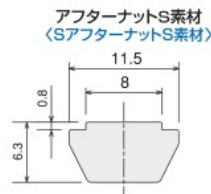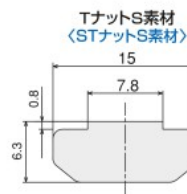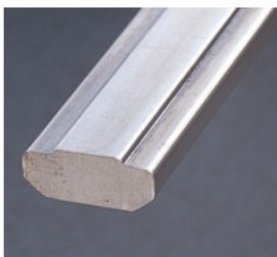

#### ■素材 / 技術データ

	TナットS素材 (SアフターナットS素材 ℓ=(2800))	STナットS素材 (SアフターナットS素材 ℓ=(450))
材質	S10C相当 未処理	ステンレス
質量	653g/m(TナットS) 483g/m(アフターナットS)	668g/m(STナットS) 494g/m(SアフターナットS)
環境	RoHS10対応品	

※別途、表面処理・加工も承ります。都度、お問合せください。

#### ■価格

名称	TナットS素材 ℓ=(2800) (STナットS素材 ℓ=(2800))	TナットS素材 ℓ=450 (STナットS素材 ℓ=(450))
税抜単価 (¥)	1~99本 1,784(3,680)	504(767)
	100~499本 1,695(3,496)	479(729)
	500ヶ以上 1,606(3,312)	454(691)
アイテムNo.	SFX-100(SFX-002)	SFX-120(SFX-000)

名称	アフターナットS素材 ℓ=(2800) (SアフターナットS素材 ℓ=(2800))	アフターナットS素材 ℓ=450 (SアフターナットS素材 ℓ=(450))
税抜単価 (¥)	1,784(3,680)	504(767)
	1,695(3,496)	479(729)
	1,606(3,312)	454(691)
アイテムNo.	SFX-103(SFX-007)	SFX-123(SFX-007)

