



# SF-40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ

## フレーム

出荷(翌日~4日目)  
→P.640

SF  
20

### SF2-45・90/SF2-45・90 BLACK

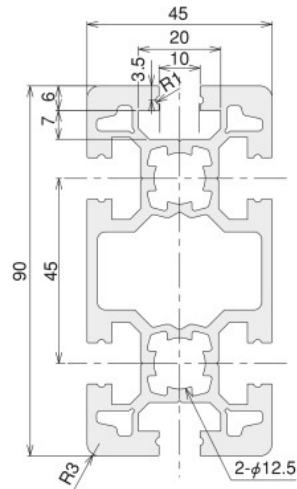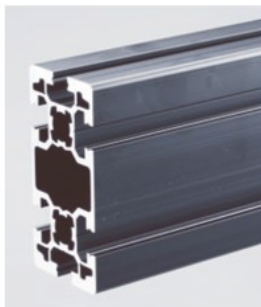

■対応フレームキャップ(P.246)  
 フレームキャップ4590(ブラック) SFA-004  
 フレームキャップ4590(ライトグレー) SFA-004G  
 フレームキャップロックタイプ4590(ブラック) SFK-063  
 フレームキャップロックタイプ4590(ライトグレー) SFK-063G

■価格



名称	SF2-45・90定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-45・90 ℓ=50~4000
税抜	1~9本 13,260	3.69/mm
単価	10~49本 12,597	3.51/mm
(¥)	50本以上 11,934	3.33/mm
アイテムNo.	SFF-472	SFF-474
名称 (ブラック)	SF2-45・90ブラック定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-45・90ブラック ℓ=50~4000
税抜	1~9本 18,230	5.02/mm
単価	10~49本 17,319	4.77/mm
(¥)	50本以上 16,407	4.52/mm
アイテムNo.	SFF-472B	SFF-474B

■素材 / 技術データ

材質: A6005CSS-T5  
 アルマイト表面処理  
 (ブラック:黒アルマイト処理)  
 環境: RoHS10対応品  
 断面2次モーメント:  
 $I_x=129.24 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 $I_y=33.32 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 断面係数:  
 $Z_x=28.72 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 $Z_y=14.81 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 単位質量: 3.87kg/m  
 抵抗値:  $10^9 \sim 10^{\Omega}$  (帯電防止レベル)

SF  
40.45

### SF-45・90/SF-45・90 BLACK/SF-45・90H

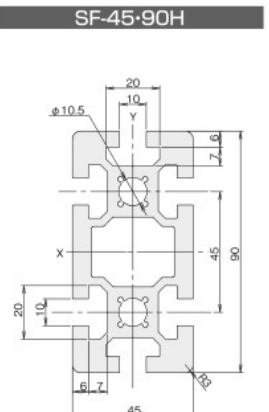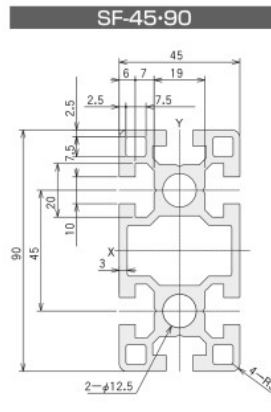

■価格

名称	SF-45・90定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-45・90 ℓ=50~4000
税抜	1~9本 14,500	4.02/mm
単価	10~49本 13,775	3.82/mm
(¥)	50本以上 13,050	3.62/mm
アイテムNo.	SFF-492	SFF-494
名称 (ブラック)	SF-45・90ブラック定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-45・90ブラック ℓ=50~4000
税抜	1~9本 18,570	5.15/mm
単価	10~49本 17,642	4.90/mm
(¥)	50本以上 16,713	4.64/mm
アイテムNo.	SFF-492B	SFF-494B
名称	SF-45・90H定尺 (有効長さ ℓ=4000mm)	SF-45・90H ℓ=50~4000
税抜	1~9本 18,143	5.04/mm
単価	10~49本 17,236	4.79/mm
(¥)	50本以上 16,329	4.54/mm
アイテムNo.	SFF-49H2	SFF-49H4

■素材 / 技術データ

材質: A6005CSS-T5  
 アルマイト表面処理  
 (ブラック:黒アルマイト処理)  
 環境: RoHS10対応品  
 断面2次モーメント:  
 $I_x=125.54 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 $I_y=32.50 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 断面係数:  
 $Z_x=27.90 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 $Z_y=14.44 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 単位質量: 4.17kg/m  
 抵抗値:  $10^9 \sim 10^{\Omega}$  (帯電防止レベル)

■素材 / 技術データ

材質: A6005CSS-T5  
 アルマイト表面処理  
 環境: RoHS10対応品  
 断面2次モーメント:  
 $I_x=161.97 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 $I_y=43.21 \times 10^4 \text{mm}^4$   
 断面係数:  
 $Z_x=35.99 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 $Z_y=19.20 \times 10^3 \text{mm}^3$   
 単位質量: 5.31kg/m  
 抵抗値:  $10^9 \sim 10^{\Omega}$  (帯電防止レベル)

■対応フレームキャップ(P.246)  
 フレームキャップ4590(ブラック) SFA-004  
 フレームキャップ4590(ライトグレー) SFA-004G  
 フレームキャップロックタイプ4590(ブラック) SFK-063  
 フレームキャップロックタイプ4590(ライトグレー) SFK-063G

■対応フレームキャップ  
なし

指定寸法の場合(当社切断)

アイテムNo.または名称

長さ

※0.1mm単位での指定が可能です。

本数

価格算出方法 長さ×単価

SFF-474

ℓ=800

5本

 
800×3.69=¥2,952/本

※ 寸法外切断費...¥100/本

30mm ≤ A < 50mm

※50mm未満の寸法で切断の指示を

いただいた際、適応になります。



作図支援ソフト  
→P.637