
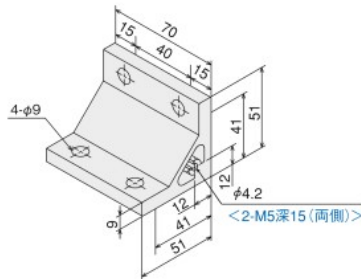


ブラケット

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

ハードブラケットL4080

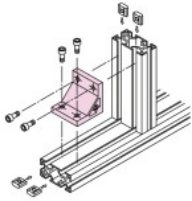

- キット内容
- ハードブラケットL4080(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M8×20)×4
 - TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。




■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量 154g(単品)
環境 **RoHS10**対応品

■価格

名称(単品)	ハードブラケットL4080 (ハードブラケットL4080タップ付)	ハードブラケットL4080 ブラック	名称(ボルト・ナットキット)	ハードブラケットL4080キット (ハードブラケットL4080タップ付キット)	ハードブラケットL4080(ステン)キット (ハードブラケットL4080タップ付(ステン)キット)	ハードブラケットL4080 ブラックキット
税抜	1~99ヶ 274(304)	364	税抜	1~99セット 498(528)	498(528)	600
単価	100~499ヶ 261(289)	346	単価	100~499セット 474(502)	474(502)	570
(¥)	500ヶ以上 247(274)	328	(¥)	500セット以上 449(476)	449(476)	540
アイテムNo.	SFJ-N06(SFJ-N06T)	SFJ-B06	アイテムNo.	SFK-N06(SFK-N06T)	SFK-N06S(SFK-N06P)	SFK-B06

ハードブラケットL4590

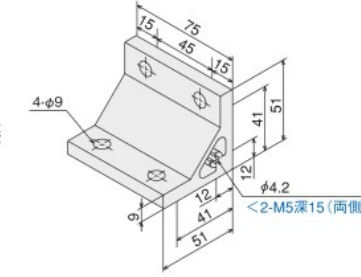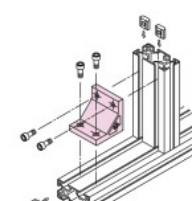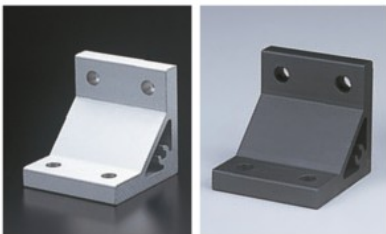

- キット内容
- ハードブラケットL4590(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M8×20)×4
 - TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。



■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量 168g(単品)
環境 **RoHS10**対応品

■価格

名称(単品)	ハードブラケットL4590 (ハードブラケットL4590タップ付)	ハードブラケットL4590 ブラック	名称(ボルト・ナットキット)	ハードブラケットL4590キット (ハードブラケットL4590タップ付キット)	ハードブラケットL4590(ステン)キット (ハードブラケットL4590タップ付(ステン)キット)	ハードブラケットL4590 ブラックキット
税抜	1~99ヶ 309(339)	404	税抜	1~99セット 533(563)	533(563)	640
単価	100~499ヶ 294(323)	384	単価	100~499セット 507(535)	507(535)	608
(¥)	500ヶ以上 279(306)	364	(¥)	500セット以上 480(507)	480(507)	576
アイテムNo.	SFJ-N08(SFJ-N08T)	SFJ-B08	アイテムNo.	SFK-N08(SFK-N08T)	SFK-N08S(SFK-N08P)	SFK-B08

ハードブラケットL50100・1S

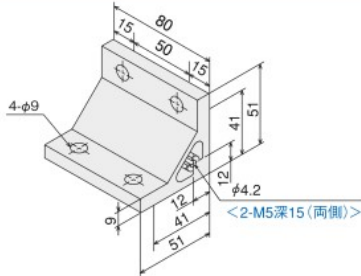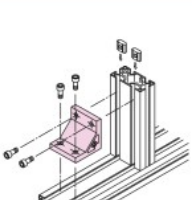

- キット内容
- ハードブラケットL50100-1S
(またはタップ付またはブラック)×1
 - 六角穴付ボルトM8×20(3箇クロメート)×4
 - TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。




■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量 178g(単品)
環境 **RoHS10**対応品

■価格

名称(単品)	ハードブラケットL50100-1S (ハードブラケットL50100-1Sタップ付)	ハードブラケットL50100-1S ブラック	名称(ボルト・ナットキット)	ハードブラケットL50100-1Sキット (ハードブラケットL50100-1Sタップ付キット)	ハードブラケットL50100-1S(ステン)キット (ハードブラケットL50100-1Sタップ付(ステン)キット)	ハードブラケットL50100-1S ブラックキット
税抜	1~99ヶ 340(370)	440	税抜	1~99セット 564(594)	564(594)	676
単価	100~499ヶ 323(352)	418	単価	100~499セット 536(565)	536(565)	643
(¥)	500ヶ以上 306(333)	396	(¥)	500セット以上 508(535)	508(535)	609
アイテムNo.	SFJ-N69(SFJ-N69T)	SFJ-B69	アイテムNo.	SFK-N69(SFK-N69T)	SFK-N69S(SFK-N69P)	SFK-B69

ハードブラケットG80

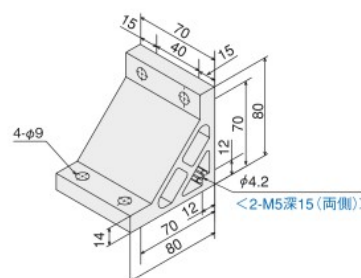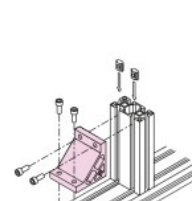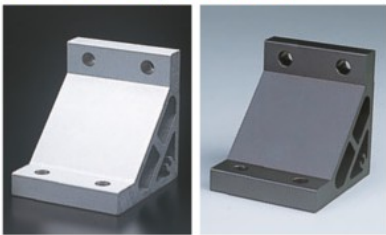

- キット内容
- ハードブラケットG80(またはタップ付)×1
 - 六角穴付ボルト(M8×25)×4
 - TナットL(M8)×4
- ※(ステン)キットはボルトナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量 358g(単品)
環境 **RoHS10**対応品

■価格

名称(単品)	ハードブラケットG80 (ハードブラケットG80タップ付)	ハードブラケットG80 ブラック	名称(ボルト・ナットキット)	ハードブラケットG80キット (ハードブラケットG80タップ付キット)	ハードブラケットG80(ステン)キット (ハードブラケットG80タップ付(ステン)キット)	ハードブラケットG80 ブラックキット
税抜	1~99ヶ 619(649)	764	税抜	1~99セット 847(877)	847(877)	1,004
単価	100~499ヶ 589(617)	726	単価	100~499セット 805(834)	805(834)	954
(¥)	500ヶ以上 558(585)	688	(¥)	500セット以上 763(790)	763(790)	904
アイテムNo.	SFJ-N07(SFJ-N07T)	SFJ-B07	アイテムNo.	SFK-N07(SFK-N07T)	SFK-N07S(SFK-N07P)	SFK-B07

SF 20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 共通パーツ

パネル・扉パーツ

フット

フレーム

クリーンファン

ボルトネジ

SF 追加加工

SF テクニカルデータ