

〈タップ付〉は、側面カバー取付用にご利用下さい。(詳しくはP.260)




ブラケット




ハードブラケットL40-S・L (R)



●SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。

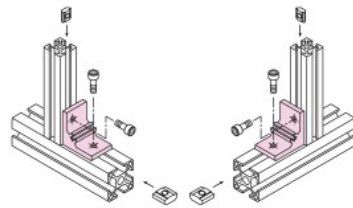

ハードブラケットL40-S・L (R)

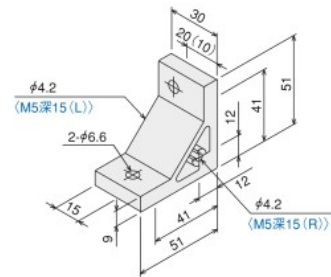

※()内はRの寸法になります。

■価格

名称(単品)	ハードブラケットL40-S・L (R) 〈ハードブラケットL40-S・L (R) タップ付〉	
税抜 1~99ヶ	247 (277)	
単価 100~499ヶ	235 (264)	
(¥) 500ヶ以上	223 (250)	
アイテムNo.	SFJ-N53 (SFJ-N52) (SFJ-N53T (SFJ-N52T))	
名称(ボルト・ナットキット)	ハードブラケットL40-S・L (R) キット 〈ハードブラケットL40-S・L (R) タップ付キット〉	ハードブラケットL40-S・L (R) (ステン)キット 〈ハードブラケットL40-S・L (R) タップ付(ステン)キット〉
税抜 1~99セット	340 (370)	351 (381)
単価 100~499セット	323 (352)	334 (362)
(¥) 500セット以上	306 (333)	316 (343)
アイテムNo.	SFK-N53 (SFK-N52) (SFK-N53T (SFK-N52T))	SFK-N53S (SFK-N52S) (SFK-N53SP (SFK-N52SP))

■キット内容

- ハードブラケットL40-S・L (R) (またはタップ付) ×1
- 六角穴付ボルト (M6×15) ×1
- 六角穴付ボルト (M6×20) ×1
- TナットL (M6) ×1 ●TナットS (M6) ×1
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ


材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量 68g
環境 RoHS10対応品

※特注にて黒アルマイト承ります。


ハードブラケットL45-S・L (R)



●SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。

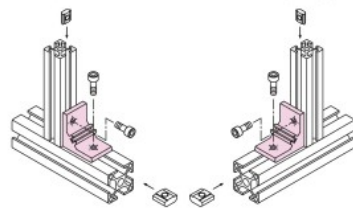

ハードブラケットL45-S・L (R)

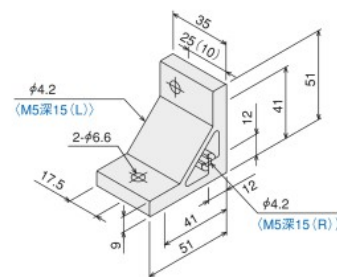

※()内はRの寸法になります。

■価格

名称(単品)	ハードブラケットL45-S・L (R) 〈ハードブラケットL45-S・L (R) タップ付〉	
税抜 1~99ヶ	268 (298)	
単価 100~499ヶ	255 (284)	
(¥) 500ヶ以上	242 (269)	
アイテムNo.	SFJ-N55 (SFJ-N54) (SFJ-N55T (SFJ-N54T))	
名称(ボルト・ナットキット)	ハードブラケットL45-S・L (R) キット 〈ハードブラケットL45-S・L (R) タップ付キット〉	ハードブラケットL45-S・L (R) (ステン)キット 〈ハードブラケットL45-S・L (R) タップ付(ステン)キット〉
税抜 1~99セット	361 (391)	372 (402)
単価 100~499セット	343 (372)	354 (382)
(¥) 500セット以上	325 (352)	335 (362)
アイテムNo.	SFK-N55 (SFK-N54) (SFK-N55T (SFK-N54T))	SFK-N55S (SFK-N54S) (SFK-N55SP (SFK-N54SP))

■キット内容




- ハードブラケットL45-S・L (R) (またはタップ付) ×1
- 六角穴付ボルト (M6×15) ×1
- 六角穴付ボルト (M6×20) ×1
- TナットL (M6) ×1 ●TナットS (M6) ×1
- ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量 78g
環境 RoHS10対応品

※特注にて黒アルマイト承ります。

ベンドブラケットL40

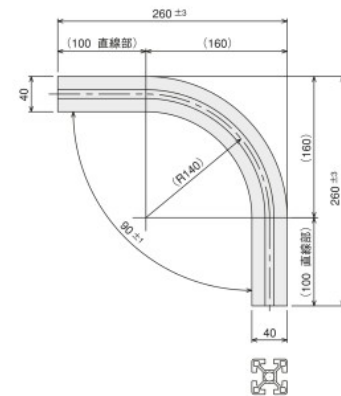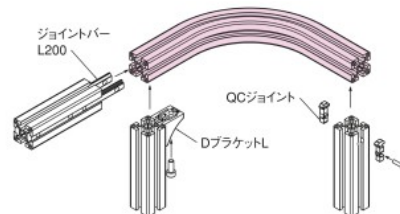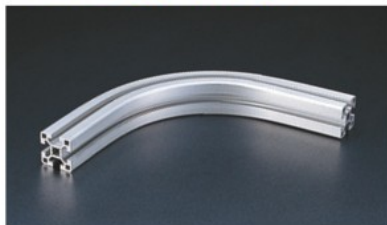

■価格

名称	ベンドブラケットL40	
税抜 1~99ヶ	4,450	
単価 100~499ヶ	4,228	
(¥) 500ヶ以上	4,005	
アイテムNo.	SFJ-V02	

■素材/技術データ

材質 アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量 712g
環境 RoHS10対応品

※特注にて黒アルマイト承ります。

