


ブラケット



クランプレバー付ターンブラケット40

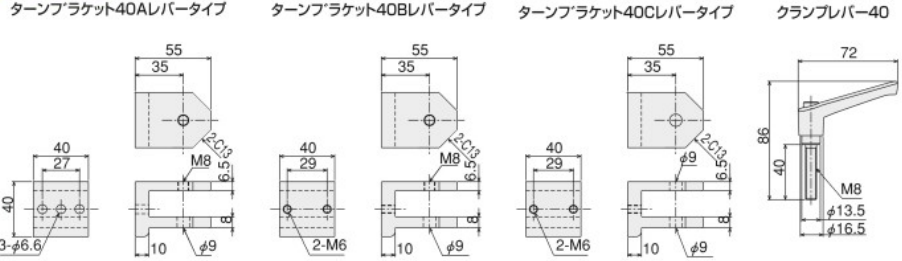

■価格		クランプレバー付 ターンブラケット40A	クランプレバー付 ターンブラケット40B
名称			
税抜	1~99セト	1,580	1,580
単価	100~499セト	1,501	1,501
(¥)	500セト以上	1,422	1,422
アイテムNo		SFK-409	SFK-410

※クランプレバー付ターンブラケットをフレームの端面側に取りつける場合、ダブルジョイントが必要となります。(下記参照)

- キット内容
- 〈クランプレバー付ターンブラケット40A〉
 - ターンブラケット40Aレバータイプ×1
 - ターンブラケット40CLレバータイプ×1
 - クランプレバー40×1
 - 〈クランプレバー付ターンブラケット40B〉
 - ターンブラケット40Bレバータイプ×1
 - ターンブラケット40CLレバータイプ×1
 - クランプレバー40×1


■素材/技術データ

材質 ターンブラケット本体部：
アルミ押出材・アルマイト表面処理
クランプレバー部：樹脂・鉄

質量 251g (40A)
253g (40B・C)

環境 RoHS 10対応品

クランプレバー付ターンブラケット45

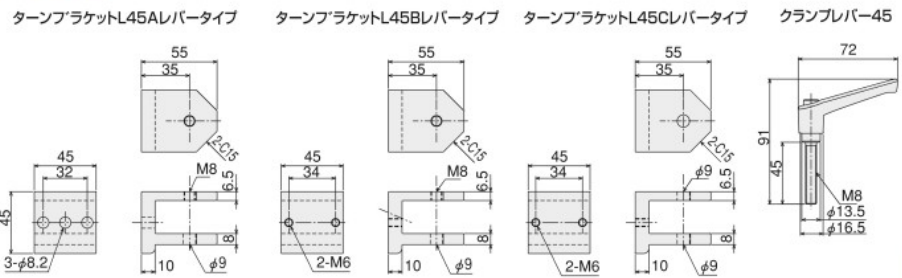

■価格		クランプレバー付 ターンブラケット45A	クランプレバー付 ターンブラケット45B
名称			
税抜	1~99セト	1,980	1,980
単価	100~499セト	1,881	1,881
(¥)	500セト以上	1,782	1,782
アイテムNo		SFK-411	SFK-412

※クランプレバー付ターンブラケットをフレームの端面側に取りつける場合、ダブルジョイントが必要となります。(下記参照)

- キット内容
- 〈クランプレバー付ターンブラケット45A〉
 - ターンブラケット45Aレバータイプ×1
 - ターンブラケット45CLレバータイプ×1
 - クランプレバー45×1
 - 〈クランプレバー付ターンブラケット45B〉
 - ターンブラケット45Bレバータイプ×1
 - ターンブラケット45CLレバータイプ×1
 - クランプレバー45×1


■素材/技術データ

材質 ターンブラケット本体部：
アルミ押出材・アルマイト表面処理
クランプレバー部：樹脂・鉄

質量 287g (45A)
290g (45B・C)

環境 RoHS 10対応品

クランプレバー付ターンブラケット取付例

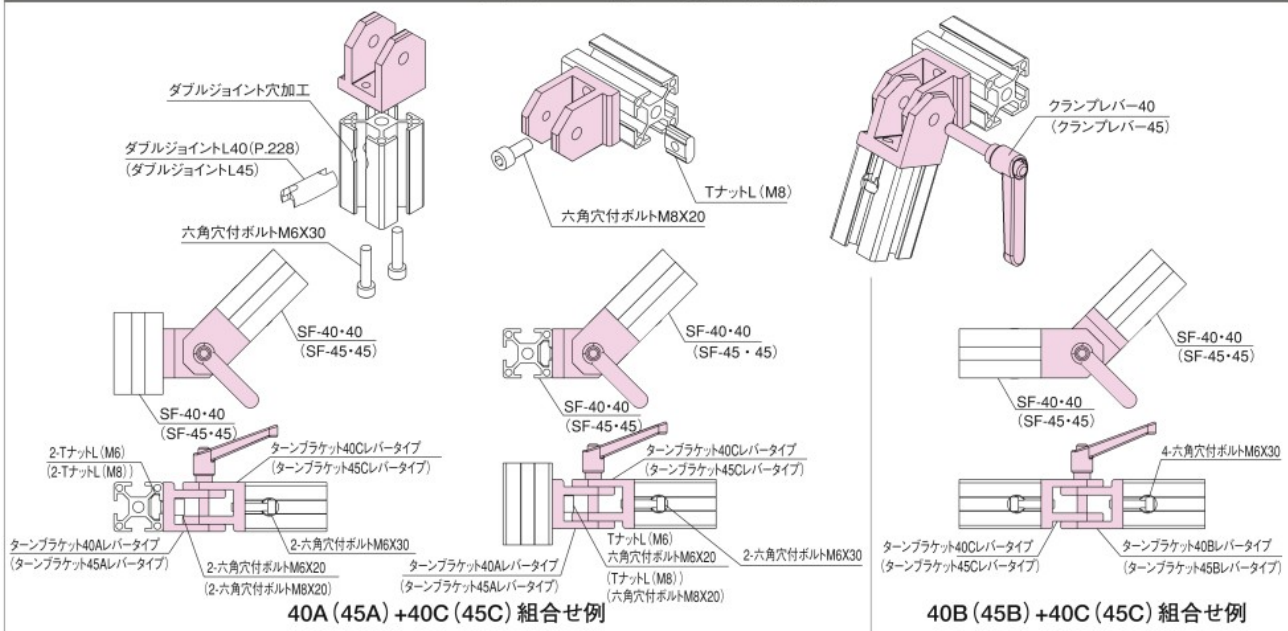

SF 20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

SF 共通パーツ

パネル・扉パーツ

フット

フレーム

クリーンファン

ボルトネジ

SF 追加加工

SF テクニカルデータ