



ナット (溝幅10mm用)

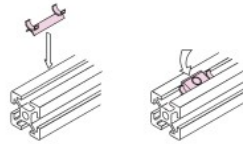


アフターナットL(後入れ)/アフターナットサポートL

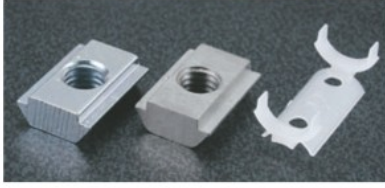


●アフターナットサポートを併用することでスレ防止になります。

アフターナットL

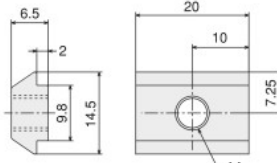

アフターナットサポートL (アフターナット・後入れロックナット用)

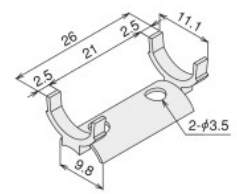

■価格


名称	アフターナットL (M8) (SアフターナットL (M8))	アフターナットL (M6) (SアフターナットL (M6))	アフターナットL (M5) (SアフターナットL (M5))	アフターナットL (M4) (SアフターナットL (M4))
税抜	1~99ヶ	43 (43)		
単価	100~499ヶ	41 (41)		
(¥)	500ヶ以上	39 (39)		
アイテムNo.	SFB-628 (SFN-AL8)	SFB-626 (SFN-AL6)	SFB-625 (SFN-AL5)	SFB-624 (SFN-AL4)

名称	アフターナットサポートL (50個/パック)
税抜	1~99/パック
単価	100~499/パック
(¥)	500/パック以上
アイテムNo.	SFA-9A3


■素材/技術データ

	アフターナットL	SアフターナットL	アフターナットサポートL
材質	S10C相当	ステンレス	PP
	亜鉛メッキ/クロム処理	導電機能付	
質量	10g	10g	0.3g/個
環境	RoHS10対応品		

後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)/STナット偏芯タイプL

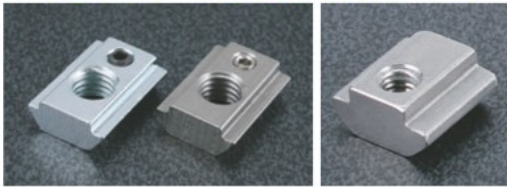


後入れロックナットL

 

●付属のセットスクリューを締めつけることによりナット位置の固定及び導通をとることができます。


STナット偏芯タイプL (M6)

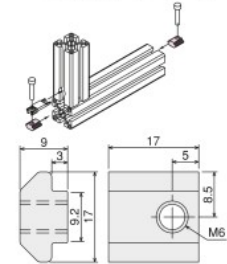

■価格

名称	後入れロックナットL (M8) (S後入れロックナットL (M8))	後入れロックナットL (M6) (S後入れロックナットL (M6))	後入れロックナットL (M5) (S後入れロックナットL (M5))	後入れロックナットL (M4) (S後入れロックナットL (M4))
税抜	1~99ヶ	54 (60)		
単価	100~499ヶ	52 (57)		
(¥)	500ヶ以上	49 (54)		
アイテムNo.	SFB-4A8 (SFW-LL8)	SFB-4A6 (SFW-LL6)	SFB-4A5 (SFW-LL5)	SFB-4A4 (SFW-LL4)

名称	STナット偏芯タイプL (M6)
税抜	1~99ヶ
単価	100~499ヶ
(¥)	500ヶ以上
アイテムNo.	SFB-S23U


 


■素材/技術データ


	後入れロックナットL	S後入れロックナットL	STナット偏芯タイプL
材質	S10C相当	ステンレス	SUS304
		導電機能付	
質量	10g	10g	14g
環境	RoHS10対応品		

※M4セットスクリュー推奨締付トルク: 1.5N・m


SフリーナットL(後入れ)/アクセサリナットL(後入れ)

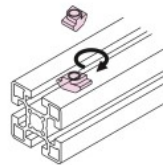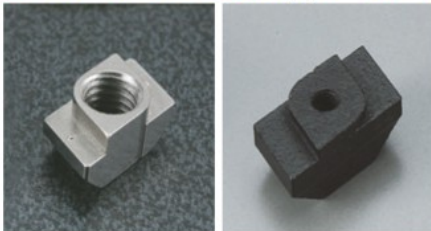

SフリーナットL

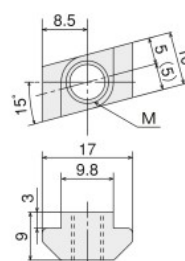

アクセサリナットL

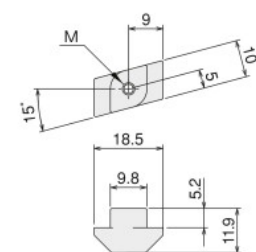

■価格

名称	SフリーナットL (M8)	SフリーナットL (M6)	SフリーナットL (M5)	SフリーナットL (M4)
税抜	1~99ヶ	52		
単価	100~499ヶ	50		
(¥)	500ヶ以上	47		
アイテムNo.	SFN-FL8	SFN-FL6	SFN-FL5	SFN-FL4

名称	アクセサリナットL (M6)	アクセサリナットL (M5)	アクセサリナットL (M4)	アクセサリナットL (M3)
税抜	1~99ヶ	16		
単価	100~499ヶ	15		
(¥)	500ヶ以上	14		
アイテムNo.	SFB-EF7	SFB-EF6	SFB-EF5	SFB-EF4

■素材/技術データ

	SフリーナットL	アクセサリナットL
材質	ステンレス	PA6
	導電機能付	
質量	7g	1g
環境	RoHS10対応品	

