


# ナット (溝幅10mm用)




出荷(翌日~4日目) → P.640

## 緩み止めナット

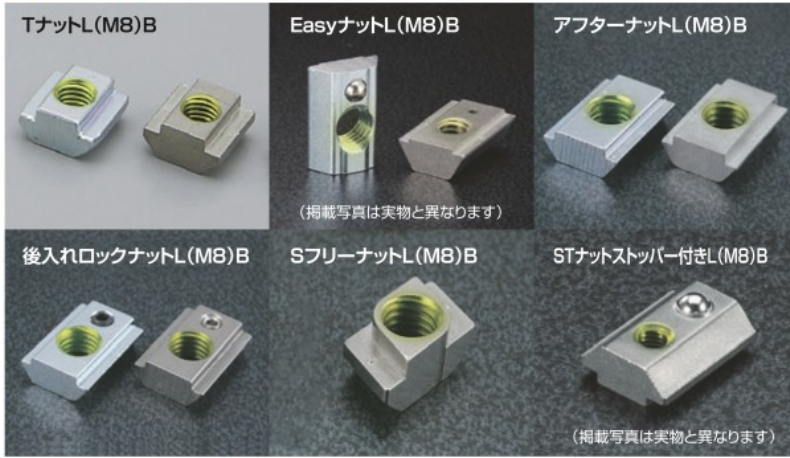

■素材/技術データ			
	緩み止めTナットL B	緩み止めEasyナットL B	緩み止めアフターナットL B
材質	S10C相当 ステンレス	S10C相当 ステンレス	S10C相当 ステンレス
質量	14g(3径ロメトメッキ) 14g(ステンレス)	9.8g(3径ロメトメッキ) 8.2g(ステンレス)	9.8g(3径ロメトメッキ) 8g(ステンレス)
材質	緩み止め後入れロックナットL B S10C相当 ステンレス	緩み止めSフリーナットL B ステンレス	緩み止めSTナットストッパー付きL B ステンレス 導電機能付
質量	9.8g(3径ロメトメッキ) 8.2g(ステンレス)	5.7g	11.3g
環境	RoHS 10対応品		

※タップ内側に緩み防止剤を塗布しています。

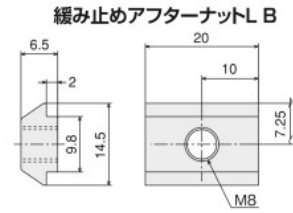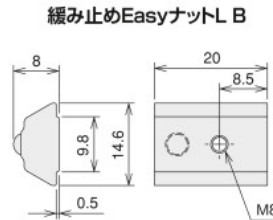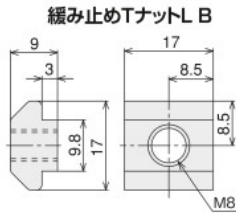


価格

名称	緩み止めTナットL(M8)B (STナットL(M8)B)
税抜 1~99ヶ	53(53)
単価 100~499ヶ	51(51)
(¥) 500ヶ以上	48(48)
アイテムNo.	SFB-804(SFB-805)


名称	緩み止めEasyナットL(M8)B (SEasyナットL(M8)B)
税抜	66(66)
単価	63(63)
(¥)	60(60)
アイテムNo.	SFB-808(SFB-809)

名称	緩み止めアフターナットL(M8)B (SアフターナットL(M8)B)
税抜	55(55)
単価	53(53)
(¥)	50(50)
アイテムNo.	SFB-812(SFB-813)


### 緩み止め後入れロックナットL B

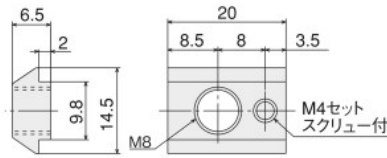

### 緩み止めSフリーナットL B

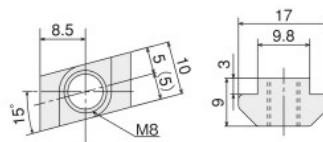

### 緩み止めSTナットストッパー付きL B

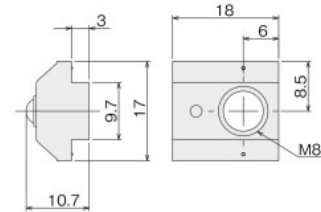




価格

名称	緩み止め後入れロックナットL(M8)B (S後入れロックナットL(M8)B)
税抜 1~99ヶ	67(67)
単価 100~499ヶ	64(64)
(¥) 500ヶ以上	61(61)
アイテムNo.	SFB-816(SFB-817)

名称	緩み止めSフリーナットL(M8)B
税抜	65
単価	62
(¥)	59
アイテムNo.	SFB-819

名称	緩み止めSTナットストッパー付きL(M8)B
税抜	91
単価	87
(¥)	82
アイテムNo.	SFB-821

## TナットL素材(先入れ)/アフターナットL素材(後入れ)

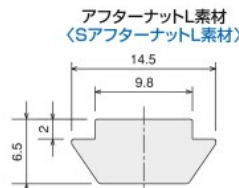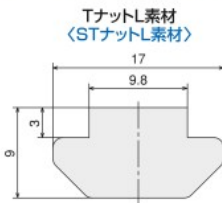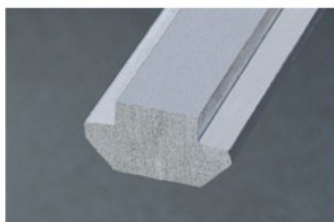

■素材/技術データ		
	TナットL素材 (STナットL素材)	アフターナットL素材 (SアフターナットL素材)
材質	S10C相当	SUS303
質量	931g/m(TナットL) 578g/m(アフターナットL)	940g/m(STナットL) 583g/m(SアフターナットL)
環境	RoHS 10対応品	

※別途、表面処理加工も承ります。都度、お問合せください。

■価格

名称(単品)	TナットL素材 ℓ=(2800) (STナットL素材 ℓ=(2800))	TナットL素材 ℓ=450 (STナットL素材 ℓ=450)
税抜 1~9本	2,525(5,880)	647(980)
単価 10~49本	2,399(5,587)	615(931)
(¥) 50本以上	2,273(5,292)	583(882)
アイテムNo.	SFX-101(SFX-003)	SFX-121(SFX-S01)

■価格

名称(単品)	アフターナットL素材 ℓ=(2800) (SアフターナットL素材 ℓ=(2800))	アフターナットL素材 ℓ=450 (SアフターナットL素材 ℓ=450)
税抜 1~9本	2,525(5,880)	647(980)
単価 10~49本	2,399(5,587)	615(931)
(¥) 50本以上	2,273(5,292)	583(882)
アイテムNo.	SFX-102(SFX-008)	SFX-122(SFX-S08)

