
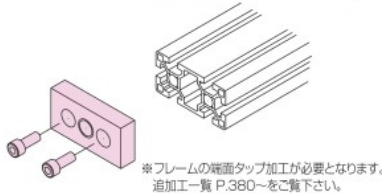


# フット


**共通仕様** 材質: SS400 SUS304(ステン) 環境 RoHS10対応品  
厚さ: t=16 ※(ステン)キットは、ボルトナットがステンレス製になります。

出荷(翌日~4日目) → P.640

## フットベース

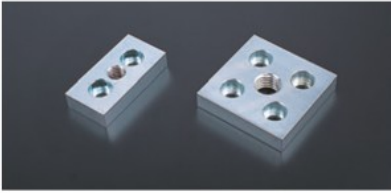


### フットベース4080

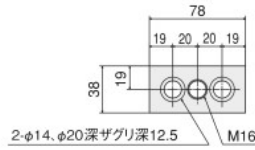

■質量: 274g (ステン) 276g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース4080×1 ●六角穴付ボルト(M12×25)×2

名称	フットベース4080	フットベース4080(ステン)
税抜 1~9セト	684	1,048
税抜 10~49セト	650	996
税抜 50セト以上	616	944
アイテムNo.	SFK-57A	SFK-57AS


### フットベース4080(M12)

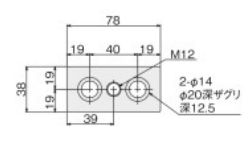

■質量: 328g (ステン) 330g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース4080(M12)×1 ●六角穴付ボルト(M12×25)×2


名称	フットベース4080(M12)	フットベース4080(M12)(ステン)
税抜 1~9セト	684	1,048
税抜 10~49セト	650	996
税抜 50セト以上	616	944
アイテムNo.	SFK-57C	SFK-57CS

### フットベース4590

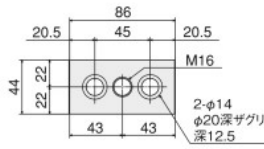


■質量: 371g (ステン) 374g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース4590×1 ●六角穴付ボルト(M12×25)×2

### フットベース50100

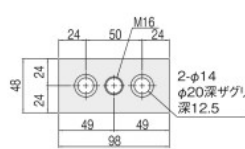


■質量: 549g (ステン) 551g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース50100×1 ●六角穴付ボルト(M12×25)×2

### フットベース8080

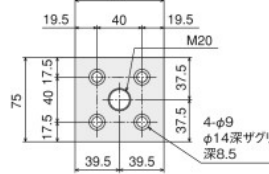

■質量: 625g (ステン) 631g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース8080×1 ●六角穴付ボルト(M8×25)×4

### フットベース8080(M16)

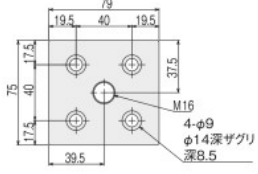


■質量: 723g (ステン) 729g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース8080(M16)×1 ●六角穴付ボルト(M8×25)×4

#### ■価格


名称	フットベース4590	フットベース4590(ステン)	フットベース50100	フットベース50100(ステン)	フットベース8080	フットベース8080(ステン)	フットベース8080(M16)	フットベース8080(M16)(ステン)
税抜 1~9セト	784	1,284	890	1,870	1,384	1,954	1,384	1,954
税抜 10~49セト	745	1,220	846	1,777	1,315	1,857	1,315	1,857
税抜 50セト以上	706	1,156	801	1,683	1,246	1,759	1,246	1,759
アイテムNo.	SFK-60A	SFK-60AS	SFK-80A	SFK-80AS	SFK-59A	SFK-59AS	SFK-59C	SFK-59CS

### フットベース9090

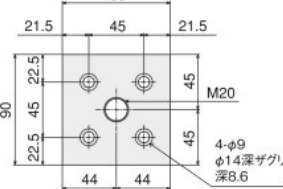


■質量: 861g (ステン) 869g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース9090×1 ●六角穴付ボルト(M8×25)×4

### フットベース100100

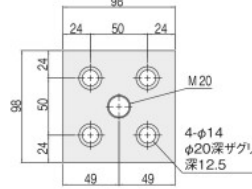

■質量: 1262g (ステン) 1266g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース100100×1 ●六角穴付ボルト(M12×25)×4

### フットベース80160

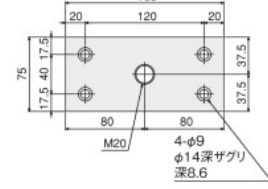


■質量: 1417g (ステン) 1431g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース80160×1 ●六角穴付ボルト(M8×25)×4

#### ■価格


名称	フットベース9090	フットベース9090(ステン)	フットベース100100	フットベース100100(ステン)	フットベース80160	フットベース80160(ステン)
税抜 1~9セト	1,444	2,490	1,790	3,040	1,499	3,890
税抜 10~49セト	1,372	2,366	1,701	2,888	1,425	3,696
税抜 50セト以上	1,300	2,241	1,611	2,736	1,350	3,501
アイテムNo.	SFK-54A	SFK-54AS	SFK-81A	SFK-81AS	SFK-72A	SFK-72AS

### フットベース90180

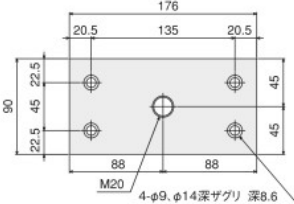


■質量: 1899g (ステン) 1918g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース90180×1 ●六角穴付ボルト(M8×30)×4

### フットベース408080

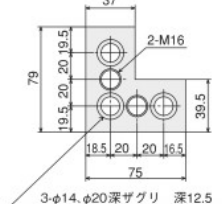

■質量: 383g (ステン) 387g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース408080×1 ●六角穴付ボルト(M12×25)×3

### フットベース459090

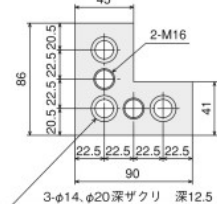

■質量: 541g (ステン) 546g (ステン)  
■キット内容: ●フットベース459090×1 ●六角穴付ボルト(M12×25)×3

#### ■価格

名称	フットベース90180	フットベース90180(ステン)	フットベース408080	フットベース408080(ステン)	フットベース459090	フットベース459090(ステン)
税抜 1~9セト	1,589	4,729	1,454	1,534	1,510	1,590
税抜 10~49セト	1,510	4,493	1,382	1,458	1,435	1,511
税抜 50セト以上	1,431	4,257	1,309	1,381	1,359	1,431
アイテムNo.	SFK-73A	SFK-73AS	SFK-65A	SFK-65AS	SFK-66A	SFK-66AS

## SF 20

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

## SF 30

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

## SF 40.45

フレーム

ブラケット

ナット

キャップ

フット

アクセサリ

パネル・扉パーツ

## SF 共通パーツ

パネル・扉パーツ

フット

フレーム

クリーンファン

ボルトネジ

SF 追加加工

SF テクニカルデータ

