

追加加工
一覧
→ P.367




テクニカル
データ
→ P.387

パネル・扉パーツ

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

パネルフィックスL(樹脂)/パネルフィックスラバー4045(パネル後入れタイプ)

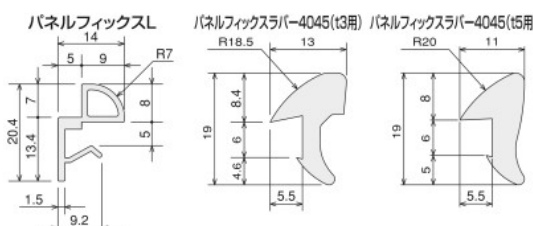

● 定尺は、お客様切断用材料です。有効使用範囲 $\ell = 2000$

■板厚対応表

板厚 (mm)	溝幅10mm対応アイテム
3	パネルフィックスL + パネルフィックスラバー4045(t3用)
5	パネルフィックスL + パネルフィックスラバー4045(t5用)



■価格

名称	パネルフィックスL (定尺) (ℓ=50～2000)		パネルフィックスラバー(ℓ=5000mm) 4045(t3用)4045(t5用)	
税抜 単価	1～9本	4300.26/mm	1,9801,590	
単価 (¥)	10～49本	4090.25/mm	1,8811,511	
	50本以上	3870.24/mm	1,7821,431	
アイテムNo.	SFA-P31	SFA-P34	SFA-144	SFA-143

■素材/技術データ

材質 (パネルフィックス) PP/ライトグレー
(ラバー) CSM60 $\pm 5^{\circ}$ (合成ゴム)/ライトグレー
単位質量 パネルフィックスL: 60g/m
パネルフィックスラバー4045
805g/本(t3用)、742g/本(t5用)
環境 RoHS10対応品

パネルクランプ4045(パネル先入れタイプ)

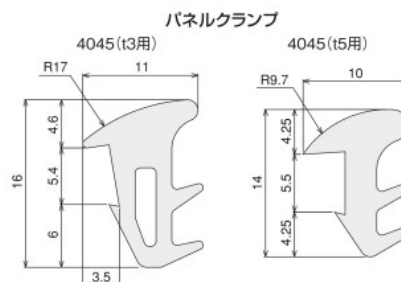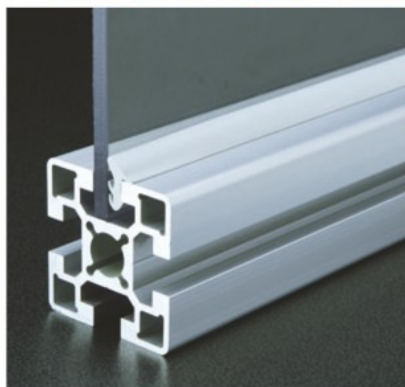



■価格

名称		パネルクランプ(ℓ=5000mm)	
		4045(t3用)	4045(t5用)
税抜	1～9本	1,250	1,100
単価	10～49本	1,188	1,045
(¥)	50本以上	1,125	990
アイテムNo.		SFA-126	SFA-123

■素材/技術データ

材質 CSM60 $\pm 5^{\circ}$ (合成ゴム)/ライトグレー
質量 453g/本(4045(t3用))
528g/本(4045(t5用))
環境 RoHS10対応品

シールカバーL

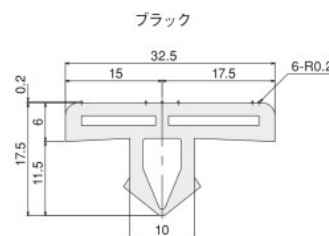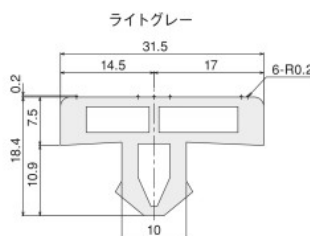

■価格

名称		シールカバーL(ライトグレー) (ℓ=2500mm)	シールカバーL(ブラック) (ℓ=2500mm)
税抜 単価	1～9本	1,530	1,530
	10～49本	1,454	1,454
(¥)	50本以上	1,377	1,377
アイテムNo.		SFA-135	SFA-185

■素材/技術データ

材質 ライトグレー: CSM60 $\pm 5^{\circ}$ (合成ゴム)
ブラック: EPDM65 $\pm 5^{\circ}$ (合成ゴム)
質量 433g/本
環境 RoHS10対応品



送料
→ P.642



出荷(翌日~4日目)
→ P.640



見積・注文
→ P.642



RoHS
→ P.645