
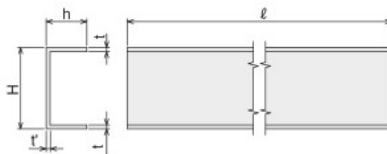


フレーム

出荷(翌日~4日目)
→ P.640

チャンネル

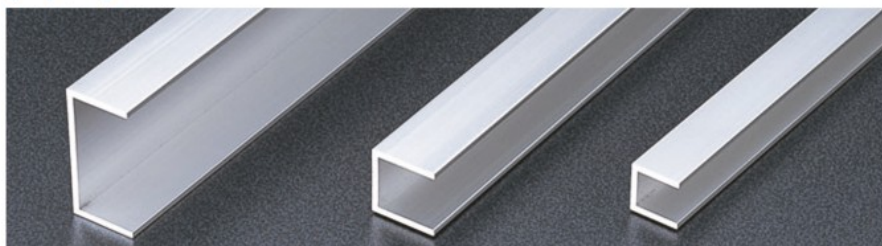


■素材/技術データ
材質 A6063 アルマイト表面処理
断面性能及び単位質量 下表内
環境 RoHS10対応品

■価格

名称	アイテムNo.	H	h	t(t')	税抜単価(¥)	断面2次モーメント(×10 ⁴ mm ⁴)		断面係数(×10 ³ mm ³)		単位質量(kg/m)
						lx	ly	Zx	Zy	
チャンネル1515 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A114	15	15	2	0.33/mm	0.277	0.181	0.37	0.196	0.22
チャンネル1530 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A124	30	15	2	0.36/mm	1.47	0.231	0.98	0.22	0.3
チャンネル1848 T=2 ℓ=50~4000	SFX-535	48	18.5	2(2.5)	0.59/mm	5.69	0.498	2.369	0.355	0.49
チャンネル2020 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A134	20	20	2	0.36/mm	0.718	0.452	0.718	0.36	0.3
チャンネル2040 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A144	40	20	2	0.5/mm	3.668	0.576	1.834	0.403	0.41
チャンネル2525 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A474	25	25	2	0.46/mm	1.479	0.911	1.183	0.573	0.38
チャンネル2550 T=3 ℓ=50~4000	SFF-A374	50	25	3	0.76/mm	10.42	1.64	4.169	0.929	0.76
チャンネル3060 T=3 ℓ=50~4000	SFF-A484	60	30	3	0.79/mm	18.564	2.912	6.188	1.361	0.92
チャンネル4080 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A564	80	40	2	0.72/mm	31.64	4.95	7.91	1.69	0.84

角型


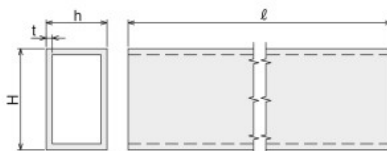


■素材/技術データ
材質 A6063 アルマイト表面処理
断面性能及び単位質量 下表内
環境 RoHS10対応品

■価格

名称	アイテムNo.	H	h	t	税抜単価(¥)	断面2次モーメント(×10 ⁴ mm ⁴)		断面係数(×10 ³ mm ³)		単位質量(kg/m)
						lx	ly	Zx	Zy	
角型1515 T=1.5 ℓ=50~4000	SFF-A254	15	15	1.5	0.33/mm	0.249	0.249	0.332	0.332	0.22
角型1530 T=1.5 ℓ=50~4000	SFF-A264	30	15	1.5	0.41/mm	1.406	0.454	0.937	0.606	0.34
角型1530 T=3 ℓ=50~4000	KEF-KW14	30	15	3	0.63/mm	2.338	0.698	1.558	0.930	0.63
角型2020 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A274	20	20	2	0.47/mm	0.787	0.787	0.787	0.787	0.39
角型2040 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A284	40	20	2	0.61/mm	4.445	1.437	2.222	1.437	0.61
角型2550 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A354	50	25	2	0.77/mm	9.007	2.96	3.603	2.368	0.77
角型3030 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A294	30	30	2	0.61/mm	2.941	2.941	1.961	1.961	0.61
角型3060 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A304	60	30	2	0.8/mm	15.94	5.297	5.316	3.531	0.93
角型4040 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A314	40	40	2	0.77/mm	7.336	7.336	3.668	3.668	0.82
角型4080 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A324	80	40	2	1.07/mm	38.97	13.11	9.743	6.558	1.25
角型5050 T=2 ℓ=50~4000	SFF-A364	50	50	2	0.89/mm	14.77	14.77	5.908	5.908	1.04
角型50100 T=2.5 ℓ=50~4000	SFF-A494	100	50	2.5	1.38/mm	95.132	32.021	19.026	12.808	1.96

丸棒・カラー

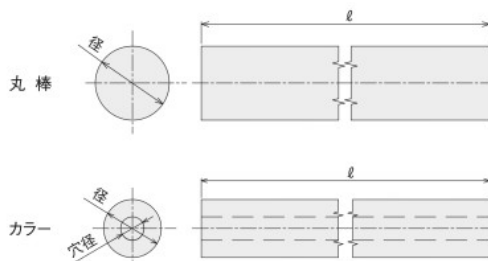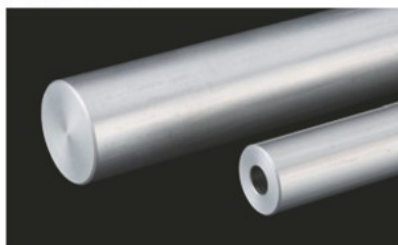

■素材/技術データ
材質 A6063 アルマイト表面処理
断面性能及び単位質量 下表内
環境 RoHS10対応品

■価格

名称	アイテムNo.	径	穴径	税抜単価(¥)	断面2次モーメント(×10 ⁴ mm ⁴)		断面係数(×10 ³ mm ³)		単位質量(kg/m)
					lx	ly	Zx	Zy	
φ10 丸棒 ℓ=50~4000	SFF-BG4	10		0.32/mm	0.049	0.049	0.098	0.098	0.21
φ30 丸棒 ℓ=50~4000	SFF-BH4	30		1.34/mm	3.976	3.976	2.651	2.651	1.91
φ50 丸棒 ℓ=50~4000	SFX-A554	50		3.71/mm	30.680	30.680	12.271	12.271	5.3
M6カラー ℓ=50~4000	SFF-BJ4	17	6.1	0.53/mm	0.403	0.403	0.474	0.474	0.53
M8カラー ℓ=50~4000	SFF-BK4	20	8.1	0.71/mm	0.764	0.764	0.764	0.764	0.71

注用例

 
指定寸法の場合(当社切断)

アイテムNo.または名称 長さ 本数
SFF-A114 ℓ=800 5本

※0.1mm単位でのご指定が可能です。

価格算出方法 長さ×単価
800×0.33=¥264/本

※寸法外切断費…¥100/本
30mm ≤ A < 50mm
※50mm未満の寸法で切断の指示を
いただいた際は、適応になります。



3D 作図支援ソフト
→ P.637