


GF-Nフット


出荷(翌日~4日目)
→P.574GF-N
28mm

■ フレームキャスターについて フレームに直接キャスターが取り付けできます。

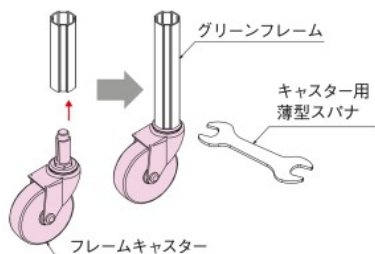


■ ネジ軸キャスターについて フットコネクタやアジャスタキャスターコネクタなどを使用して取り付けできます。



取付方法 ①

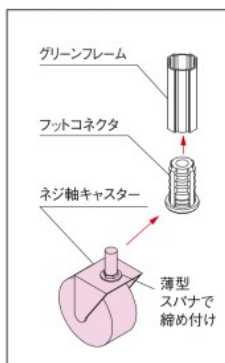


取付方法 ②

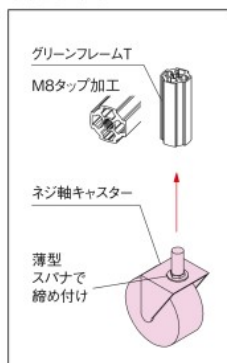

取付方法 ③

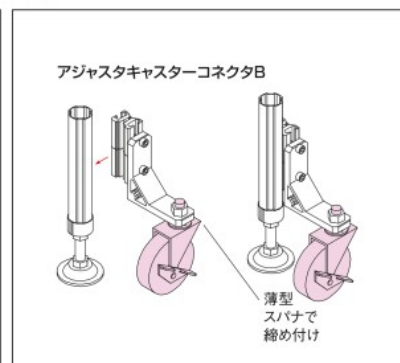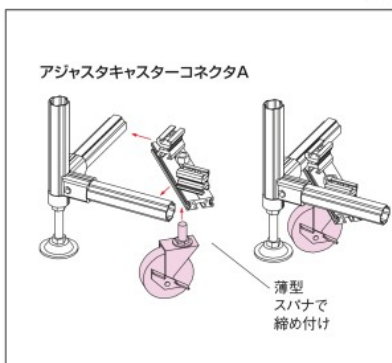

取付パーツ (参考例)

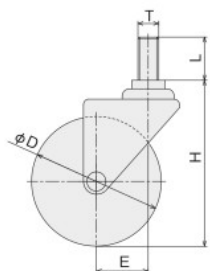

T寸法	取付可能パーツ
M8(GF-N対応)	① フットコネクタM8 (GFN-E01) + グリーンフレームN (GFF-000) ② グリーンフレームT (GFF-017) に M8タップ加工
M12(GF-N対応)	① フットコネクタM12 (GFN-E02) (※導電はGFN-E17) + グリーンフレームN (GFF-000) ③ アジャスタキャスターコネクタA (GFN-C08) / アジャスタキャスターコネクタB (GFN-C09)
M16(GF-G対応)	① フットコネクタM16G (GFN-E05) (※導電はGFN-E21) + グリーンフレームG (GFF-200)

■ スパナサイズ (薄型)

サイズ	17	19×21	21×23	21×30
アイテムNo.	GFG-209	GFG-000	GFG-001	GFG-073
税抜単価(¥)	184	160	171	275