


GF-N可動パーツ

出荷(翌日~4日目)
→ P.574

圧縮バネ (120-1.0/1.2/1.5)



●外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。組み合わせによって衝撃の吸収などを行います。

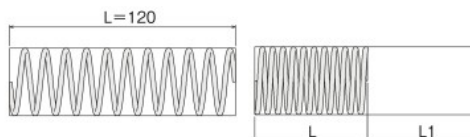

■素材/技術データ
材質: 鉄
環境: RoHS10 対応品

■価格

名称	圧縮バネ		
	120-1.0	120-1.2	120-1.5
アイテムNo.	GFW-458	GFW-459	GFW-460
税抜単価(¥)	1~19ヶ 396	396	396
	20ヶ以上 377	377	377

■バネ仕様一覧


名称	アイテムNo.	バネ定数(N/mm)	最大荷重(N)	全圧縮長さ(mm)	最大縮み量(mm)	線径(φ)	外径(φ)	内径(φ)	質量(g)
120-1.0	GFW-458	1.0	83.6	36.4	83.6	2.6	36	30.8	58
120-1.2	GFW-459	1.2	106.5	31.2	88.8				50
120-1.5	GFW-460	1.5	141	26	94				41

L: 全圧縮長さ
L1: 最大縮み量

圧縮バネ (50-1.0/2.0/5.0)



●外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。組み合わせによって衝撃の吸収などを行います。

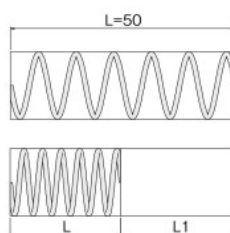

■素材/技術データ
材質: 鉄
環境: RoHS10 対応品

■価格


名称	圧縮バネ		
	50-1.0	50-2.0	50-5.0
アイテムNo.	GFW-524	GFW-525	GFW-526
税抜単価(¥)	1~19ヶ 396	396	396
	20ヶ以上 377	377	377

■バネ仕様一覧


名称	アイテムNo.	バネ定数(N/mm)	最大荷重(N)	全圧縮長さ(mm)	最大縮み量(mm)	線径(φ)	外径(φ)	内径(φ)	質量(g)
50-1.0	GFW-524	1.0	38.7	13	37	2	34.8	30.8	15.4
50-2.0	GFW-525	2.0	70.6	15	35	2.3	35.4	30.8	18.8
50-5.0	GFW-526	5.0	98.5	30.3	19.7	2.6	36	30.8	17.8

L: 全圧縮長さ
L1: 最大縮み量

ウレタンワッシャー

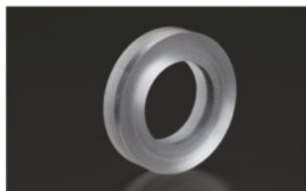

●外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできるウレタンワッシャー。組み合わせによって衝撃の吸収などを行います。

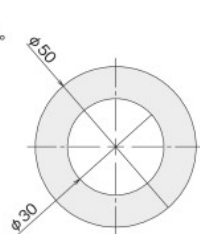

■素材/技術データ
材質: ウレタンゴム
質量: 15g
環境: RoHS10 対応品

■価格

名称	ウレタンワッシャー 50-30-10	
アイテムNo.	GFW-275	
税抜単価(¥)	1~19ヶ 539	
	20ヶ以上 513	

■使用例 リニアスライダ

