


GF-Nコロコン

出荷(翌日~4日目)
→ P.574

アルミコロコン1425P15

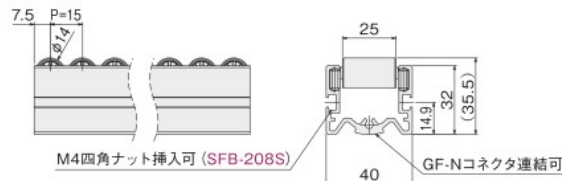

■素材/技術データ
材質：フレーム：アルミ押出材
ホイル：HDPE
ピン：ステンレス
質量：1.10kg/m
環境：RoHS10対応品

- カット品は15mm単位でご注文ください。
- コロ飛び出し防止のため端面キャップ・コロコンフックをご使用ください。

- 樹脂でピンを受ける構造のため、金属粉が出にくい構造です。
- ホイルピッチが15mmのコロコンです。


■価格

名称	アルミコロコン1425P15		
	ℓ=1950mm	ℓ=4050mm	ℓ=150~4035mm (15mm単位)
アイテムNo.	GFC-A55	GFC-A54	GFC-A56
税抜単価 (¥)	1~9本	6,364	13,217
	10本以上	6,046	12,557
			3.63/mm+220 (1カット)
			3.45/mm+220 (1カット)

■対応コロコンフック (P.236)
アルミコロコン用フック(アルミ) GFC-229



コロコン3323P37

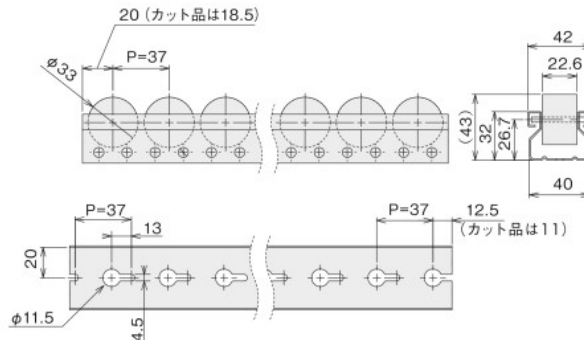

■素材/技術データ
材質：フレーム：鉄
ホイル：HDPE
ピン：鉄
質量：1.4kg/m
環境：RoHS10対応品

- カット品は37mm単位でご注文ください。


- ホイル部に高密度ポリエチレンを採用。
- ホイルピッチが37mmのコストパフォーマンスに優れたコロコンです。

■価格


名称	コロコン3323P37	
	ℓ=3000mm	ℓ=296~2960mm (37mm単位)
アイテムNo.	GFC-027	GFC-028
税抜単価 (¥)	1~9本	3,003
	10本以上	2,853
		1.54/mm+220 (1カット)
		1.47/mm+220 (1カット)

■対応コロコンフック (P.234・235・236)

コロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
コロコンフック(アルミ) GFC-200

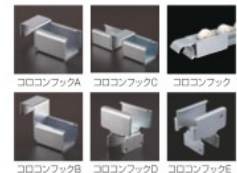

コロコン3620P50

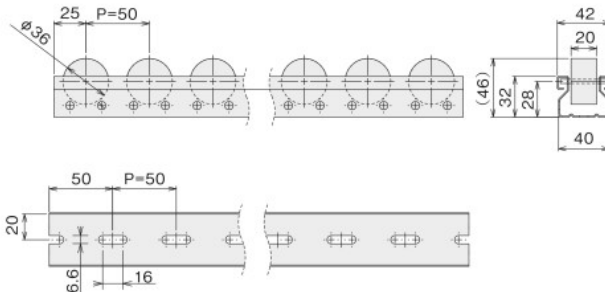

■素材/技術データ
材質：フレーム：鉄
ホイル：PP
ピン：ステンレス
質量：1.23kg/m
環境：RoHS10対応品

- カット品は50mm単位でご注文ください。

- ホイル部にポリプロピレンを採用。
- ホイルピッチが50mmのコロコンです。

■価格

名称	コロコン3620P50			
	ℓ=1000mm	ℓ=1500mm	ℓ=3000mm	ℓ=300~2950mm (50mm単位)
アイテムNo.	GFC-001	GFC-002	GFC-000	GFC-003
税抜単価 (¥)	1~9本	1,980	2,640	4,290
	10本以上	1,881	2,508	4,076
				1.98/mm+220 (1カット)
				1.89/mm+220 (1カット)

■対応コロコンフック (P.234・235・236)

コロコンフックA GFC-247
コロコンフックB GFC-248
コロコンフックC GFC-249
コロコンフックD GFC-250
コロコンフックE GFC-255
コロコンフック(アルミ) GFC-200

