

GF-Nコロコン

出荷(翌日~4日目)
→P.574

GF-N 28mm

- フレーム
- ☑ キャップ
- 📷 コネクタ
- 🔧 フット
- 🔄 可動パーツ
- 🔌 電動パーツ
- 🏠 **コロコン**
- 🔧 アクセサリー
- 📺 パネル扉
- 📄 パーティション






アルミコロコンモジュール



- 標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
- メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。

- 対応コロコンフレーム (P.226・228)
- アルミコロコンフレーム GFC-050
 - ガイド付コロコンフレーム GFF-M13
 - アルミコロコンWフレーム GFC-082
 - アルミコロコンVフレーム GFC-083
 - アルミコロコンLOWフレーム GFC-080 (1425P15のみ)

■素材/技術データ
材質: HDPE
ピン: ステンレス
質量: 3520P50: 38g
2920P30: 44g
1425P15: 53g
3525P50フラット: 44g
2925P30フラット: 57g
環境: RoHS10対応品
(GFC-A43, GFC-A44, GFC-A45のみ対応)

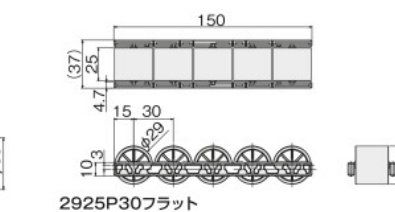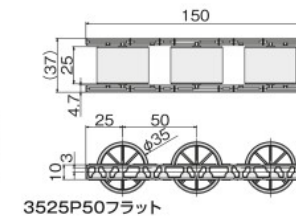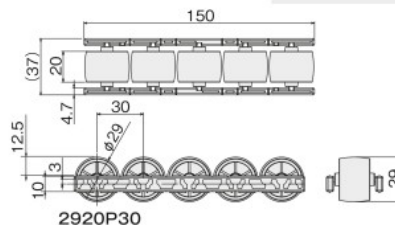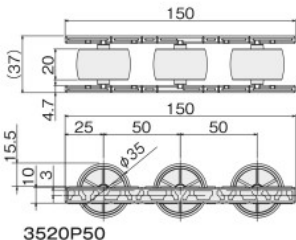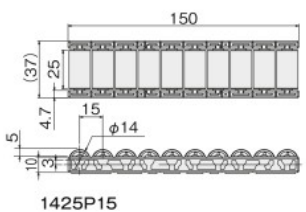



■価格

| 名称 | アルミコロコンモジュール | | | | |
|---------|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 3520P50 | 2920P30 | 1425P15 | 3525P50フラット | 2925P30フラット |
| アイテムNo. | GFC-A43 | GFC-A44 | GFC-A45 | GFC-A67 | GFC-A63 |
| 税抜単価(¥) | 1~19ヶ 173 20ヶ以上 165 | 219 209 | 278 265 | 173 165 | 219 209 |

アルミコロコンワイドモジュール



- 標準フレームにコロコンワイドモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
- メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。

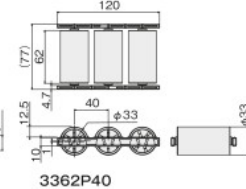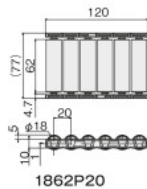

■素材/技術データ
材質: HDPE
ピン: ステンレス
質量: 126g (1862P20)
106g (3362P40)
環境: RoHS10対応品

■価格


| 名称 | アルミコロコンワイドモジュール | |
|---------|------------------------------|------------|
| | 1862P20 | 3362P40 |
| アイテムNo. | GFC-A47 | GFC-A46 |
| 税抜単価(¥) | 1~19ヶ 347 20ヶ以上 330 | 296 282 |

- 対応コロコンフレーム (P.226・228)
- アルミコロコンワイドフレーム GFC-059
 - アルミコロコンワイドLOWフレーム GFC-081 (1862P20のみ)

ベアリングコロコンモジュール



- ベアリングを組み込んだコロを使用しました。高振動で静かなコロコンモジュールです。

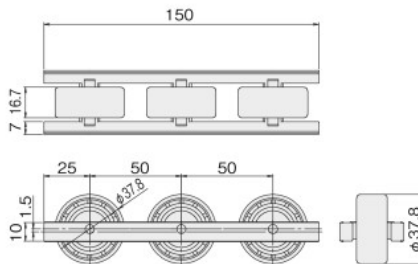

■素材/技術データ
材質: サポート、ホイール: POM
ピン: SUM
ベアリング: SUJ2
質量: 122g

■強度データ
コロ1個あたりの負荷目安: 10kg

■価格

| 名称 | ベアリングコロコンモジュール | |
|---------|------------------------------|--|
| | GFC-A17 | |
| アイテムNo. | GFC-A17 | |
| 税抜単価(¥) | 1~19ヶ 952 20ヶ以上 905 | |

- 対応コロコンフレーム (P.226・228)
- アルミコロコンフレーム GFC-050
 - ガイド付コロコンフレーム GFF-M13
 - アルミコロコンWフレーム GFC-082
 - アルミコロコンVフレーム GFC-083