



フレーム
寸法めやす
→P.505



フレーム
強度データ
→P.548

GF-Sフレーム

共通仕様

材質：アルミ押出材
シルーバー：アルマイト表面処理



抵抗値：シルーバー=10¹⁰Ω
(帯電防止レベル)

環境：RoHS10対応品



出荷(翌日~4日目)
→P.574


グリーンフレームS ハード

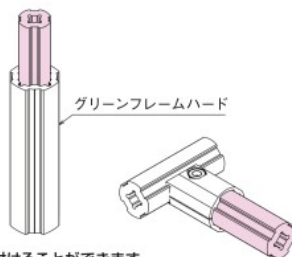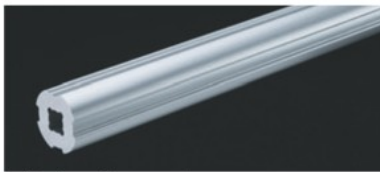

- 高強度タイプのSシリーズフレームです。
- 端面にはM8のタップ加工可能。アジャスタなどを簡単に取り付けすることができます。

■ 価格

名称	グリーンフレームS ハード
	ℓ=100~4000mm
アイテムNo.	GFF-404
税抜単価(¥)	0.68/mm

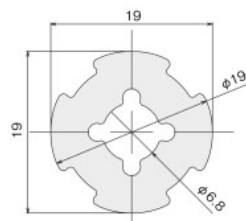

■ 技術データ

断面2次モーメント：Ix=0.51×10⁴mm⁴
Iy=0.51×10⁴mm⁴
断面係数：Zx=0.54×10³mm³
Zy=0.54×10³mm³
単位質量：0.56kg/m

- 100mm未満(30mmまで)の切断も対応いたします。*2
- 切断の指定は0.1mm単位でご指定可能です。(切断公差は0.5mm)
- アルマイトなしも特注可能です。

■ 端面タップ追加加工



TL		M8 深24	¥200
TW		2-M8 深24	¥400

[注文明] GFF-404 グリーンフレームSハード ℓ=800 TL 3本

■ 対応フレームキャップ (P.286)
GFSハード用インナーキャップ GFA-443




グリーンフレームS W

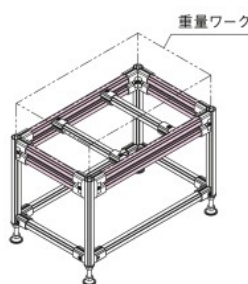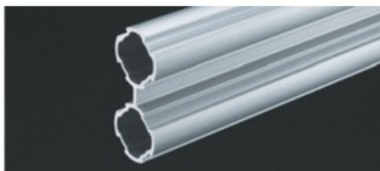

■ 価格

名称	グリーンフレームS W
	ℓ=100~4000mm
アイテムNo.	GFF-406
税抜単価(¥)	0.43/mm

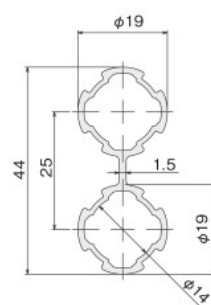

■ 技術データ

断面2次モーメント：Ix=2.87×10⁴mm⁴
Iy=0.53×10⁴mm⁴
断面係数：Zx=1.30×10³mm³
Zy=0.56×10³mm³
単位質量：0.41kg/m


- 100mm未満(30mmまで)の切断も対応いたします。*2
- 切断の指定は0.1mm単位でご指定可能です。(切断公差は0.5mm)
- アルマイトなしも特注可能です。

■ 対応フレームキャップ (P.286)

インナーキャップS GFA-403
導電インナーキャップS GFA-448




グリーンフレームS P100

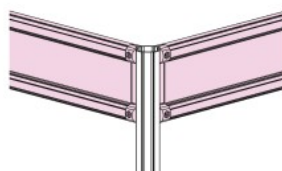

- 棚の仕切りや、梁材として強度や幅の必要な場面でご利用ください。

■ 価格

名称	グリーンフレームS P100
	ℓ=100~4000mm
アイテムNo.	GFF-405
税抜単価(¥)	0.9/mm

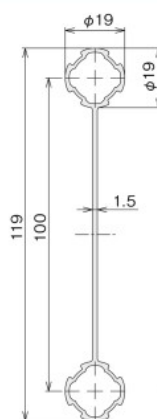

■ 技術データ

断面2次モーメント：Ix=44.58×10⁴mm⁴
Iy=0.53×10⁴mm⁴
断面係数：Zx=7.49×10³mm³
Zy=0.56×10³mm³
単位質量：0.69kg/m

- 100mm未満(30mmまで)の切断も対応いたします。*2
- 切断の指定は0.1mm単位でご指定可能です。(切断公差は0.5mm)
- アルマイトなしも特注可能です。

■ 対応フレームキャップ (P.286)

インナーキャップS GFA-403
導電インナーキャップS GFA-448




グリーンフレームS トリプル



- 枠材などに使用した場合、少ない部品点数で構成することができます。

■ 価格

名称	グリーンフレームS トリプル
	ℓ=100~4000mm
アイテムNo.	GFF-407
税抜単価(¥)	1.53/mm

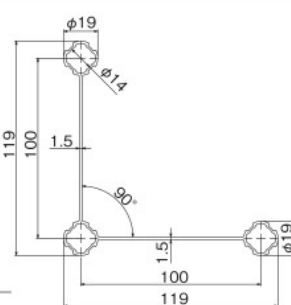

■ 技術データ

断面2次モーメント：Ix=7.33×10⁴mm⁴
Iy=7.33×10⁴mm⁴
断面係数：Zx=9.11×10³mm³
Zy=9.11×10³mm³
単位質量：1.26kg/m

- 100mm未満(30mmまで)の切断も対応いたします。*2
- 切断の指定は0.1mm単位でご指定可能です。(切断公差は0.5mm)
- アルマイトなしも特注可能です。

■ 対応フレームキャップ (P.286)

インナーキャップS GFA-403
導電インナーキャップS GFA-448



作図支援ソフト
→P.571



設計支援サービス
→P.570



組立出荷サービス
→P.570



送料
→P.576



出荷(翌日~4日目)
→P.574



見積・注文
→P.576



RoHS
→P.579