

GF-Sアクセサリ



出荷(翌日~4日目)
→P.574GF-N
28mm

フレーム
キャップ
コネクタ
フット
可動パーツ
電動パーツ
コロコン
アクセサリ
パネル扉
パーティション

フレームガードS



- フレームの突起部にカチッとはめてフレームを傷からガードします。
- エリアや用途でフレームを色分けすることができます。

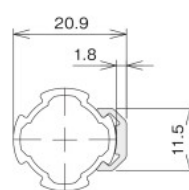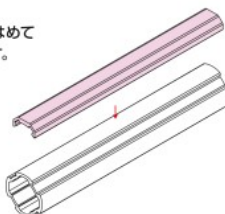

■素材/技術データ
材質: PP
質量: 21g/2000mm
環境: RoHS10対応品



■ 価格

名称		フレームガードS ℓ=2000mm				
		グレー	ブルー	イエロー	レッド	グリーン
アイテムNo.		GFA-813G	GFA-836	GFA-835	GFA-834	GFA-843
税抜単価(¥)	1~9本	314	314	314	314	314
	10本以上	299	299	299	299	299

フレームガードS すべり



- 既存のフレームガードの上部を特殊素材にすることですべり性能をアップさせました。
- ニッパー・カッターなどで切断できます。

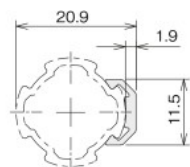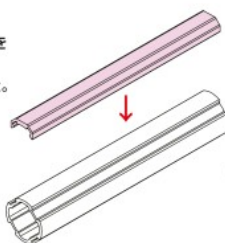

■素材/技術データ
材質: PP+特殊PE
質量: 40g/2000mm
環境: RoHS10対応品

■ 価格

名称		フレームガードSすべり ℓ=2000mm	
アイテムNo.		GFA-D78	
税抜単価(¥)	1~9本	363	
	10本以上	345	


※キズや削れにより、黒色部が減少した場合、すべり性能は低下します。

φ26塩ビパイプ/φ26 PCパイプ




- GF-S (19mm) フレーム用の樹脂パイプです。フレームにかぶせることで、ワークを搬送する簡易なコロコンの構築や、フレーム同士が干渉する部分の保護に使用するパイプです。

φ26塩ビパイプ

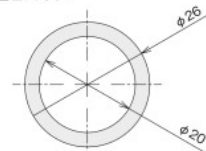

φ26PCパイプ

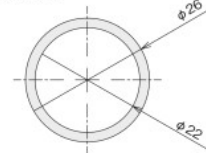


■素材/技術データ
材質: 塩ビ/ポリカーボネート
質量: 298g/m/186g/m
環境: RoHS10対応品

※30~99mmは別途追加加工費がかかります。


■ 価格

名称	φ26塩ビパイプ	φ26PCパイプ
	ℓ=100~4000mm	ℓ=100~4000mm
アイテムNo.	GFA-A89	GFA-A90
税抜単価(¥)	0.29/mm	1.35/mm

フレームクッションS

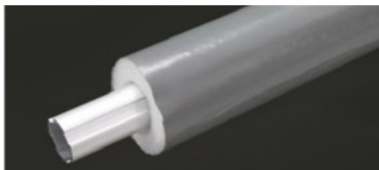

- ストップとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナなどがフレームに当たる際の衝撃を和らげるGF-S (19mm) フレーム用のクッションです。

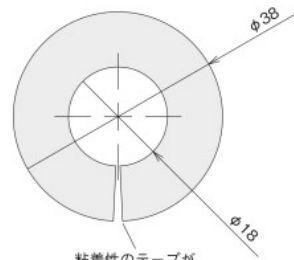

粘着性のテープが付いています

■素材/技術データ
材質: 発泡PE
質量: 106g/2000mm
環境: RoHS10対応品

■ 価格

名称		フレームクッションS ℓ=2000mm	
アイテムNo.		GFA-A88	
税抜単価(¥)		539	