

**GFパーティション**

**GF  
ユニット**

**移動式パーティション**

ラック

作業台

台車

**パーティション**

シューター

クリーンベンチ  
クリーンブース

**GF  
ミニチュア  
からくり**

**GF  
モーション**

ユニット

モジュール



●脚部が重ねられますので収納時スペースをセーブできます。



●カバーフレームによるパーティションは P.273をご覧ください。

**汎用  
フレーム**

フラットバー

アングル

チャンネル

Tスロットフレーム

ボルト  
ナット

**SP  
パネルボード**

樹脂パネル

板金パネル

木製ボード

ビニールシート

金網

ブラダン

発泡シート

アルミバニカム

工具


テクニカル  
データ

お取引  
納期 環境

索引

**移動式パーティション  
格子タイプ**

部材出荷 (翌日~4日目)  
→ P.574

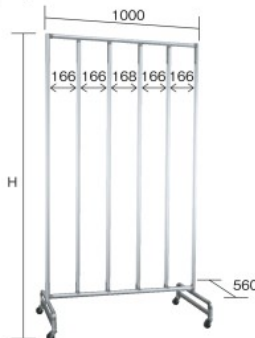

- 部品構成  
フレーム：グリーンフレーム  
コネクタ：マルチコネクタインナー型・  
アングルコネクタインナー型  
脚部：φ50キャスター  
ブレーキ付
- 写真はH1800
  - 導電仕様をご希望の場合は、別途お問い合わせください。

■ 価格

名称	移動式パーティション 格子タイプ	
H(mm)	1800	1000
アイテムNo.	GFM-801	GFM-802
税抜単価(¥)	14,250	12,480
図面番号	GFU2803302	GFU2803305

**移動式パーティション  
アルミ複合板タイプ**

部材出荷 (2日目~4日目)  
→ P.574



- 部品構成  
フレーム：グリーンフレーム  
コネクタ：マルチコネクタインナー型・  
アングルコネクタインナー型  
脚部：φ50キャスター  
ブレーキ付  
パネル：アルミ複合板 t=3
- 写真はH1800
  - 導電仕様をご希望の場合は、別途お問い合わせください。

■ 価格

名称	移動式パーティション アルミ複合板	
H(mm)	1800	1000
アイテムNo.	GFM-803	GFM-804
税抜単価(¥)	20,500	14,570
図面番号	GFU2803304	GFU2803307

**移動式パーティション  
PET透明/アルミ複合板タイプ**

部材出荷 (2日目~4日目)  
→ P.574



- 部品構成  
フレーム：グリーンフレーム  
コネクタ：マルチコネクタインナー型・  
アングルコネクタインナー型  
脚部：φ50キャスター  
ブレーキ付  
パネル：PET透明 t=3・  
アルミ複合板 t=3
- 導電仕様をご希望の場合は、別途お問い合わせください。

■ 価格

名称	移動式パーティション PET透明/アルミ複合板タイプ	
H(mm)	1800	
アイテムNo.	GFM-805	
税抜単価(¥)	20,700	
図面番号	GFU2803303	

**移動式パーティション  
PET透明**

部材出荷 (2日目~4日目)  
→ P.574



- 部品構成  
フレーム：グリーンフレーム  
コネクタ：マルチコネクタインナー型・  
アングルコネクタインナー型  
脚部：φ50キャスター  
ブレーキ付  
パネル：PET透明 t=3
- 導電仕様をご希望の場合は、別途お問い合わせください。

■ 価格

名称	移動式パーティション PET透明	
H(mm)	1000	
アイテムNo.	GFM-806	
税抜単価(¥)	13,710	
図面番号	GFU2803306	