


クランプ(工作機械用)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ツーリング・治工具

スーパーツール
RoHS
同商品群
在庫数 155
アイテム

Slide Clamp スライドクランプ(2個1組)

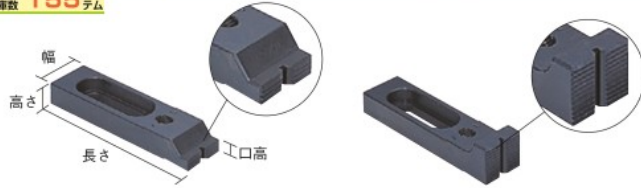

TC-2A
(標準タイプ・2個1組)

TC-2B
(高ワーク押さえタイプ・2個1組)

標準タイプ

発注単位1組		株式会社スーパーツール [509008]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	口高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
171-5127	TC-1A	¥25,688	¥29,800	M12.14	103×36×22	9	1.00	11(74)
171-5135	TC-2A	¥35,050	¥40,660	M16	143×36×22	9	1.54	18(41)
171-5143	TC-3A	¥51,813	¥60,100	M20	180×46×24	12	2.88	4(15)

高ワーク押さえタイプ


発注単位1組		株式会社スーパーツール [509008]						
発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望 小売価格 (1組)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	口高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
171-5151	TC-1B	¥38,725	¥44,920	M12.14	103×36×22	27	1.18	24(185)
171-5160	TC-2B	¥46,538	¥53,980	M16	143×36×22	30	1.67	8(45)
171-5178	TC-3B	¥62,675	¥72,700	M20	180×46×24	36	3.14	2(100)

☎商品のお問い合わせ: 0120-86-4859 <https://www.supertool.co.jp/>

ツーリング
工具
フライス盤用
工具
チャック・
生爪
回転
センター

ニューストロング
RoHS
同商品群
在庫数 147
アイテム

Slide Clamp type CGS スライドクランプ

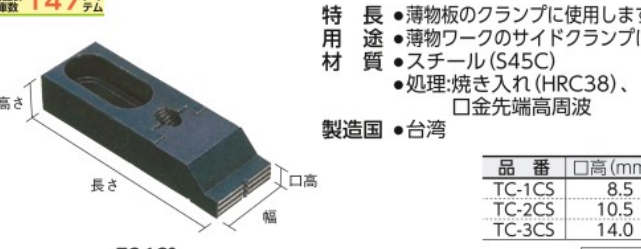

TC-1CS

特長 ●薄物板のクランプに使用します。
用途 ●薄物ワークのサイドクランプに。
材質 ●スチール(S45C)
●処理:焼き入れ(HRC38)、
口金先端高周波
製造国 ●台湾

品番	口高(mm)
TC-1CS	8.5
TC-2CS	10.5
TC-3CS	14.0


梱包数:1個

発注単位1個		株式会社ニューストロング [716206]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
758-4491	TC-1CS	¥17,125	¥18,200	M8	74×25×16	0.15	0(-)	
758-4512	TC-2CS	¥20,250	¥21,600	M10.12	107×35×22	0.45	4(17)	
758-4539	TC-3CS	¥26,875	¥28,600	M14.16	135×40×30	0.88	5(50)	

☎商品のお問い合わせ: 06-6747-0771 <http://www.newstrong.co.jp/>

ニューストロング
RoHS
同商品群
在庫数 147
アイテム

Slide Clamp type DGS スライドクランプ

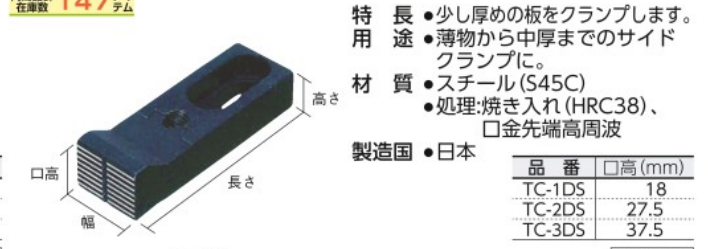

TC-1DS

特長 ●少し厚めの板をクランプします。
用途 ●薄物から中厚までのサイド
クランプに。
材質 ●スチール(S45C)
●処理:焼き入れ(HRC38)、
口金先端高周波
製造国 ●日本

品番	口高(mm)
TC-1DS	18
TC-2DS	27.5
TC-3DS	37.5

梱包数:1個


発注単位1個		株式会社ニューストロング [716206]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
758-4504	TC-1DS	¥16,125	¥17,100	M8	74×25×16	0.18	4(80)	
758-4521	TC-2DS	¥20,625	¥21,900	M10.12	107×35×22	0.52	8(134)	
758-4547	TC-3DS	¥26,250	¥27,900	M14.16	135×40×30	1.02	7(88)	

☎商品のお問い合わせ: 06-6747-0771 <http://www.newstrong.co.jp/>

ドリル
ソケット
ドリル
スリーブ
ドリル
チャック
マシン
パイプ
レベル
調整治具
治具
ベース

スーパーツール
RoHS
同商品群
在庫数 155
アイテム

Slide Clamp A-Short Type スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)

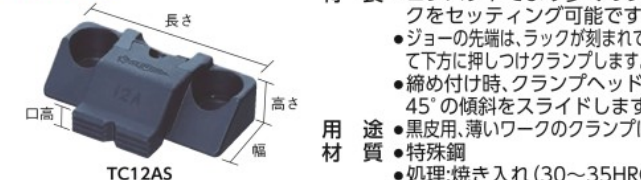

TC12AS

特長 ●コンパクトでより多くのワー
クをセッティング可能です。
●ジョーの先端は、ラックが刻まれてい
て下方に押しつけクランプします。
●締め付け時、クランプヘッドが
45°の傾斜をスライドします。
用途 ●黒皮用、薄いワークのクランプに。
材質 ●特殊鋼
●処理:焼き入れ(30~35HRC)
製造国 ●日本

品番	口高(mm)	クランプストローク(mm)
TC08AS	7	7
TC12AS	10	12


梱包数:1個

発注単位1個		株式会社スーパーツール [509008]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-1214	TC08AS	¥6,488	¥7,530	M 8	57×30×16	103	6(100)	
856-1215	TC12AS	¥8,863	¥10,280	M12	80×45×22	333	7(234)	

☎商品のお問い合わせ: 0120-86-4859 <https://www.supertool.co.jp/>

スーパーツール
RoHS
同商品群
在庫数 155
アイテム

Slide Clamp B-Short Type スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

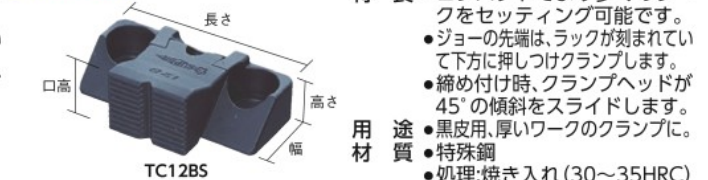

TC12BS

特長 ●コンパクトでより多くのワー
クをセッティング可能です。
●ジョーの先端は、ラックが刻まれてい
て下方に押しつけクランプします。
●締め付け時、クランプヘッドが
45°の傾斜をスライドします。
用途 ●黒皮用、厚いワークのクランプに。
材質 ●特殊鋼
●処理:焼き入れ(30~35HRC)
製造国 ●日本

品番	口高(mm)	クランプストローク(mm)
TC08BS	19	7
TC12BS	27	12

梱包数:1個


発注単位1個		株式会社スーパーツール [509008]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-1216	TC08BS	¥6,513	¥7,560	M 8	57×30×16	121	11(220)	
856-1221	TC12BS	¥8,938	¥10,370	M12	80×45×22	390	3(10)	

☎商品のお問い合わせ: 0120-86-4859 <https://www.supertool.co.jp/>

スタッド
ボルト
クランプ
ナット
クランプ
座金
スクリュー
サポート
クランプ
(工作機械用)
クランプ
(射出成形用)
冷却装置
プレス機用
工具

スーパーツール
RoHS
同商品群
在庫数 155
アイテム

Slide Clamp A-Short Type スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)

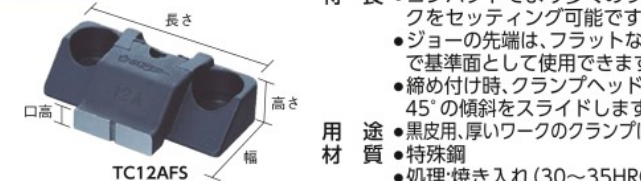

TC12AFS

特長 ●コンパクトでより多くのワー
クをセッティング可能です。
●ジョーの先端は、フラットな
ので基準面として使用できます。
●締め付け時、クランプヘッドが
45°の傾斜をスライドします。
用途 ●黒皮用、厚いワークのクランプに。
材質 ●特殊鋼
●処理:焼き入れ(30~35HRC)
製造国 ●日本

品番	口高(mm)	クランプストローク(mm)
TC08AFS	7	6
TC12AFS	10	10


梱包数:1個

発注単位1個		株式会社スーパーツール [509008]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-1218	TC08AFS	¥6,663	¥7,730	M 8	57×29×16	103	8(34)	
856-1219	TC12AFS	¥9,038	¥10,480	M12	80×43.5×22	333	4(134)	

☎商品のお問い合わせ: 0120-86-4859 <https://www.supertool.co.jp/>

スーパーツール
RoHS
同商品群
在庫数 155
アイテム

Slide Clamp B-Short Type スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)

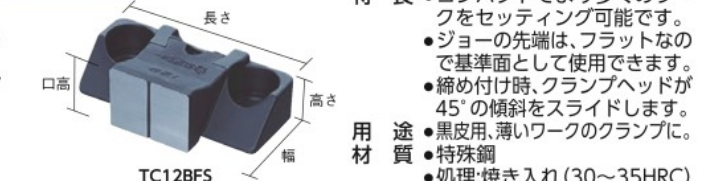

TC12BFS

特長 ●コンパクトでより多くのワー
クをセッティング可能です。
●ジョーの先端は、フラットな
ので基準面として使用できます。
●締め付け時、クランプヘッドが
45°の傾斜をスライドします。
用途 ●黒皮用、厚いワークのクランプに。
材質 ●特殊鋼
●処理:焼き入れ(30~35HRC)
製造国 ●日本

品番	口高(mm)	クランプストローク(mm)
TC08BFS	19	6
TC12BFS	27	10

梱包数:1個

発注単位1個		株式会社スーパーツール [509008]						
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合ボルト	長さ×幅×高さ (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-1220	TC08BFS	¥6,688	¥7,760	M 8	57×29×16	121	9(225)	
856-1217	TC12BFS	¥9,113	¥10,570	M12	80×43.5×22	390	11(999)	

☎商品のお問い合わせ: 0120-86-4859 <https://www.supertool.co.jp/>