
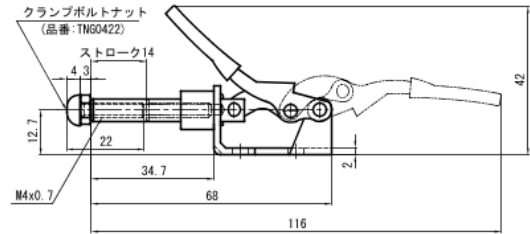


## 横押し型トグルクランプ


 
Toggle Clamp (Push type)

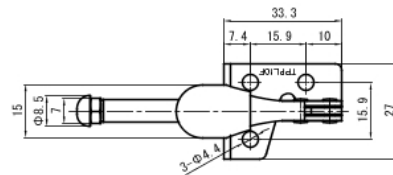

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPPL10F</b>	フランジ	42	<b>1,020</b>
最大支持力	0.45kN		
ストローク	14mm		
ハンドル操作角度	140°		

## 押し引き兼用型トグルクランプ



Toggle Clamp (Push / Pull type)

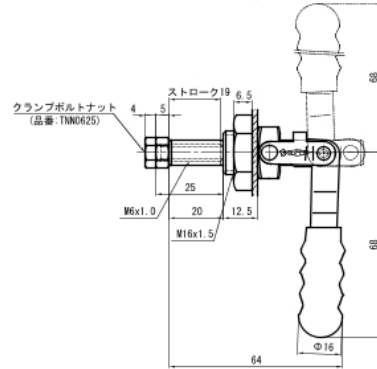



品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPPM50</b>	ブラケット	123	<b>1,440</b>
最大支持力	0.91kN		
ストローク	19mm		
ハンドル操作角度	180°		



 TPPM150

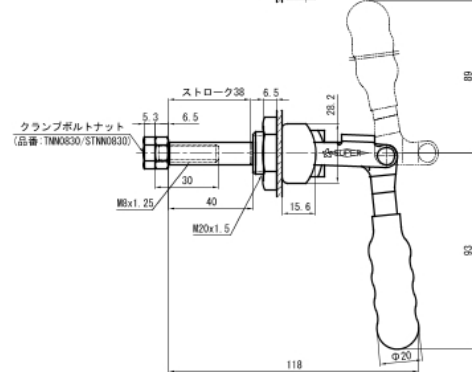

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPPM150</b>	ブラケット	278	<b>1,940</b>
<b>STPPM150</b>	ブラケット・ステンレス製	278	<b>5,550</b>
最大支持力	1.36kN		
ストローク	38mm		
ハンドル操作角度	180°		

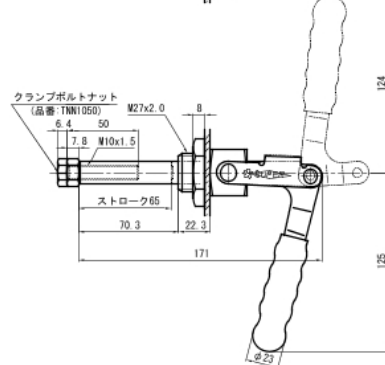 

品番	ベース・タイプ	質量 (g)	メーカー希望小売価格
<b>TPPM250</b>	ブラケット	790	<b>3,570</b>
最大支持力	3.18kN		
ストローク	65mm		
ハンドル操作角度	180°		

一般作業工具類・クランプ類  
GENERAL HAND TOOLS & CLAMPS