

## ベアリング装備チューブカッター (ステンレス・銅・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

TUBE CUTTER · PIPE CUTTER

(mm)

品番	切断できるパイプ		全長	質量 (g)	替刃	メーカー希望小売価格
	外径	最大肉厚				
TCB104	4~28	3	78	140	TCBC105	3,200
TCB105	4~32		137	300		3,700
TCB107	6~50		181	420		4,990
TCB502	16~60		230	990		TCBC502

- ステンレス、銅の切断に適しています。
- 本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。
- ステンレス管から銅管までカット！ローラー及びカッターホイールにベアリング装備。

### ■使用例

### ●替刃 (ベアリング装備)



TCB104

TCB105



TCB502 (アクション機構)



## チューブカッター (銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)


TUBE CUTTER

(mm)

品番	切断できるパイプ		全長	質量 (g)	替刃	メーカー希望小売価格
	外径	最大肉厚				
TC103N	3~16	3	48	120	TCC105	1,610
TC104N	5~28		80	200		1,890
TC105N	3~32		126.5	230		2,450
TC107N	5~45		163	400		3,840
TC205	6~60		193	750		TCC205

- 銅管の切断に最適。
- カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靱な耐久性を実現。
- 切り屑がなく、切れ味抜群。切りロススッカリ。

### ■使用例

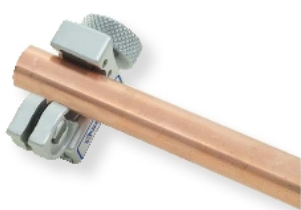

TC105N



TC104N

- ミニボディでも使用範囲が大きく、狭所作業に最適。



TC205 (面取用ナイフ・スパー用替刃付)



## チューブカッター (薄肉ステンレス [肉厚 1 mm以下]・銅・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

TUBE CUTTER

(mm)

品番	切断できるパイプ		全長	質量 (g)	替刃	メーカー希望小売価格
	外径	最大肉厚				
TC103E	3~16	3	48	120	TCC105E	1,610
TC104E	5~28		80	200		1,890
TC105E	3~32		126.5	230		2,450
TC107E	5~45		163	400		3,840

- 薄肉ステン (肉厚: 1 mm以下) の切断に適しています。
- 切り屑がなく、切れ味抜群。切りロススッカリ。

### ■使用例



TC105E



TC103E