


14.ステンレス製差込溶接型 JIS B2316 SCH80 SCH160

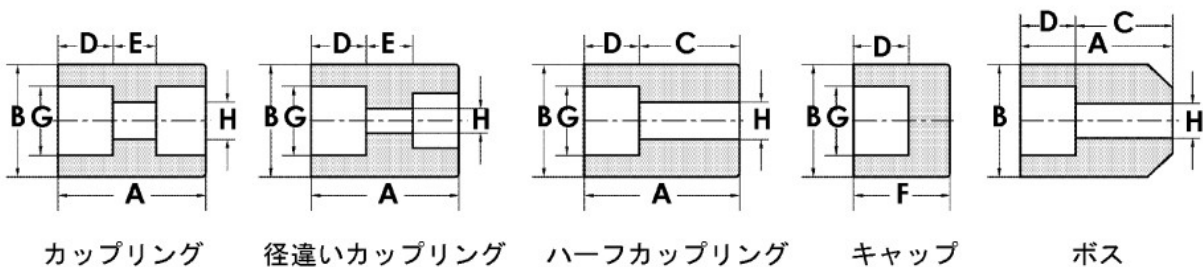

品番	カップリング	径違いカップリング	ハーフカップリング	キャップ	ボス
SCH 80	S306S	S308S	S307S	S309S	S311S
SCH 160	S606S	S608S	S607S	S609S	S611S

単位 mm

径の呼び	差し込み部の内径 G	穴径 H	差し込み部の深さ D	SCH 80							
				カップリング			ボス・ハーフカップリング			キャップ	
				A	B	E	A	B	C	B	F
1/8	11.0	7.1	10	26.4	22	6.4	25.9	22	15.9	22	16
1/4	14.3	9.4	10	26.4	22	6.4	25.9	22	15.9	22	17
3/8	17.8	12.7	10	26.4	26	6.4	27.5	26	17.5	26	17
1/2	22.2	16.1	10	29.5	32	9.5	32.2	32	22.2	32	18
3/4	27.7	21.4	13	35.5	38	9.5	36.8	38	23.8	38	22
1	34.5	27.2	13	38.7	45	12.7	41.6	45	28.6	45	23
1 1/4	43.2	35.5	13	38.7	55	12.7	43.2	55	30.2	55	25
1 1/2	49.1	41.2	13	38.7	65	12.7	44.8	65	31.8	65	26
2	61.1	52.7	16	51.1	75	19.1	57.3	75	41.3	75	31
2 1/2	77.1	65.9	16	51.1	95	19.1	58.9	95	42.9	93	34
3	90.0	78.1	16	51.1	110	19.1	60.5	110	44.5	108	36
※ 4	115.4	102.3	16	51.1	135	19.1	70.1	135	54.1	135	41

単位 mm

径の呼び	差し込み部の内径 G	穴径 H	差し込み部の深さ D	SCH160							
				カップリング			ボス・ハーフカップリング			キャップ	
				A	B	E	A	B	C	B	F
※ 1/8	11.0	4.2	10	26.4	22	6.4	25.9	22	15.9	22	18
※ 1/4	14.3	6.5	10	26.4	25	6.4	25.9	25	15.9	25	19
※ 3/8	17.8	9.2	10	26.4	30	6.4	27.5	30	17.5	30	19
1/2	22.2	12.3	10	29.5	34	9.5	32.2	34	22.2	34	20
3/4	27.7	16.2	13	35.5	42	9.5	36.8	42	23.8	42	24
1	34.5	21.2	13	38.7	50	12.7	41.6	50	28.6	50	26
1 1/4	43.2	29.9	13	38.7	60	12.7	43.2	60	30.2	60	27
1 1/2	49.1	34.4	13	38.7	70	12.7	44.8	70	31.8	70	29
2	61.1	43.1	16	51.1	85	19.1	57.3	85	41.3	85	35
2 1/2	77.1	57.3	16	51.1	100	19.1	58.9	100	42.9	100	38
3	90.0	66.9	16	51.1	120	19.1	60.5	120	44.5	120	41
※ 4	115.4	87.3	16	51.1	150	19.1	70.1	150	54.1	150	46

※はJIS B2316規格に記載されていない為ANSI規格を参考にメーカー寸法で製作