

チップ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

三和製作所

High Speed Steel Tip



日本

ハイスチップ

同商品群
在庫数 36 アイテム

特長 ●他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
仕様 ●適合機種:汎用旋盤、NC旋盤
材質 ●高速度鋼 (SKH57)
製造国 ●日本

注意

●ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。

菱形 35°

Rブレード-1



09L3504-BR1

Rブレード-2



09L3504-BR2

Lブレード-1




09L3504-BL1

Lブレード-2



09L3504-BL2

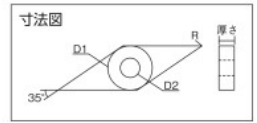


菱形 55°

Rブレード-1



12L5504-BR1

 Rブレード-2



12L5504-BR2

Lブレード-1




12L5504-BL1

Lブレード-2



12L5504-BL2

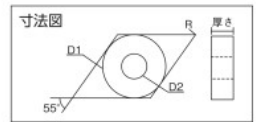

四角 80°

Rブレード-1



09S8004-BR1

Rブレード-2



09S8004-BR2

Lブレード-1




09S8004-BL1

Lブレード-2



09S8004-BL2

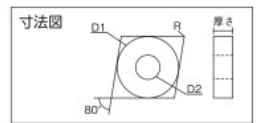

四角 90°

Nブレード



09S9003-BN

Rブレード




09S9006-BR

Lブレード



09S9003-BL

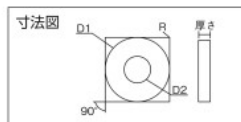

丸駒 スクイ15°



10R03-B15

三角

TOPブレード



09T6004-BT2

Rブレード





09T6004-BR

Lブレード



09T6004-BL

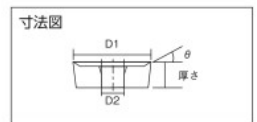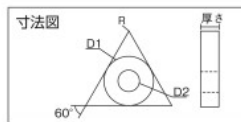

発注単位10個

株式会社三和製作所 [421704]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	入数 (個)	形状	ブレード	D1 (mm)	厚さ (mm)	D2 (mm)	R	超硬チップ型番	実績 (前年比%)
405-1246	09L3504-BR1	¥3,938*	オープン*	10	菱形35°	Rブレード-1	9.525	4.76	3.81	0.2	VN□□1604~	0(-)
405-1254	09L3504-BR2	¥3,938*	オープン*	10	菱形35°	Rブレード-2	9.525	4.76	3.81	0.2	VN□□1604~	0(-)
405-1220	09L3504-BL1	¥3,938*	オープン*	10	菱形35°	Lブレード-1	9.525	4.76	3.81	0.2	VN□□1604~	0(-)
405-1238	09L3504-BL2	¥3,938*	オープン*	10	菱形35°	Lブレード-2	9.525	4.76	3.81	0.2	VN□□1604~	0(-)
405-1408	12L5504-BR1	¥3,975*	オープン*	10	菱形55°	Rブレード-1	12.7	4.76	5.16	0.2	DN□□1504~	40(400)
405-1416	12L5504-BR2	¥3,975*	オープン*	10	菱形55°	Rブレード-2	12.7	4.76	5.16	0.2	DN□□1504~	20(40)
405-1386	12L5504-BL1	¥3,975*	オープン*	10	菱形55°	Lブレード-1	12.7	4.76	5.16	0.2	DN□□1504~	20(-)
405-1394	12L5504-BL2	¥3,975*	オープン*	10	菱形55°	Lブレード-2	12.7	4.76	5.16	0.2	DN□□1504~	20(-)
405-1289	09S8004-BR1	¥3,725*	オープン*	10	四角80°	Rブレード-1	9.525	4.76	3.81	0.2	CN□□0904~	0(-)
405-1467	12S8004-BR1	¥3,963*	オープン*	10	四角80°	Rブレード-1	12.7	4.76	5.16	0.2	CN□□1204~	30(100)
405-1297	09S8004-BR2	¥3,725*	オープン*	10	四角80°	Rブレード-2	9.525	4.76	3.81	0.2	CN□□0904~	0(-)
405-1475	12S8004-BR2	¥3,963*	オープン*	10	四角80°	Rブレード-2	12.7	4.76	5.16	0.2	CN□□1204~	0(-)
405-1262	09S8004-BL1	¥3,725*	オープン*	10	四角80°	Lブレード-1	9.525	4.76	3.81	0.2	CN□□0904~	10(-)
405-1441	12S8004-BL1	¥3,963*	オープン*	10	四角80°	Lブレード-1	12.7	4.76	5.16	0.2	CN□□1204~	10(100)
405-1271	09S8004-BL2	¥3,725*	オープン*	10	四角80°	Lブレード-2	9.525	4.76	3.81	0.2	CN□□0904~	0(-)
405-1459	12S8004-BL2	¥3,963*	オープン*	10	四角80°	Lブレード-2	12.7	4.76	5.16	0.2	CN□□1204~	0(-)
405-1319	09S9003-BN	¥3,475*	オープン*	10	四角90°	Nブレード	9.525	3.18	3.81	0.2	SN□□0903~	0(-)
405-1491	12S9004-BN	¥3,663*	オープン*	10	四角90°	Nブレード	12.7	4.76	5.16	0.2	SN□□1204~	20(29)
405-1327	09S9006-BR	¥4,500*	オープン*	10	四角90°	Rブレード	9.525	3.18	3.81	0.2	SN□□0903~	30(300)
405-1505	12S9006-BR	¥4,688*	オープン*	10	四角90°	Rブレード	12.7	4.76	5.16	0.2	SN□□1204~	20(200)
405-1301	09S9003-BL	¥4,500*	オープン*	10	四角90°	Lブレード	9.525	3.18	3.81	0.2	SN□□0903~	10(-)
405-1483	12S9004-BL	¥4,688*	オープン*	10	四角90°	Lブレード	12.7	4.76	5.16	0.2	SN□□1204~	20(-)
405-1351	09T6004-BT2	¥4,275*	オープン*	10	三角	TOPブレード	9.525	4.76	3.81	0.4	TN□□1604~	0(-)
405-1530	12T6004-BT2	¥4,663*	オープン*	10	三角	TOPブレード	12.7	4.76	5.16	0.8	TN□□2204~	0(-)
405-1343	09T6004-BR	¥5,413*	オープン*	10	三角	Rブレード	9.525	4.76	3.81	0.2	TN□□1604~	190(119)
405-1521	12T6004-BR	¥5,788*	オープン*	10	三角	Rブレード	12.7	4.76	5.16	0.2	TN□□2204~	0(-)
405-1335	09T6004-BL	¥5,413*	オープン*	10	三角	Lブレード	9.525	4.76	3.81	0.2	TN□□1604~	40(134)
405-1513	12T6004-BL	¥5,788*	オープン*	10	三角	Lブレード	12.7	4.76	5.16	0.2	TN□□2204~	0(-)
405-1360	10R03-B15	¥3,063*	オープン*	10	丸駒10φ	スクイ15°	10	3.18	3.6	-	RCMX□□	50(-)
405-1378	10R03-B20	¥3,063*	オープン*	10	丸駒10φ	スクイ20°	10	3.18	3.6	-	RCMX□□	0(-)
405-1424	12R04-B15	¥3,125*	オープン*	10	丸駒12φ	スクイ15°	12	4.76	4.2	-	RCMX□□	0(-)
405-1432	12R04-B20	¥3,125*	オープン*	10	丸駒12φ	スクイ20°	12	4.76	4.2	-	RCMX□□	20(200)
405-1548	16R06-B15	¥4,188*	オープン*	10	丸駒16φ	スクイ15°	16	6.35	5.2	-	RCMX□□	0(-)
405-1556	16R06-B20	¥4,188*	オープン*	10	丸駒16φ	スクイ20°	16	6.35	5.2	-	RCMX□□	0(-)
405-1564	20R06-B15	¥5,213*	オープン*	10	丸駒20φ	スクイ15°	20	6.35	6.5	-	RCMX□□	0(-)
405-1572	20R06-B20	¥5,213*	オープン*	10	丸駒20φ	スクイ20°	20	6.35	6.5	-	RCMX□□	0(-)

切削工具 13社 87700アイテムを在庫