


曲尺 角厚 シルバー 内びた

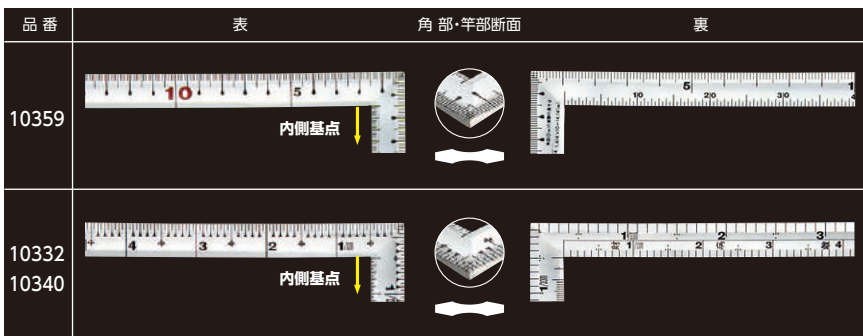

品番	品名	標準小売価格	長枝×巾×厚さ(短枝) (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
10359	50cm 裏面角目内びた日本一 JIS	3,500 (税別)	520×15×1.4 (260)	91	4 960910 103597	10	
10332	1尺5寸 裏面角目内びた鶴亀	3,500 (税別)	485×15×1.4 (242.5)	86	4 960910 103320		
10340	1尺6寸 裏面角目内びた鶴亀	3,500 (税別)	520×15×1.4 (260)	91	4 960910 103405		

特長

- 短枝表面の内側に角部が基点の目盛が付いています。
- 目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
- 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

用途


- 各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

仕様

ー: 目盛なし 角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛
吉凶: 吉凶目盛 ホゾ: ホゾ穴測定目盛

	10359	10332	10340	
表面目盛	長枝 外目盛	50cm	1尺5寸	1尺6寸
	長枝 内目盛	-	-	-
	短枝 外目盛	25cm	7.5寸	8寸
	短枝 内目盛	23cm	7寸	7.5寸
裏面目盛	長枝 外目盛	角目		
	長枝 内目盛	丸目ホゾ	吉凶ホゾ	
	短枝 外目盛	25cm	7.5寸	8寸
	短枝 内目盛	-	丸目	
角部形状	角厚			
直角度	100mmにつき0.1mm以下			
長さの許容差	±0.2mm			
材質	ステンレス			

曲尺 角厚 シルバー 左きき用

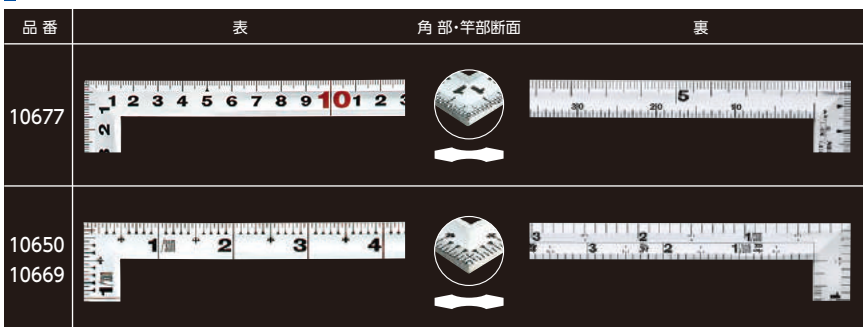

品番	品名	標準小売価格	長枝×巾×厚さ(短枝) (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
10677	50cm 裏面角目日本一 左きき用	3,500 (税別)	520×15×1.4 (260)	91	4 960910 106772	10	
10650	1尺5寸 裏面角目鶴亀 左きき用	3,500 (税別)	485×15×1.4 (242.5)	86	4 960910 106505		
10669	1尺6寸 裏面角目鶴亀 左きき用	3,500 (税別)	520×15×1.4 (260)	91	4 960910 106697		

特長

- 左ききの方にお使いいただける目盛パターンです。
- 目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
- 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

用途


- 各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

仕様

ー: 目盛なし 角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛
吉凶: 吉凶目盛 ホゾ: ホゾ穴測定目盛

	10677	10650	10669	
表面目盛	長枝 外目盛	50cm	1尺5寸	1尺6寸
	長枝 内目盛	-	-	-
	短枝 外目盛	25cm	7.5寸	8寸
	短枝 内目盛	-	-	-
裏面目盛	長枝 外目盛	角目		
	長枝 内目盛	丸目ホゾ	吉凶ホゾ	
	短枝 外目盛	25cm	7.5寸	8寸
	短枝 内目盛	-	丸目	
角部形状	角厚			
直角度	100mmにつき0.1mm以下			
長さの許容差	±0.2mm			
材質	ステンレス			

曲尺 角厚 シルバー 重宝

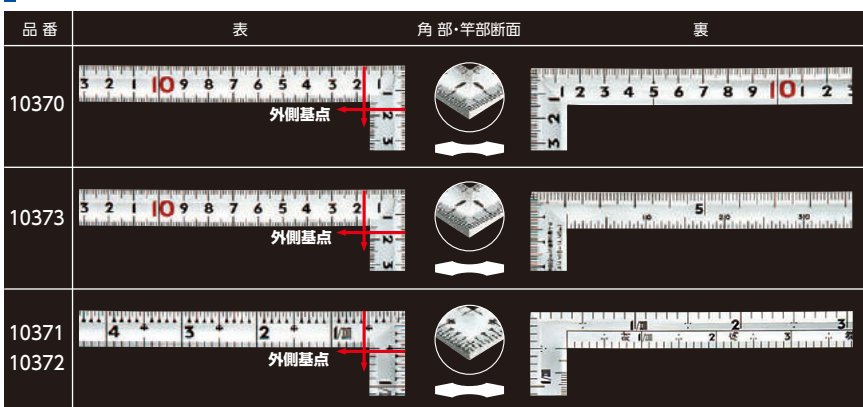

品番	品名	標準小売価格	長枝×巾×厚さ(短枝) (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
10370	50cm 表裏同目 JIS	3,500 (税別)	520×15×1.4 (260)	91	4 960910 103702	10	
10373	50cm 裏面角目 JIS	3,500 (税別)	520×15×1.4 (260)	91	4 960910 103733		
10371	1尺5寸 裏面角目	3,500 (税別)	485×15×1.4 (242.5)	86	4 960910 103719		
10372	1尺6寸 裏面角目	3,500 (税別)	520×15×1.4 (260)	91	4 960910 103726		

特長

- 表面には外側基点の内目盛がついています。
- 目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
- 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

用途

- 各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

仕様

ー: 目盛なし 角目: 角目目盛 丸目: 丸目目盛
吉凶: 吉凶目盛 ホゾ: ホゾ穴測定目盛

	10370	10373	10371	10372
表面目盛	長枝 外目盛	50cm	1尺5寸	1尺6寸
	長枝 内目盛	45cm	1尺	-
	短枝 外目盛	25cm	7.5寸	8寸
	短枝 内目盛	20cm	7寸	-
裏面目盛	長枝 外目盛	50cm	角目	
	長枝 内目盛	ホゾ	丸目ホゾ	吉凶ホゾ
	短枝 外目盛	25cm	7.5寸	8寸
	短枝 内目盛	-	丸目	
角部形状	角厚			
直角度	100mmにつき0.1mm以下			
長さの許容差	±0.2mm			
材質	ステンレス			