


材木尺 ステン 表2mm・裏1mm目盛

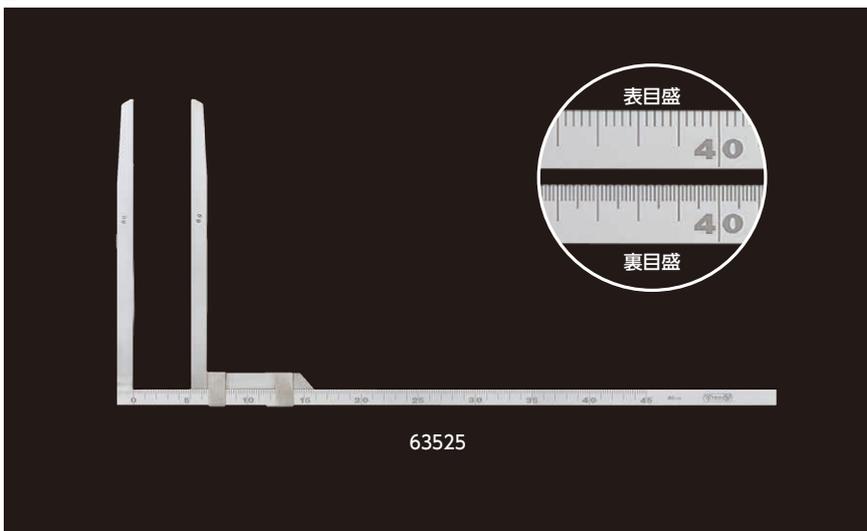

品番	品名	はさみの長さ (mm)	標準小売価格	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
63509	30cm	160	14,400 (税別)	420×15×3.0	278	4 960910 635098	1	
63517	35cm	200	16,200 (税別)	480×15×3.0	326	4 960910 635173	1	
63525	45cm	260	19,800 (税別)	590×15×3.0	416	4 960910 635258	1	
63541	60cm	330	27,000 (税別)	770×17×3.0	597	4 960910 635418	1	
63568	75cm	430	34,200 (税別)	960×18.5×4.0	1,127	4 960910 635685	1	
63592	1m	580	48,600 (税別)	1,200×20×4.0	1,575	4 960910 635920	1	

特長

- 木や材木の直径が簡単に測れます。

用途


- 木や材木の直径測定に。
- スイカなどの出荷時のサイズ測定に。



仕様



L型万能定規

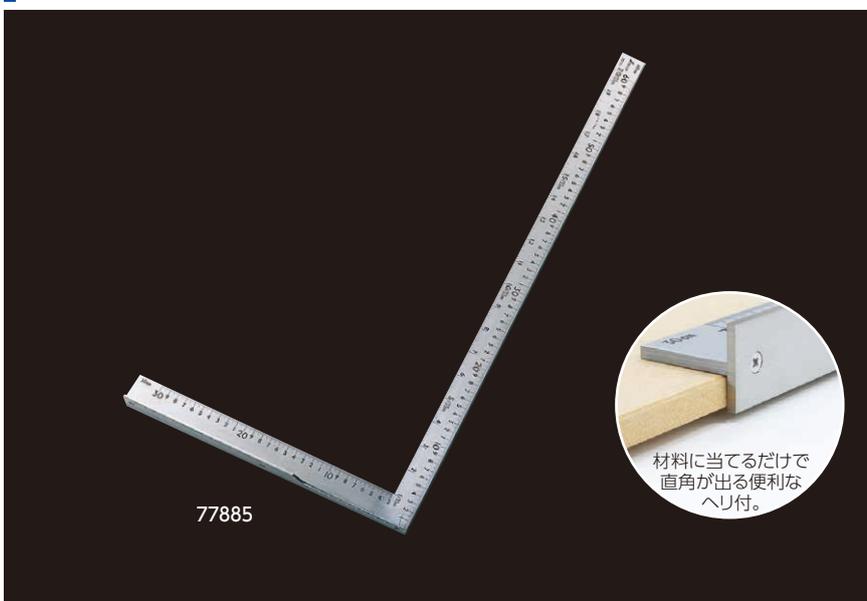


品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
77885	60cm 併用目盛	18,000 (税別)	630(330)×30×4 (ヘリ330×25×3)	1,000	4 960910 778856	2	

特長

- ヘリ付で材料に突き当てる事ができ、電気丸ノコでの切断やケガキ作業時のプレを防ぎます。
- オールステンレスで重量感があり、頑強です。
- 長枝内側に尺相当目盛が入っています。

用途

- 電気丸ノコのガイド定規に。
- 各種材料のケガキ作業、長さの測定に。

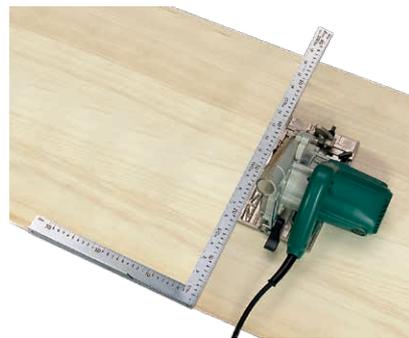

仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.5mm
材 質	ステンレス