

## デジタル数取器



73310

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品重量 (g)	JANコード	入数	包装形態
73310	手持型	2,500 (税別)	63×52×35	50	4 960910 733107	6	SP

### 特長

- 手に収まる握り感を形にしました。
- 大文字で見やすい仕様です。
- 9,999~99,999まで測定できます。
- 多彩な機能をボタンで切り替えて用途に合わせてお使いいただけます。



カウントダウン ボタン      カウントアップ ボタン

### 用途


- 入場者数、交通量、野鳥の観察など数量のカウンントに。

### 仕様

測定範囲	-9,999~99,999
材質	ABS樹脂、AS樹脂、シリコン、ポリアセ タール樹脂、ステンレス
電源	アルカリ電池 LR44 2個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ	30秒

※カウントが99,999を超えると「FULL」と表示されます。  
 カウントが-9,999を下回ると「-FULL」と表示されます。

## 数取器

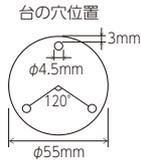

75078

75086

75090

75089

### 特長

- ボタンを押すだけで数値のカウントができます。
- AIは台などにビスで取り付けて使用します。

### 用途

- 入場者数、交通量、野鳥の観察など数量のカウンントに。



### 仕様

	75078	75086	75090	75089
測定範囲	0~9,999 (4桁)			
材質	鉄、樹脂ゴム		ABS樹脂、樹脂ゴム	

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品重量 (g)	JANコード	入数	包装形態
75078	A 金属製 台付型	1,700 (税別)	62×56×56	93	4 960910 750784	5	SP
75086	B 金属製 手持型	1,400 (税別)	50×40×53	67	4 960910 750869		
75090	C プラスチック製 手持型 ブルー	1,100 (税別)	50×41×54	34	4 960910 750906		
75089	C プラスチック製 手持型 イエロー	1,100 (税別)	50×41×54	34	4 960910 750890		

曲尺  
 マシンスケール  
 アルミ製  
 直尺  
 樹脂製・  
 竹製直尺  
 プロトラクター  
 コマヤシ製・  
 マシプロ製  
 マシローター  
 コンベックス  
 巻尺  
 測量用品  
 はかり  
 レベル  
 光学機器  
 レーザ!  
 基準出しツール  
 墨つけ  
 ガイド定規  
 丸ノコ  
 建築用工具  
 工場用工具  
 湿度計  
 湿度計  
 環境測定器  
 アウトドア  
 ルーペ  
 製図用品  
 マグネット