


## 三角定規 アクリル製

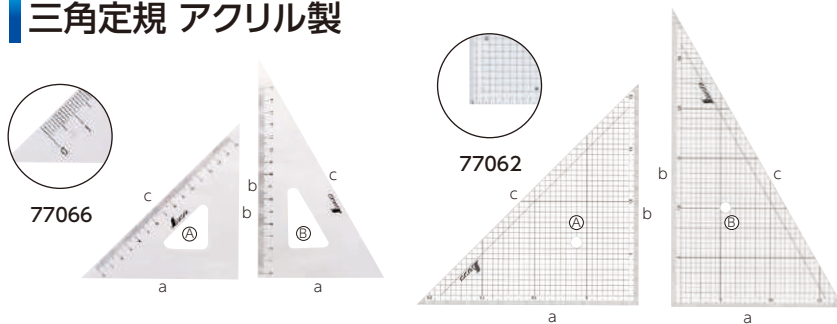

| 品番    | 品名             | 標準小売価格     | 本体サイズ (mm)                 | 製品質量 (g)     | JANコード          | 入数 | 包装形態 |
|-------|----------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------|----|------|
| 77066 | 18cm 2枚組       | 700 (税別)   | A:128×128×2<br>B:180×104×2 | A:17<br>B:19 | 4 960910 770669 | 10 |      |
| 75256 | 24cm 2枚組       | 920 (税別)   | A:171×171×2<br>B:240×140×2 | A:31<br>B:33 | 4 960910 752566 | 10 |      |
| 75264 | 30cm 2枚組       | 1,320 (税別) | A:213×213×2<br>B:300×174×2 | A:46<br>B:54 | 4 960910 752641 | 10 |      |
| 77062 | 30cm 方眼目盛付 2枚組 | 1,800 (税別) | A:213×213×2<br>B:300×174×2 | A:53<br>B:63 | 4 960910 770621 | 10 |      |

### 特長

- 方眼目盛付はレイアウト作業、線引き作業などのスピードアップが図れます。



### 用途

- 製図、線引き作業などに。

### 仕様

|       | 77066                                  | 75256                         | 75264                         | 77062                         |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 材質    | アクリル樹脂                                 |                               |                               |                               |
| 伸縮率   | 1℃の変化で1mmに対して7~8×10 <sup>-5</sup> mm伸縮 |                               |                               |                               |
| 各辺の長さ | A                                      |                               |                               |                               |
|       | a:128mm<br>b:128mm<br>c:180mm          | a:171mm<br>b:171mm<br>c:240mm | a:213mm<br>b:213mm<br>c:300mm | a:213mm<br>b:213mm<br>c:300mm |
|       | B                                      |                               |                               |                               |
|       | a:104mm<br>b:180mm<br>c:208mm          | a:140mm<br>b:240mm<br>c:277mm | a:174mm<br>b:300mm<br>c:348mm | a:174mm<br>b:300mm<br>c:348mm |


## 自在曲線定規

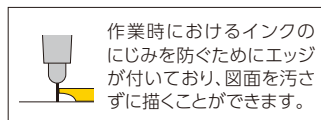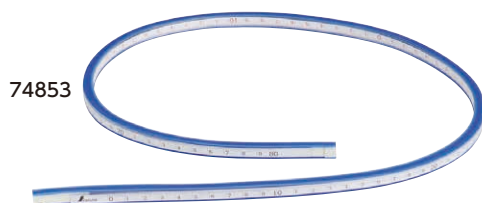

| 品番    | 品名       | 標準小売価格     | 本体サイズ (mm) | 製品質量 (g) | JANコード          | 入数 | 包装形態 |
|-------|----------|------------|------------|----------|-----------------|----|------|
| 74845 | 40cm 目盛付 | 1,600 (税別) | 465×7×10   | 84       | 4 960910 748453 | 5  |      |
| 74853 | 80cm 目盛付 | 2,700 (税別) | 865×7×10   | 164      | 4 960910 748538 | 5  |      |

### 特長

- 自由自在に曲げられる定規です。
- インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。

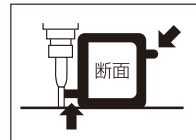

### 用途

- 型に合わせて型取り、型紙作成に。
- グラフ作成や製図などに。

### 仕様

|    | 74845                                 | 74853 |
|----|---------------------------------------|-------|
| 材質 | 外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂<br>目盛板:鉄<br>中板:鉛 |       |

## 雲型定規



| 品番    | 品名   | 標準小売価格     | 本体サイズ (mm) | 製品質量 (g) | JANコード          | 入数 | 包装形態 |
|-------|------|------------|------------|----------|-----------------|----|------|
| 77003 | 6枚組  | 1,100 (税別) | 180×58×1   | 38       | 4 960910 770034 | 10 |      |
| 70947 | 万能 中 | 720 (税別)   | 165×85×2   | 15       | 4 960910 709478 | 10 |      |

### 特長

- 各種カーブが描けます。
- あらかじめフリーハンドで曲線を描いておき、その上に雲型定規の適当なカーブに合わせて曲線を描けます。


### 用途

- 曲線の描画、確認に。

### 仕様

|    | 77003   | 70947  |
|----|---------|--------|
| 材質 | 塩化ビニル樹脂 | アクリル樹脂 |

## T型定規

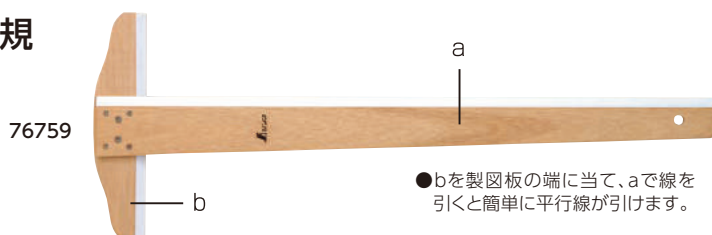

| 品番    | 品名      | 標準小売価格     | 本体サイズ (mm)                   | 製品質量 (g) | JANコード          | 入数 | 包装形態 |
|-------|---------|------------|------------------------------|----------|-----------------|----|------|
| 76759 | 木製 60cm | 4,200 (税別) | a:655×65(45)×6<br>b:240×55×9 | 184      | 4 960910 767591 | 5  |      |

### 特長

- 教材用に適しています。

### 用途

- 製図での平行線引きに。

### 仕様

|    |      |
|----|------|
| 材質 | 本体:木 |
|----|------|