


蝶番式立バンド

HSB 蝶番式PC立バンド

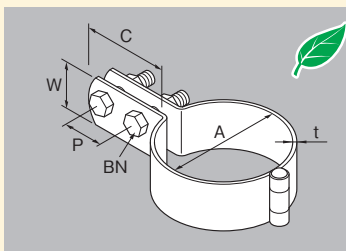


- 本製品は外面被覆鋼管用立配管金具です。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.74参照)
- ドブメッキはスーパーMタイプではありません。
- 125A以上も製作を承ります。
- ⚠ メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますのでご相談下さい。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB15PC M	15	25.7								160(10)		*	
HSB20PC M	20	31.2								140(10)		*	
HSB25PC M	25	37.6								120(10)		*	
HSB32PC M	32	46.3		2.0	2.0			45		100(10)		*	
HSB40PC M	40	52.2	25			2.0	M6×22		20	90(10)		*	
HSB50PC M	50	64.1								100(10)		*	
HSB65PC M	65	79.9								90(10)		*	
HSB80PC M	80	92.7		2.3	2.3			50		80(10)		*	
HSB100PC M	100	118.3								70(10)		*	

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

HSB 蝶番式KPN立バンド

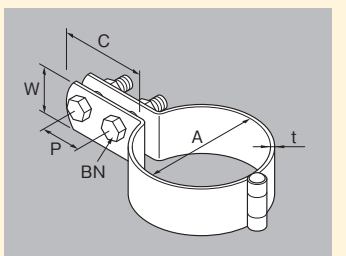


- 本製品はケイブラパイプ、フネンパイプ用立配管金具です。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.74参照)
- ドブメッキ、ステンレスはスーパーMタイプではありません。
- パイプ外径の公差に対応可能な組式もございます。(P.80参照)
- ⚠ パイプ外径の公差が大きいため使用出来ない場合はご相談ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合管径 KPN用	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB40KPN M	40	61								100(10)		*	
HSB50KPN M	50	73								80(10)		*	
HSB65KPN M	65	89	25	2.3	2.3		M6×25	45	20	70(10)		*	
HSB75KPN M	75	102				2.0				50(10)		*	
HSB100KPN M	100	129								40(10)		*	
HSB125KPN M	125	156	32	3.2	3.2		M10×34	50	26	25		*	*
HSB150KPN M	150	183								20		*	*

HSB 蝶番式AAM立バンド

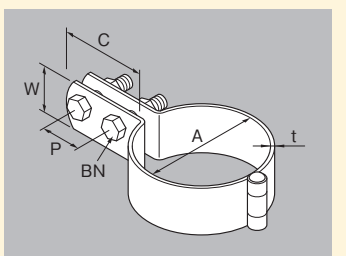

- 本製品は浅野耐火パイプ用立配管金具です。
- **M**型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.74参照)
- パイプ外径の公差に対応可能な組式もございます。(P.80参照)
- ⚠ パイプ外径の公差が大きいため使用出来ない場合はご相談ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合管径 AAM用	板幅 W	板厚 t	締付 BN	C	P	入数	納期確認
				U					U
HSB40AAM M	40	62						100(10)	
HSB50AAM M	50	74						80(10)	
HSB65AAM M	65	90	25	2.3	M6×25	45	20	70(10)	
HSB75AAM M	75	102						50(10)	
HSB100AAM M	100	129						40(10)	

スリッパ
吊バンド
タバコ
立バンド
六角設置
空調器用蓋
振止め金具
クラップ
吊下げ金具
チャレンジ
チャンク
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
集合用金具
ヘルメット
ローバンド
防振シート
消火設備
ホットバー
ポリカーボネート
ガラストリート
ファンカー
インサート
スリッパ
関連部材
規格・標準