


# SKソフトブレードホース

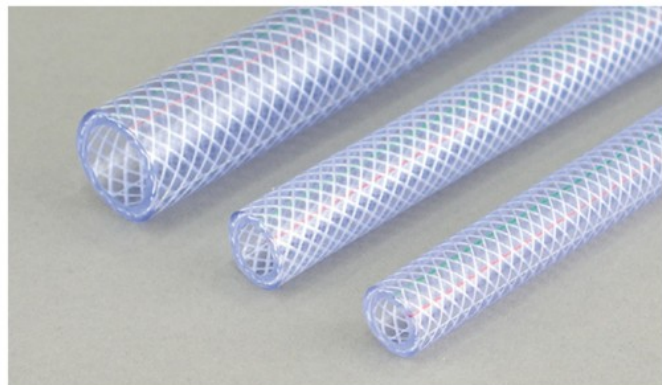

※マークによる解説はP.2を参照

耐圧性と弾力性に優れた産業用ホース。各種機器の配管・補修・延長に。



**材質** PVC、ポリエステル糸

- 品質**
- 構造 / 糸入り二重管ホース
  - 使用温度範囲 / 0~60℃
  - 耐寒性 / 脆化温度-40℃
  - 耐圧性 / 下記の規格表に記載
  - 食品衛生法(厚生省告示20号)適合

**用途** 工場設備、機械設備などの配管用として

## SKソフトブレードホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
SB-49D 100B	100mドラム	4×9	クリアー	2.5MPa	1.4MPa	105444	5	44×44×69	36.3	16mm
SB-611D 100B	100mドラム	6×11	クリアー	2.2MPa	1.3MPa	105185	4	44×44×69	37.5	25mm
SB-8135D 50B	50mドラム	8×13.5	クリアー	1.8MPa	1.2MPa	105208	5	44×44×69	33.3	35mm
SB-915D 50B	50mドラム	9×15	クリアー	1.6MPa	1.1MPa	105222	4	44×44×69	32.1	36mm
SB-1016D 50B	50mドラム	10×16	クリアー	1.5MPa	1.2MPa	105246	4	44×44×69	34.6	40mm
SB-1218D 50B	50mドラム	12×18	クリアー	1.4MPa	1.1MPa	105260	4	44×44×69	39.5	45mm
SB-1522D 30B	30mドラム	15×22	クリアー	1.4MPa	0.90MPa	105284	4	44×44×69	34.5	60mm
SB-1926D 30B	30mドラム	19×26	クリアー	1.0MPa	0.50MPa	105307	3	44×44×69	31.3	78mm
SB-2533D 25B	25mドラム	25×33	クリアー	0.97MPa	0.40MPa	105321	3	44×44×69	38.0	100mm
SB-3241D 10B	10mドラム	32×41	クリアー	0.73MPa	0.33MPa	105383	3	44×44×69	22.5	128mm
SB-49K 100B	100mカセ	4×9	クリアー	2.5MPa	1.4MPa	105161	5	—	33.5	16mm
SB-611K 100B	100mカセ	6×11	クリアー	2.2MPa	1.3MPa	105178	5	—	43.7	25mm
SB-8135K 100B	100mカセ	8×13.5	クリアー	1.8MPa	1.2MPa	105192	3	—	36.5	35mm
SB-915K 100B	100mカセ	9×15	クリアー	1.6MPa	1.1MPa	105215	3	—	44.4	36mm
SB-1016K 100B	100mカセ	10×16	クリアー	1.5MPa	1.2MPa	105239	3	—	48.1	40mm
SB-1218K 100B	100mカセ	12×18	クリアー	1.4MPa	1.1MPa	105253	3	—	55.5	45mm
SB-1522K 50B	50mカセ	15×22	クリアー	1.4MPa	0.90MPa	105277	3	—	40.0	60mm
SB-1926K 50B	50mカセ	19×26	クリアー	1.0MPa	0.50MPa	105291	2	—	32.4	78mm
SB-2533K 50B	50mカセ	25×33	クリアー	0.97MPa	0.40MPa	105314	2	—	47.8	100mm
SB-3241K 40B	40mカセ	32×41	クリアー	0.73MPa	0.33MPa	105338	1	—	27.0	128mm
SB-3848K 40B	40mカセ	38×48	クリアー	0.60MPa	0.25MPa	105345	1	—	35.4	190mm
SB-5062K 40B	40mカセ	50×62	クリアー	0.50MPa	0.23MPa	105352	1	—	55.3	250mm
SB-6380K 20B	20mカセ	63×80	クリアー	0.43MPa	0.22MPa	105369	1	—	50.0	320mm
SB-7592K 20B	20mカセ	75×92	クリアー	0.40MPa	0.20MPa	105376	1	—	58.4	380mm



▲50mドラム巻き(12×18)



▲50mカセ巻き(15×22)