

衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました  
Emphasized hygienity with easy-to-clean design





FA-1740S-2




SIAA FA-740S-2

S=抗菌加工部位  
Parts with antibacterial treatment

[FA-1740S-2・FA-740S-2]

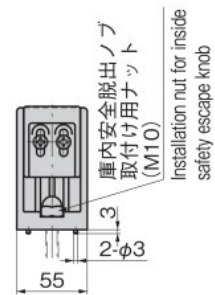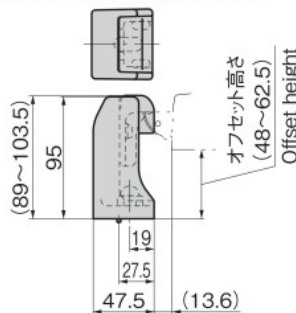

受け前後調整範囲  
Catch positioning range

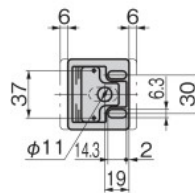


■滑らかに回転するローラータイプ  
Smooth-turning roller type

[FA-740S-2R]



SIAA FA-740S-2R

S=抗菌加工部位  
Parts with antibacterial treatment

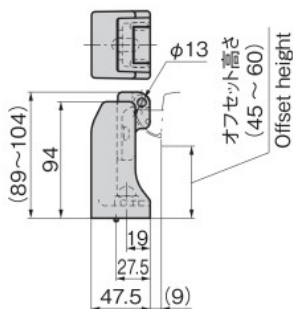

■受座とハンドルの距離が長いタイプ  
Type with distanced handle and catch

[FA-1740S-3・FA-740S-3]




FA-1740S-3



SIAA FA-740S-3

S=抗菌加工部位  
Parts with antibacterial treatment

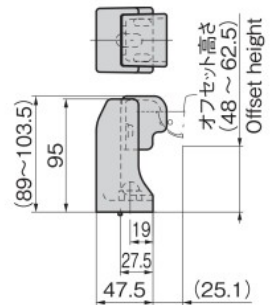

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手


つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク

ワイヤ

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

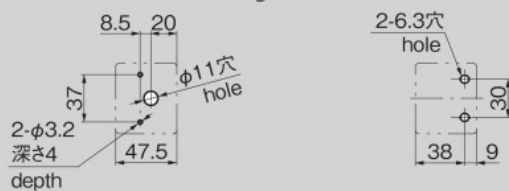

庫内安全脱出ノブ取付け穴  
Hole for inside safety escape knob

表付け用取付け穴  
Holes for front attachment

[共通調整座詳細]  
Common adjusting plate detail

