

A-484-B

アルミニウム製/亜鉛合金製



防水フラットハンドル

WATERPROOF FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-484-B-TAK60)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- Waterproof. (Using O-ring and sheet packing)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-484-B-TAK60)
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様	● 材質: A-484-B-1・2/アルミニウム合金(ADC) A-484-B-3・4/亜鉛合金(ZDC)
	● 表面仕上: サチライトクロムめっき(MACr・MZCr)
	● 付属品: キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
	● キュービクル・配分電盤・制御盤
用途	● 標準在庫品
納期	● マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
備考	● 取付けねじを変更することにより最大適用板厚を広げることができます。 A-484-B-1、-B-2: 4mm (M5×16SW) A-484-B-3、-B-4: 3.2mm (M5×16SW)
	● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	● Material: A-484-B-1/2: Aluminum alloy (ADC). A-484-B-3/4: Zinc alloy (ZDC)
	● Finish: Satellite chrome plating(MACr/MZCr)
Specific use Remarks	● Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate
	● Cubicles, power/distribution and control boards It can be adapted to max. panel thickness by replacing the screw. A-484-B-1、-B-2: 4mm (M5 X 16SW) A-484-B-3、-B-4: 3.2mm (M5 X 16SW) It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

 
プル&スイング



 
A-484-B-1-TAK60



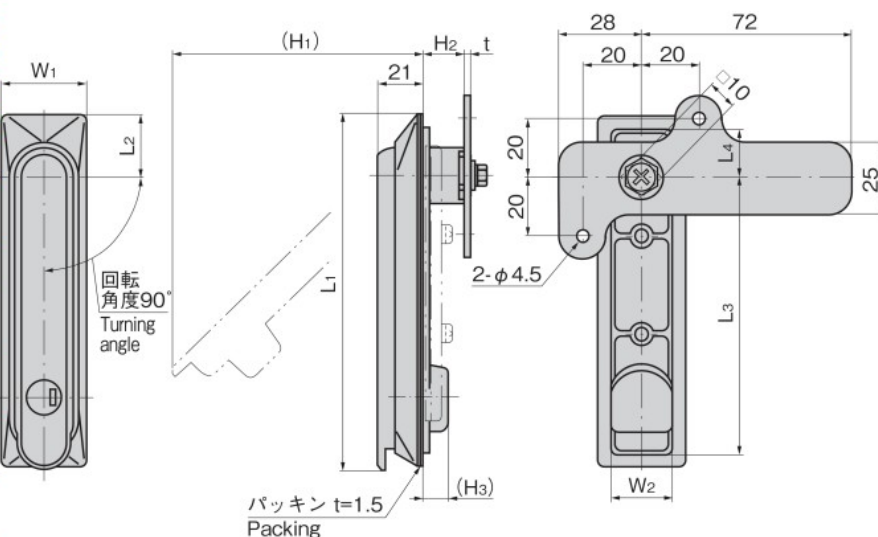
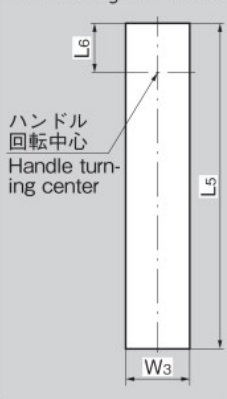
A-484-B-3-TAK60

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key

No.TAK60



No.0200

パッキン t=1.5
Packingパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code	単価	量販価格	
				数量	単価
A-484-B-1-TAK60	AC-25-E-1	04094			
A-484-B-1		01786			
A-484-B-2-TAK60	AC-25-E-1	04095			
A-484-B-2		01409			
A-484-B-3-TAK60	AC-25-E-2	04096			
A-484-B-3		01410			
A-484-B-4-TAK60	AC-25-E-2	04097			
A-484-B-4		01787			

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	W3	(H1)	H2	(H3)	t	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass
A-484-B-1-TAK60		TAK60	192	28	157	23	181	23.5	43	35	36	136	18.5	11.5	3.2	0.6~3.0	470
A-484-B-1		0200															
A-484-B-2-TAK60		TAK60	162	26	128	24	153	24.5	39	31	32	115	22.5	10.5	2.3	0~2.0	415
A-484-B-2		0200															
A-484-B-3-TAK60	●	TAK60	145	26	112	22	135	22.5	34	26	27	101	83.5	5.5			585
A-484-B-3	●	0200															
A-484-B-4-TAK60	●	TAK60	120	26	83.5	18.5	103	19									500
A-484-B-4	●	0200															

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

作動例
Example of operation