

閉扉=ワンタッチロック



キーNo.TAK60
Key






キーNo.0200
Key


A-123-2-R-TAK60

ラッチセンターからの掛り代は
4mm以内をお願いします。




Margin to latch center is
4 mm or less.

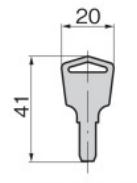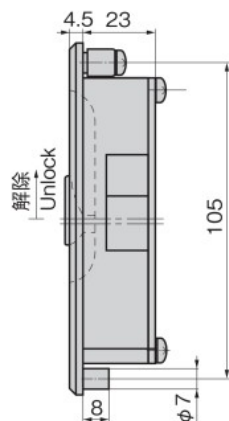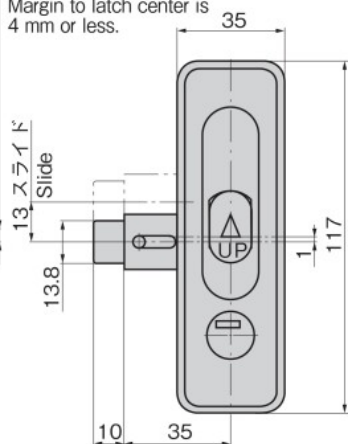

No.TAK60

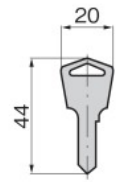

No.0200

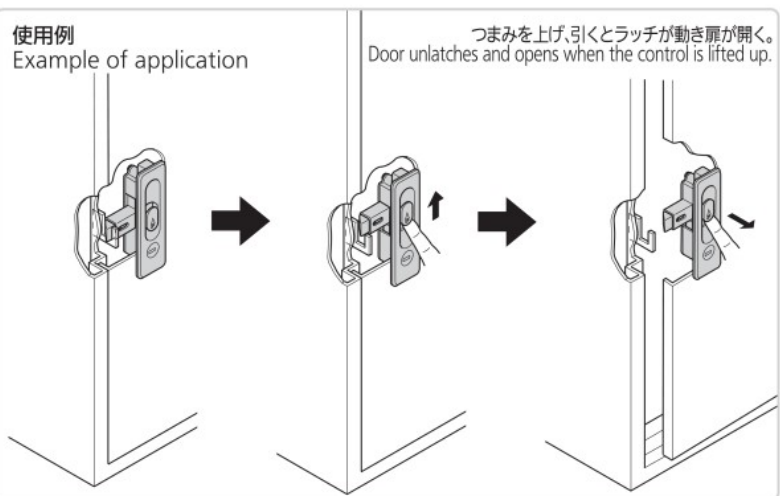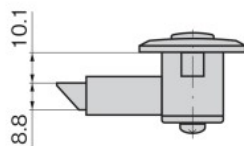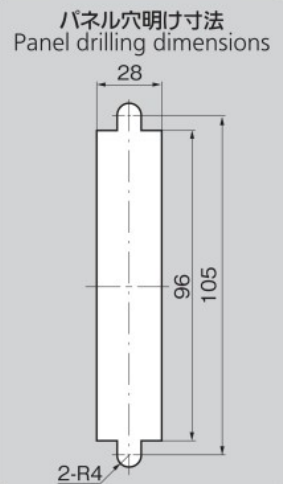

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-TAK60)
- 扉は閉めるだけのワンタッチロック
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-123-TAK60)
- Can be locked easily by closing the door.
- The left-hand or right-hand use. (drawings and photo are the right-hand use)

- 仕様
- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
 - 鍵 番 号: TAK60・0200
 - 適用板厚: 0.8~2.3mm
 - 付 属 品: キー2本・ビスセット
- 用途
- 配分電盤・制御盤
- 納期
- 標準在庫品(TAK60はお問合せください)

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)・Polyamide (PA66)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Applicable panel thickness: 0.8~2.3mm
 - Accessories: Two keys and screws
- Specific use
- Distribution boards and control boards

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
A-123-2-L-TAK60		255	04085			
A-123-2-L		255	02692			
A-123-2-R-TAK60		255	04086			
A-123-2-R		255	01680			

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。