

A-190
アルミニウム製



角型アルミ6号取手
ALUMINUM BOX-SHAPED PULLS

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

特徴 Feature

- 表面はヘアライン仕上りの後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
- 容易に切断して使用できます。
- Alumite treatment is given after hairline finish so external appearance is beautiful.
- Easy to cut.

- Specifications
- Material: Aluminum alloy extrusion (A6063S)
 - Finish: Silver alumite treatment
- Specific-use
- Large to small-sized doors for refrigerator, control or communication equipment




- 仕様
- 材質: アルミニウム合金押し材 (A6063S)
 - 表面仕上: シルバーアルマイト処理
- 用途
- 冷蔵庫・制御機器・通信機器などの大型から小型までの扉
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- カラー製品も製作します。
 - 表以外の寸法もL=2000まで製作します。
 - A-190-3はブラックアルマイト処理、木ねじ用取付けも製作します。(納期・価格はお問合せください。)

■ オーダー方法
Order format



A-190-3-Black (特注)
ブラック (Custom-made)


[A-190-1]

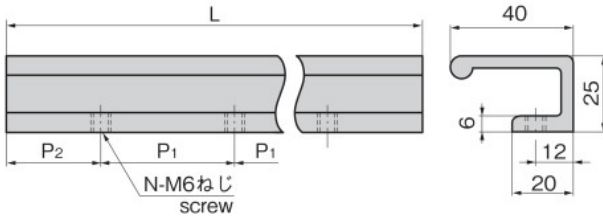

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	P ₁	P ₂	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
A-190-1-1	●	100	60	20	2	85	00516			
A-190-1-2	●	150	100	25	2	130	00517			
A-190-1-3	●	200	75	25	3	170	00518			
A-190-1-4	●	250	100	25	3	215	00519			
A-190-1-5	●	300	80	30	4	255	00520			
A-190-1-6	●	400	85	30	5	340	00521			
A-190-1-7	●	500	110	30	5	425	00522			
A-190-1-8	●	600	135	30	5	510	00523			
A-190-1-9	●	700	160	30	5	595	00524			
A-190-1-10	●	800	185	30	5	680	00525			
A-190-1-11	●	900	210	30	5	765	00526			
A-190-1-12	●	1000	235	30	5	850	00527			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。


[A-190-2]

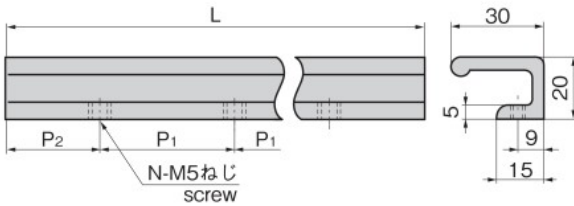

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	P ₁	P ₂	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
A-190-2-1	●	100	60	20	2	55	00528			
A-190-2-2	●	150	100	25	2	85	00529			
A-190-2-3	●	200	75	25	3	110	00530			
A-190-2-4	●	250	100	25	3	140	00531			
A-190-2-5	●	300	80	30	4	165	00532			
A-190-2-6	●	400	85	30	5	220	00533			
A-190-2-7	●	500	110	30	5	275	00534			
A-190-2-8	●	600	135	30	5	330	00535			
A-190-2-9	●	700	160	30	5	385	00536			
A-190-2-10	●	800	185	30	5	440	00537			
A-190-2-11	●	900	210	30	5	495	00538			
A-190-2-12	●	1000	235	30	5	550	00539			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

[A-190-3]

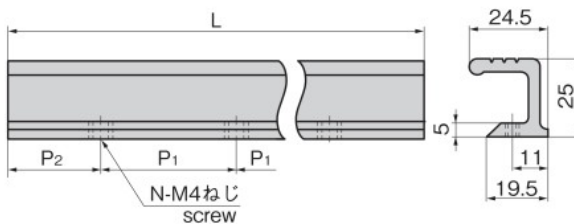

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	P ₁	P ₂	N	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
A-190-3-1	●	100	60	20	2	50	00978			
A-190-3-2	●	150	100	25	2	75	00979			
A-190-3-3	●	200	75	25	3	100	00980			
A-190-3-4	●	250	100	25	3	125	00981			
A-190-3-5	●	300	80	30	4	150	00982			
A-190-3-6	●	400	85	30	5	200	00983			
A-190-3-7	●	500	110	30	5	250	00984			
A-190-3-8	●	600	135	30	5	300	00985			
A-190-3-9	●	700	160	30	5	350	00986			
A-190-3-10	●	800	185	30	5	400	00987			
A-190-3-11	●	900	210	30	5	450	00988			
A-190-3-12	●	1000	235	30	5	500	00989			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
絞り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

PULLS 取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ