

A-1040
ステンレス製

AP-40
プラスチック製

A-40
黄銅製

小型ローレットつまみ(雄・雌ねじ)

SMALL-SIZED KNURLED KNOB FASTENERS (MALE SCREWS・FEMALE SCREWS)



〈雄ねじ〉Male screw



〈雌ねじ〉Female screw



特徴 Feature

- [A-1040・A-40]
 - 首下全ねじの小型ローレットつまみ
- [AP-40]
 - ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
- [A-1040・A-40]
 - Whole-screw-under-neck small knurl knob.
- [AP-40]
 - Soft feeling and color coordination are obtained.


仕様

[A-1040]	● 材質: ステンレス鋼棒(SUS303) ● 表面仕上: 鏡面バフ研磨
[A-40]	● 材質: 快削黄銅棒(C3602BD) ● 表面仕上: クロムめっき(MBCr)
[AP-40]	● 材質: 頭部/ABS樹脂 ねじ部/快削黄銅棒(C3602BD) ● 表面仕上: ねじ部/ニッケルめっき(MBNI) ● 標準色: ブラック・アイボリー
用途	● 配分電盤・制御盤・小型ボックス
納期	● 標準在庫品
備考	● SUS304・SUS316も製作します。 ● チタニウム製も製作します。 ● 他のカラーも製作します。(AP-40)


Specifications

[A-1040]	● Material: Stainless steel bar (SUS303) ● Finish: Mirror surface buffing
[A-40]	● Material: Free cutting brass (C3602BD) ● Finish: Chrome plating (MBCr)
[AP-40]	● Material: Head: ABS resin Screw: Free cutting brass (C3602BD) ● Finish: Screw: Nickel plating (MBNI) ● Standard color: Black, Ivory
Specific use	● Distribution, control boards and small boxes


[A-1040-1~5] 雄ねじ
[A-40-1~5] Male screw

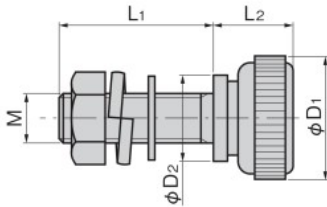


[AP-40-1~5]

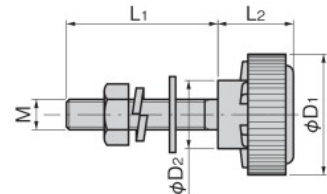

[A-1040-11~15] 雌ねじ
[A-40-11~15] Female screw

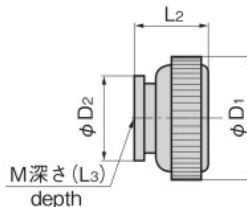

取付例
Example of installation

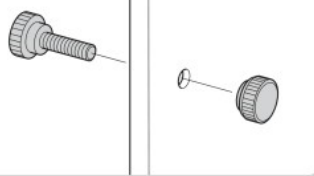

雄ねじ Male screw

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量 単価
A-1040-1	●	10	16	11	M4	15	00920			
A-1040-2	●	20	8	11	M3	6	00921			
A-1040-3	●	10	16	11	M5	16	00922			
A-1040-4	●	25	13	20	M6	32	00923			
A-1040-5	●	25	13	20	M8	39	00924			
A-40-1	●	10	16	11	M4	15	00138			
A-40-2	●	20	8	11	M3	6	00139			
A-40-3	●	10	16	11	M5	16	00140			
A-40-4	●	25	13	20	M6	35	00881			
A-40-5	●	25	13	20	M8	43	00882			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

雌ねじ Female screw

商品番号 Product No.	RoHS 10	L2	(L3)	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量 単価
A-1040-11	●	10	6	16	11	M4	11	01640		
A-1040-12	●	8	4	11	8	M3	4	01641		
A-1040-13	●	10	6	16	11	M5	11	01937		
A-1040-14	●	13	8	20	14	M6	20	01907		
A-1040-15	●	13	8	20	14	M8	18	01938		
A-40-11	●	10	6	16	11	M4	12	01636		
A-40-12	●	8	4	11	8	M3	4	01637		
A-40-13	●	10	6	16	11	M5	12	01934		
A-40-14	●	13	8	20	14	M6	22	01935		
A-40-15	●	13	8	20	14	M8	21	01941		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS 10		L1	L2	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code		単価	量販価格	
	ブラック Black	アイボリー Ivory							ブラック Black	アイボリー Ivory		ブラック Black	アイボリー Ivory
AP-40-1	●	●	10	16	9	M4	5	01442	03309				
AP-40-2	●	●	20	8	11	6.4	M3	2	01443	03310			
AP-40-3	●	●	10	16	10	M5	7	01444	03311				
AP-40-4	●	●	25	12	20	M6	12	01445	03312				
AP-40-5	●	●	25	12	20	M8	21	01446	03313				

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS 10		L2	(L3)	φD1	φD2	M	製品質量(g) Mass	コード Code		単価	量販価格	
	ブラック Black	アイボリー Ivory							ブラック Black	アイボリー Ivory		数量	単価
AP-40-11	●	●	10	6	16	11	M4	3	01638	03314			
AP-40-12	●	●	8	4	11	8	M3	1	01639	03315			
AP-40-13	●	●	10	6	16	10	M5	4	01936	03316			
AP-40-14	●	●	12	8	20	14	M6	8	01871	03317			
AP-40-15	●	●	12	8	20	14	M8	7	01741	03318			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特設密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロック棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

KNOBs

ワイヤ

ワイヤ

TAKIGEN
総合 26

615