

**A-1038**  
ステンレス製

**A-1038-TMP**  
ステンレス製

**AP-38**  
プラスチック製

**A-38**  
黄銅製



**ローレットつまみ**  
KNURLED KNOB FASTENERS

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器



A-1038



A-1038-TMP



AP-38-2-Ivory (特注色)  
アイボリー (custom-made color)



AP-38-3-Black (標準色)  
ブラック (standard color)

仕様

[A-1038]	●材 質: ステンレス鋼(SUS304) ●表面仕上: 鏡面バフ研磨
[A-1038-TMP]	●材 質: ステンレス鋼(SUS304) ●表面仕上: 電解研磨(TMP)
[AP-38]	●材 質: 頭部/ABS樹脂 ねじ部/快削黄銅棒(3604BD) ●表面仕上: ねじ部/ニッケルめっき(MBNI)
[A-38]	●材 質: 快削黄銅棒(3602BD) ●表面仕上: クロムめっき(MBCr) ●付 属 品: スプリングワッシャー・ナット
用途	●配分電盤・制御盤・小型ボックス
納期	●標準在庫品
備考	●他のカラーも製作します。(AP-38)

Specifications

[A-1038]	●Material: Stainless steel (SUS304) ●Finish: Mirror surface buffing
[A-1038-TMP]	●Material: Stainless steel (SUS304) ●Finish: Electrolytic polishing (TMP)
[AP-38]	●Material: Head: ABS resin Screw: Free cutting brass bar (C3604BD) ●Finish: Screw: Nickel plating (MBNI)
[A-38]	●Material: Free cutting brass bar (C3602BD) ●Finish: Chrome plating (MZCr) ●Accessories: Spring washer and nut
Specific use	●Distribution, control boards and small boxes.

クレモン

ローラー  
締り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L 型  
ハンドル

T 型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒

ジョイント  
リンク


ワイヤ

23.01


TAKIGEN  
総合 26

619

[A-1038・A-1038-TMP・A-38]

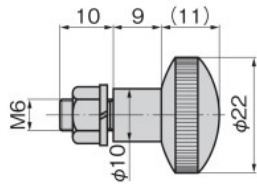

[AP-38]

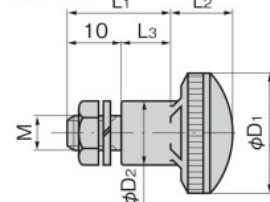

商品番号 Product No.	RoHS 10	材 質 Material	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	M	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
												数量	単価
A-1038	●	SUS304	図面参照 See the drawings						40	01558			
A-1038-TMP	●	SUS304	図面参照 See the drawings						40	04616			
A-38	●	黄銅 Brass	図面参照 See the drawings						40	00137			
AP-38-1-Black	●	ABS樹脂	19	11	9	22	11	M6	9	01366			
AP-38-2-Black	●	ABS樹脂	15	10	5	18	9	M5	5	01367			
AP-38-3-Black	●	ABS樹脂	12	8	2	15	8	M4	3	01368			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

**AP-176-DP**  
プラスチック製


 


**つまみ用脱落防止**  
KNOB FALL-OUT PREVENTION


ローレットつまみの脱落を防ぎます



AP-176-DP-M5

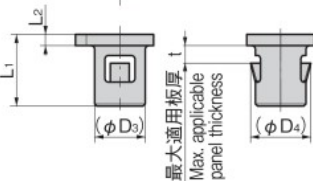

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

 

取付け方法  
Installation method



パネルから取外している時の脱落防止に!  
Prevents falling out when removing!

特徴 Feature

- ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
- パネル表面の傷防止にもなります。
- Mounts on knurled knob to prevent falling out.
- Can also be used to prevent scratching of the panel surface.

仕様	●材 質: ポリプロピレン(PP) ●標 準 色: 白
用途	●ローレットつまみの脱落防止
納期	●標準在庫品
備考	●パネル穴明け裏面は糸面取りしてください。面取り加工を大きくすると脱落する恐れがありますので、ご注意ください。

Specifi-cations	●Material: Polypropylene (PP) ●Standard color: White
Specific use	●Prevent falling out of knurled knob
Remarks	●Light chamfer back surface of drilled hole. Creating a large chamfer may cause knob to fall out.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	(φD <sub>3</sub> )	(φD <sub>4</sub> )	φD <sub>5</sub>	t	製品質量 (g) Mass	適用ローレットつまみ Applicable Knurled knob	コード Code	単価	量販価格	
														数量	単価
AP-176-DP-M4	●	8	1	8.5	3	5.8	7	6	2.3	0.1	A-176-19,-20,-21,-48,-49 A-1176-19,-20,-21,-48,-49	04514			
AP-176-DP-M5	●	9.5	1.5	9	4.1	7	8	7	2.3	0.2	A-176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-1176-16,-17,-18,-45,-46,-47 A-2176-18	04515			
AP-176-DP-M6	●	11	1.5	11	4.8	7.8	9	8	2.3	0.3	A-176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-1176-13,-14,-15,-32,-42,-43,-44 A-2176-13	04516			
AP-176-DP-M8	●	14	2	14	6	9.8	11	10	3.2	0.6	A-176-11,-12,-31,-40,-41 A-1176-11,-12,-31,-40,-41	04517			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。