

裏蝶番

B-1063

ステンレス製

B-63

鉄製




重量用裏蝶番


CONCEALED HINGES FOR HEAVY-DUTY USE



B-1063-1

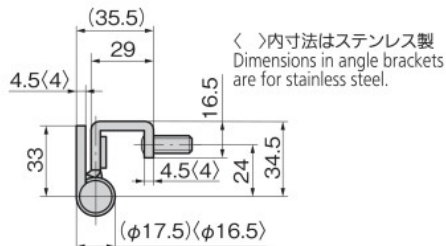


〈 〉内寸法はステンレス製
Dimensions in angle brackets
are for stainless steel.

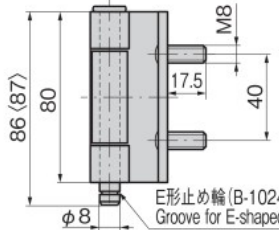

E形止め輪(B-1024-7)用溝(呼び7): B-63-1
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 7)
E形止め輪(B-1024-6)用溝(呼び6): B-1063-1
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 6)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
B-1063-1	●	375	10662			
B-63-1	●		10159			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

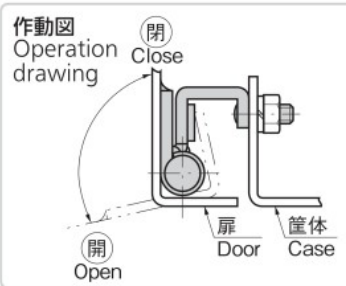

特徴 Feature

- 筐体側のヒンジにクッションが付いています。
- Hinge on the case side has cushion.

仕様

- 材質: B-1063-1/ステンレス鋼板(SUS304)
B-63-1/熱間圧延鋼板(SPHC)
- 表面仕上: B-1063-1/生地
B-63-1/亜鉛めっきクロメート
処理(MFZn-C)
- 縦2ヶ使用時参考扉質量: 50kg

用途

- 大型配電盤・キュービクル・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- E形止め輪は付属されておりません。
B-1024(756ページ)をご参照ください。
- 取付け参考例はP.697をご参照ください。

Specifications

- Material: B-1063-1: Stainless steel plate (SUS304)
B-63-1: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish: B-1063-1: Plain.
B-63-1: Zinc plating chromate
treatment (MFZn-C)

Specific use


- Door mass when using two pcs vertically
(reference): 50kg

Remarks

- Large distribution boards, cubicles and control boards
- E-shaped retaining ring is not included.
See B-1024 on page 756.
- See page 697 for an example of installation.



〈 〉内寸法はステンレス製
Dimensions in angle brackets
are for stainless steel.

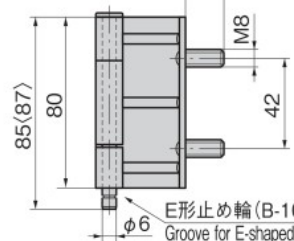


E形止め輪(B-1024-5)用溝(呼び5)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 5)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
B-1063-2	●	275	10663			
B-63-2	●		10160			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



B-1063-2

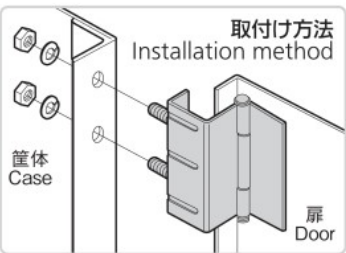

特徴 Feature

- 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
- Hinge on the case side has studs so it's easy to install.

仕様

- 材質: B-1063-2/ステンレス鋼板(SUS304)
B-63-2/熱間圧延鋼板(SPHC)
- 表面仕上: B-1063-2/生地
B-63-2/亜鉛めっきクロメート
処理(MFZn-C)
- 縦2ヶ使用時参考扉質量: 35kg

用途

- 配電盤・キュービクル・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- E形止め輪は付属されておりません。
B-1024(756ページ)をご参照ください。
- 取付け参考例はP.697をご参照ください。

Specifications

- Material: B-1063-2: Stainless steel plate (SUS304)
B-63-2: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish: B-1063-2: Plain.
B-63-2: Zinc plating chromate
treatment (MFZn-C)

Specific use


- Door mass when using two pcs vertically
(reference): 35kg

Remarks

- Distribution boards, cubicles and control boards
- E-shaped retaining ring is not included.
See B-1024 on page 756.
- See page 697 for an example of installation.




B-1063-3

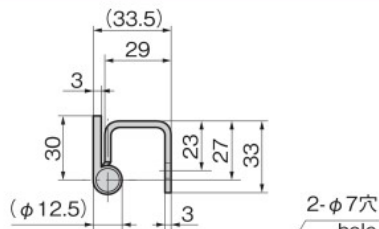

E形止め輪(B-1024-5)用溝(呼び5)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal 5)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
B-1063-3	●	170	10664			
B-63-3	●		10161			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

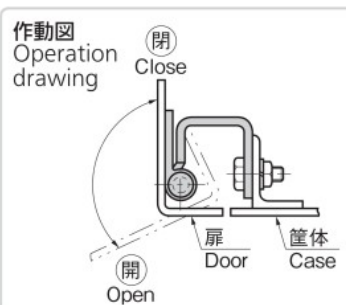

特徴 Feature

- 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
- It's slip-joint type so installation is simple.

仕様

- 材質: B-1063-3/ステンレス鋼板(SUS304)
B-63-3/熱間圧延鋼板(SPHC)
- 表面仕上: B-1063-3/生地
B-63-3/亜鉛めっきクロメート
処理(MFZn-C)
- 縦2ヶ使用時参考扉質量: 25kg

用途

- 配電盤・キュービクル・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- E形止め輪は付属されておりません。
B-1024(756ページ)をご参照ください。
- 取付け参考例はP.697をご参照ください。

Specifications

- Material: B-1063-3: Stainless steel plate (SUS304)
B-63-3: Hot rolled steel plate (SPHC)
- Finish: B-1063-3: Plain.
B-63-3: Zinc plating chromate
treatment (MFZn-C)

Specific use

- Door mass when using two pcs vertically
(reference): 25kg

Remarks

- Distribution boards, cubicles and control boards
- E-shaped retaining ring is not included.
See B-1024 on page 756.
- See page 697 for an example of installation.